

12.1" 12.1インチ

12.1インチ SVGA 800×600 強化ガラス製保護フィルタタイプ

RoHS



無料
貸出
A023

12.1
インチ

SVGA

VESA
75



Delivery
納期

ココが
特長

装置搭載に最適な強化ガラス装備の12.1インチ

- 12.1インチSVGA(800×600)デスクトップ液晶ディスプレイ。
- 台座底面のパネルに盤面固定用に便利な穴付き。
- POSシステムなどのディスプレイに最適なサイズ。



ご注意

・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

※下記以上の数量をお求めの場合には、納期/価格に関してミスミ
QCTセンターまでお問い合わせください。



型式	単 価		
	1~9台	10~14台	15台以上
PCMTL-LCM-T123AS-R	¥56,500	¥54,600	¥53,200

出荷日

1~10台 翌日(当日)

当日出荷は、17時までには都度お申し
付けください。

在庫品

仕様

LCD	サイズ	12.1インチ
	方式	ノンインターレス(プログレッシブ)
	表示エリア	246.0mm(H)×184.5mm(V)
	タイプ	TFTアクティブマトリックス方式カラーLCD
	最大解像度	800×600(SVGA)
ピクセルピッチ	ピクセルピッチ	0.3075mm
	表示色	26万色(最大)
	視野角(最大)	左:70° 右:70° 上:50° 下:60°
表面輝度	380cd/m ²	
コントラスト	500:1	
入力 信号	信号方式	RGBアナログVGA(0.7Vp-p, 75Ω)
	周期	H/Vセパレート(TTLレベル)
	走査周波数	水平:31~48kHz 垂直:56~75Hz
入力 端子	ドットクロック周波数	50MHz(最大)
	VGA	HD-15pinメス
電源	電源入力方式	ACアダプタ
	消費電流	定格:100V/0.14A(待機時:3mA以下)
動作 環境	動作	温度:10~35°C、湿度:20~80%RH(結露なきこと)
	保存	温度:-20~50°C、湿度:10~85%RH(結露なきこと)
調整機能	輝度、コントラスト、色温度、水平垂直位置調整、 クロック、フェース、シャープネス、自動調整、設定リセット、 言語設定(英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語)	
パワーマネジメント機能	DPMS方式準拠	
バックライト寿命	50,000H(25°C) ※保証値ではありません	
重量・外形寸法(mm)	3.0kg、304(W)×160(D)×272(H)	
規格	VCCI ClassB	

設定可能なディスプレイモード

表示モード	水平周波数(kHz)	垂直周波数(Hz)
640×350	31.5	70.1
640×480(VGA)	31.5	59.9
	37.9	72.8
	37.5	75.0
720×400	31.5	70.1
	35.2	56.3
	37.9	60.3
	48.1	72.2
800×600(SVGA)	46.9	75.0

保護フィルタ仕様

材質	強化ガラス
厚さ	2mm
表面処理(コーティング)	ARコート
可視光線透過率	97%以上
外光反射率	2%以下
表面硬度	9H
ガラス強度	(95cmの高さから30×30cmのガラス板に227gの鉄板を落としても割れない距離です。)

ACアダプタ仕様

入力	AC100~240V(注)
出力	DC12V/3.0A(最大)
ケーブル長	1.8m

(注)日本国内での使用を前提としているため、メーカーでの動作入力電圧保証値はAC100V±10%となります。


付属品

(注) ACアダプタ(1.3m)、ディスプレイケーブル(HD-15pin オス⇄オス 1m)は、ディスプレイに装着された状態で梱包されております。


①	ACアダプタ用ケーブル(1.8m)	1本
②	VESA規格アーム取付用ネジ(M4-8)	4本
③	マニュアル	1部




外形寸法図

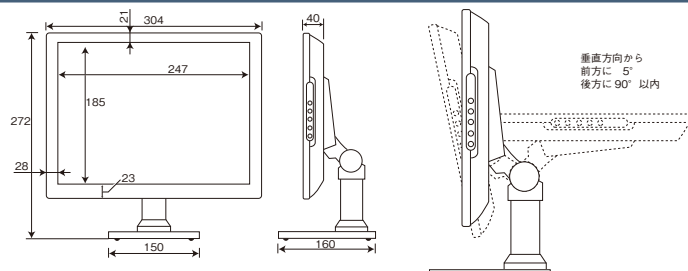

背面図

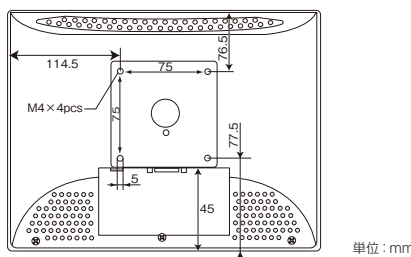

台座図面

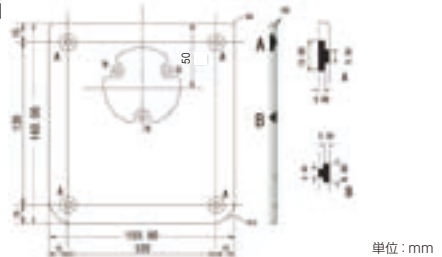

ディスプレイ
↓
デスクトップ仕様
(タッチ無)

組込仕様
(タッチ有)

組込仕様
(タッチ有)

アクセサリ

デスクトップ仕様
(タッチ無)

デスクトップ仕様
(タッチ有)