

19"

## デスクトップディスプレイ

19インチ SXGA 1280×1024 DVI-D対応 白色/黒色

RoHS



PCMTL-PLE-19W1-R



PCMTL-PLE-19B1-R

無料  
貸出  
A02319  
インチ

SXGA

VESA  
100

DVI-D

CE対応

TÜV

Delivery  
納期ココが  
特長

## 色が選択可能な19インチデスクトップモデル

- エコノミーモード(経済的・省電力設定)で使用することで、バックライトの寿命アップが可能。
- 水平周波数24.8kHz(640×400)をサポート(VGA端子のみ)。
- 1W+1W出力のステレオスピーカ内蔵。
- HDCP対応デジタル(DVI-D)&アナログ(VGA)入力対応。



! ご注意

・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。



\*下記以上の数量をお求めの場合は、納期/価格に関してミスミQCTセンターまでお問合わせください。

## 出荷日

1~5台	翌日(当日)
6台~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

型式	本体色	単 価		
		1~9台	10~19台	20台以上
PCMTL-PLE-19W1-R	白	¥19,800	¥19,000	¥18,500
PCMTL-PLE-19B1-R	黒	¥19,800	¥19,000	¥18,500


## 仕様

型式	PCMTL-PLE-19W1-R	PCMTL-PLE-19B1-R
本体色	白	黒
LCD	サイズ	19インチ
	方式	ノンインナーレス
	表示エリア	376.3mm(H)×301.1mm(V)
	タイプ	a-Si TFTアクティブマトリックス
	最大解像度	1280×1024 SXGA(最大)
ピクセルピッチ	最大	0.294mm
	表示色	1670万色(最大)
視野角(最大)	左:80° 右:80° 上:75° 下:80°	
表面輝度	250cd/m <sup>2</sup> (標準)	
コントラスト比	800:1(標準) 10000:1(ACR機能)	
入力信号	信号方式	アナログ:0.7Vp-p(標準)、75Ω、正極性 デジタル:DVI(デジタルビジュアルインターフェイス規格Rev.1.0)準拠
	周期	H/Vセパレート(TTLレベル)
	走査周波数	アナログ:水平24.0~80.0kHz 垂直55~75Hz デジタル:水平31.0~80.0kHz 垂直55~75Hz
入力端子	VGA	HD-15pinメス
	DVI	DVI-D24pinメス
電源	電源入力	AC100~240V
	消費電力	22W
動作環境	動作	温度5~35℃ 湿度10~80%RH(結露なきこと)
	保存	温度-20~60℃ 湿度5~85%RH(結露なきこと)
調整機能	自動調整、輝度、コントラスト、クロック、フェーズ、垂直水平ポジション、カラー調整、シャープネス、ガンマ補正、エコモード、音響調整、言語設定	
パワーマネジメント機能	ENERGY STAR、VESA DPMS 準拠	
重量・外形寸法(mm)	409×412.5×211.5 4.2kg	
規格	EnergyStar、TCO'03、CE、TUV-GS VCCI-B、グリーン購入法	


## 設定可能なディスプレイモード

表示モード	水平周波数(kHz)	垂直周波数(Hz)
640×480(VGA)	31.5	59.9
	37.5	75.0
	37.9	72.8
800×600(SVGA)	35.2	56.3
	37.9	60.3
	46.9	75.0
1024×768(XGA)	48.1	72.2
	48.4	60.0
	56.5	70.1
1152×864	60.0	75.0
	67.5	75.0
1280×1024(SXGA)	64.0	60.0
	80.0	75.0
720×400	31.5	70.1
640×480(Mac)	35.0	66.7
832×624(Mac)	49.7	74.5
1024×768	60.2	74.7
640×400(PC9801)	24.8	56.4


## コネクタ部

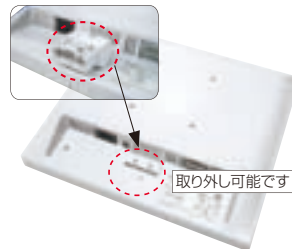

## コネクタ部

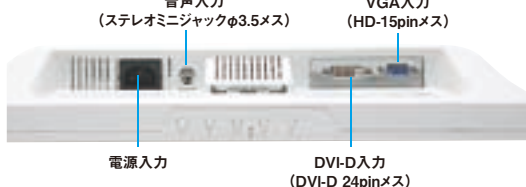

## 外形寸法図

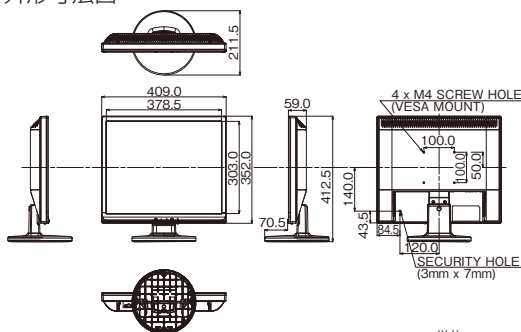

単位: mm

## 付属品



①	ACケーブル(1.8m)	1本
②	VGAケーブル(HD-15pin オス⇄オス 1.8m)	1本
③	DVI-Dケーブル(DVI-D24pin オス⇄オス 1.8m)	1本
④	スタンド	1個
⑤	オーディオケーブル(φ3.5オス⇄φ3.5オス 1.8m)	1本
⑥	ケーブルホルダー	1本
⑦	取扱説明書/保証書	1部

ディスプレイ

デスクトップ仕様  
(タッチ無)

8.4インチ

10.4インチ

12.1インチ

15インチ

17インチ

19インチ

2012.9

2013.8

9134