

省スペース固定/可動(壁面)



ココが特長 薄型壁面固定アーム!
取付簡単!

無料貸出 AG23 GS VESA 75 VESA 100

Delivery 納期

- 壁面取り付け簡単
- 壁までの距離は15mmの薄型
- VESA規格対応(75×75、100×100)



ご注意

- ・モニタ重量が耐荷重を下回る場合でも、モニタ重心位置によりアームにかかる荷重が変わるため、モニタが保持できない場合があります。
- ・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
- ・モニタにより、可動図通りにならない場合があります。



出荷日

1~5台	翌日(当日)
6台~	都度見積

在庫品

仕様

対応ディスプレイサイズ	10~24インチ
耐荷重	20kg
重量	0.38kg
対応VESA規格	75×75mm、100×100mm


付属品



①	M4×8mm ネジ	4本
②	M4×12mm ネジ	4本
③	M5×8mm ネジ	4本
④	M5×12mm ネジ	4本
⑤	M5ワッシャー	8個
⑥	ロングネジ	4本
⑦	壁アンカー	4本

型式	単 価
DPAM-C2-FW12S	1~29台 ¥1,980

外形寸法図

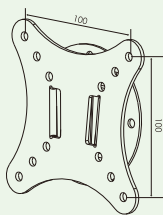

取付方法

背面写真



壁に取付けたベースの上から挿し込みます。

固定アーム(壁面对応)



VESA 75

DPAM-LA10A
(75×75mmピッチ対応)



VESA 100

DPAM-LA10C
(100×100mmピッチ対応)

無料貸出 AG23 2D CAD

Delivery 納期

ココが特長

壁面固定アーム
(薄型・低価格・固定モデル)

- ディスプレイ角度調整なしで高耐久(耐荷重30kg)な壁面固定アーム。
- アーム部がなく壁面に非常に接近した状態で取付ができる、シンプルな構造。

出荷日

翌日(当日)出荷

ご希望により、17時まで当日出荷をお受けします。

在庫品



型式	単 価		
	1~29台	30~39台	40台以上
DPAM-LA10A	¥4,650	¥4,300	¥4,200
DPAM-LA10C	¥4,750	¥4,400	¥4,300



ご注意

- ・モニタ重量が耐荷重を下回る場合でも、モニタ重心位置によりアームにかかる荷重が変わるため、モニタが保持できない場合があります。
- ・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
- ・モニタにより、可動図通りにならない場合があります。

仕様

型式	DPAM-LA10A	DPAM-LA10C
対応VESA規格	75×75mmピッチ	100×100mmピッチ
重量	0.45kg	0.47kg
耐荷重	30kg	

付属品

①	ディスプレイ取付用ネジ(M4-10)	4本
---	--------------------	----

関連情報

取付方法

アタッチメント → ベース

あらかじめ壁面に取付けたベースに、アタッチメントを取り付けたディスプレイを上から挿入します。

壁面取付ベース寸法図(共通)

(単位: mm)

外形寸法図

(単位: mm)