

1方向/2方向可動アーム(アルミフレーム対応)

RoHS

MAJTA (1方向可動)



アルミフレーム固定用プレート



RoHS

MAJTB (2方向可動)



VESA100変換プレート



RoHS

MAJT18 (2方向可動・省スペース)



無料
貸出
A023

VESA
75

VESA
100

2D
CAD

アルミ
フレーム



Delivery
納期

ココが
特長

ワンタッチ取付可能な首振りアームがアルミフレームに固定可能

- スムーズにディスプレイ角度を調整できる壁面固定アーム。
- 可動範囲と耐荷重で3機種より選択可能。



ご注意

- ・モニタ重量が耐荷重を下回る場合でも、モニタ重心位置によりアームにかかる荷重が変わるため、モニタを保持できない場合があります。
- ・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
- ・モニタにより、可動図通りにならない場合があります。

※下記以上の数量をお求めの場合には、納期/価格に関してお近くの三菱QCTセンターまでお問合わせください。



Order
注文例

型式	-	追加加工コード
MAJTA	-	HFS6

型式	対応アルミフレーム	可動			耐荷重 (Kg)	重量 (Kg)	単価	
		首振り部					1~4台	5~9台
	アルミフレームシリーズ(溝間ピッチ)	左右	上下	回転				
MAJTA	30角アルミフレーム HFS6(30mmピッチ)	180°	-	180°	9	1.5	¥19,500	¥17,200
MAJTB	40角アルミフレーム HFS6(30mmピッチ)	180°	-90~90°	180°	5.5	1.8	¥23,400	¥20,600
MAJT18	40角アルミフレーム HFS8(40mmピッチ)	180°	-90~90°	180°	9	1.7	¥25,900	¥22,700

重量はアルミフレーム固定用プレートの重量を含みます。

追加加工コード	内容	適用ボルト・ナット				1/code	
		ボルト	個数	ナット	個数		
適用ボルト・ナットセット	HFS6	HFS6シリーズ(溝間30mmピッチ)に取り付けるための部品をセットにします	CBST6-15 黒色六角ボルト	4	HNTP6-6 後入れ(ネット)	4	¥250
	HFS8	HFS8シリーズ(溝間40mmピッチ)に取り付けるための部品をセットにします	CBST8-20 黒色六角ボルト	4	HNTP8-8 後入れ(ネット)	4	¥300

付属品

No.	付属品	個数
①	モニタ用ボルト(M4-12)	4個
②	VESA変換プレート	1枚
③	VESA変換プレート用ボルト(M4-6)	4個
④	アルミフレーム固定用プレート	1枚
⑤	アルミフレーム固定用ボルト	4個
⑥	モニタ固定用ワッシャ	4個
⑦	調整用スプナ	1本
⑧	マニュアル	1冊

HFSB8-4080



HNTP8-8

HFSB8-4080



アルミフレーム
固定用プレート

- ①追加加工コード付属HNTP8-8をアルミフレームに入れます。
- ②追加加工コード付属CBST8-20でアルミフレーム固定用プレートをアルミフレームに固定します。

MAJT18




- ③付属固定用ボルトで本体(可動部)とアルミフレーム固定用プレートを取付けます。
- ④付属モニタ用ボルトで、モニタ取付部を上記のよようにモニタに取付けます。




- ⑤モニタ取付部を可動部に接続し、固定完了です。

外形寸法図



MAJTA (1方向首振りタイプ)

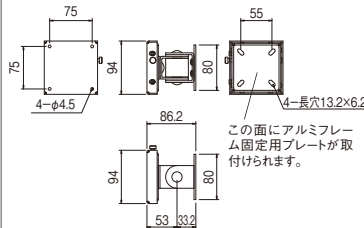

MAJTB (2方向首振りタイプ)

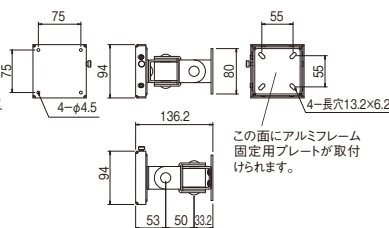


MAJT18 (2方向首振り・高荷重タイプ)

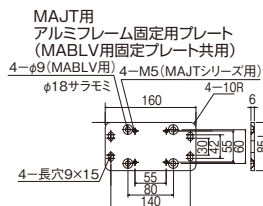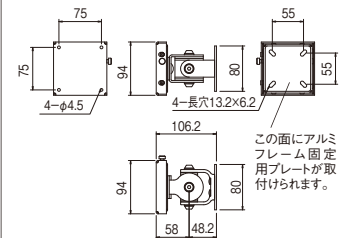

HFS6, HFS8 共用プレートです。30mmピッチ、40mmピッチに対応する長穴を加工しています。
※MAJTシリーズではMABL用の血穴は利用しません。

VESA変換プレート

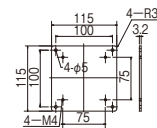

パソコン用モニタ取付穴規格 VESA75とVESA100に交換するプレートです。

固定/可動
アーム

上下スライド
アーム

専用レール
取付アーム

専用支柱
取付け
アーム

支柱・クランプ