

## 延長機能付き (2ポート)

RoHS



PNVS-VS-102-R

CE対応



Delivery  
納期

ココが  
特長

### PCのビデオ信号を2台のディスプレイに表示

- 1台のPCのビデオ信号を2台のディスプレイに同時表示するディスプレイスプリッタです。
- 最大データ転送距離65m
- 適合ディスプレイハーネス (02669、2670ページ)



・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。  
ご注意ください



※下記以上の数量をお求めの場合には、納期/価格に関して  
ミスミQCTセンターまでお問い合わせください。

### 出荷日

1~30台	翌日(当日)
31台~	都度見積

当日出荷は、17時までには都度お申し込みください。

在庫品

RoHS




PNVS-VS-92A-R

型式	タイプ	単 価		
		1~29台	30~44台	45台以上
PNVS-VS-102-R	プレート型	¥5,400	¥5,130	¥4,860
PNVS-VS-92A-R	ボックス型	¥5,400	¥5,130	¥4,860

### 仕様

型式	PNVS-VS-102-R	PNVS-VS-92A-R
消費電流	DC9V/210mA	DC9V/95mA
ケーブル長	65m(最大)	
LED	電源、信号	電源
VGA周波数幅(-3dB)	250MHz	
解像度(最大)	1,600x1,200/70Hz	1,920x1,440/60Hz
入力コネクタ	HD-15pinオス	
出力コネクタ	HD-15pinメスx2	
動作環境	動作	温度：5~40℃、湿度：20~80%(結露なきこと)
	保存	温度：-20~60℃、湿度：20~80%(結露なきこと)
材質	スチール	
重量・外形寸法(mm)	190g、98(W)x104(D)x24(H)	320g、130(W)x75(D)x45(H)
付属品	マニュアル(英語)、ACアダプタ(入力:AC100V、出力:DC9V/300mA、ケーブル長:1.8m)	
規格	CE、FCC Class A	

### 接続例

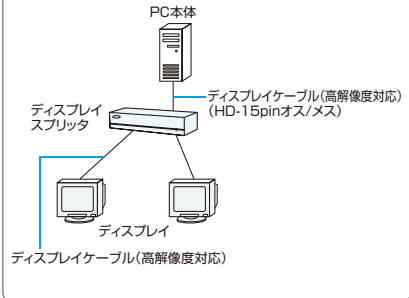

販売：ミスミ／製造元：ATEN

## 延長機能付き (4/8ポート)

RoHS



PNVS-VS-94A-R

CE対応



Delivery  
納期

ココが  
特長

### PCのビデオ信号を4/8台のディスプレイに表示

- 1台のPCのビデオ信号を4/8台のディスプレイに同時表示するディスプレイスプリッターです。
- 最大データ転送距離65m



・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。  
ご注意ください



※下記以上の数量をお求めの場合には、納期/価格に関して  
ミスミQCTセンターまでお問い合わせください。

### 出荷日

1~20台	翌日(当日)
21台~	都度見積

当日出荷は、17時までには都度お申し込みください。

在庫品

型式	ディスプレイ 接続ポート	単 価		
		1~29台	30~39台	40台以上
PNVS-VS-94A-R	4	¥7,300	¥6,930	¥6,570
PNVS-VS-98A-R	8	¥9,700	¥9,210	¥8,730

### 仕様

型式	PNVS-VS-94A-R	PNVS-VS-98A-R
消費電流	DC9V/180mA	DC9V/380mA
ケーブル長	65m(最大)	
LED	電源	
VGA周波数幅(-3dB)	250MHz	200MHz
解像度(最大)	1,920x1,440/60Hz	1,792x1,344/60Hz
入力コネクタ	HD-15pinオス	
出力コネクタ	HD-15pinメスx4	HD-15pinメスx8
動作環境	動作	温度：5~40℃、湿度：20~80%(結露なきこと)
	保存	温度：-20~60℃、湿度：20~80%(結露なきこと)
材質	スチール	
重量・外形寸法(mm)	450g、200(W)x75(D)x45(H)	530g、200(W)x75(D)x45(H)
付属品	マニュアル(英語)、ACアダプタ(入力:AC100V、出力:DC9V/300mA、ケーブル長さ:約1.8m)	マニュアル(英語)、ACアダプタ(入力:AC100V、出力:DC9V/600mA、ケーブル長さ:約1.8m)
規格	CE、FCC Class A	

販売：ミスミ／製造元：ATEN