


## 富士通コンポーネント

### ハンダ型メスコネクタ

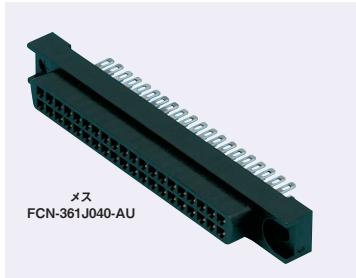

メス  
FCN-361J040-AU

ハンダ 金メッキ ネジロック 信号用 PLC 2D CAD

在庫品

RoHS

**ココが特長** 三菱電機・オムロン・富士電機PLCコネクタ

**基本仕様** 定格電流：DC3A以下 定格電圧：AC250V以下  
適応電線サイズ：AWG23~AWG30または0.2mm<sup>2</sup>~0.05mm<sup>2</sup>  
特性や材質は**062ページ**

**注意** 製品にフードは付いておりませんので、**066ページ**以降よりお選びください。  
省スペース対応フードは40芯だけです。ご注意ください。




Order  
注文例

型番  
**FCN-361J024-AU**

FCNコネクタハーネスは  
**0727ページ**

#### 外形図

(単位: mm)

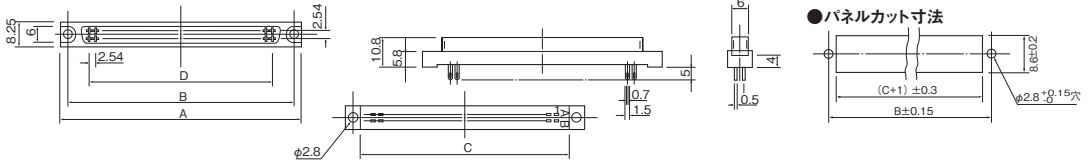

1個単位



型番	芯数	A	B	C	D	¥通常単価		重量 (g)
						1~29個		
FCN-361J008-AU	8	28.84	23.34	17.84	7.62	241		2.56
FCN-361J016-AU	16	39	33.5	28.0	17.78	304		3.2
FCN-361J024-AU	24	49.16	43.66	38.16	27.94	368		5.5
FCN-361J032-AU	32	59.32	53.82	48.32	38.1	493		5.1
FCN-361J040-AU	40	69.48	63.98	58.48	48.26	557		7.1
FCN-361J048-AU	48	79.64	74.14	68.64	58.42	658		9.6

Dsub  
コネクタ

MILコネクタ

FCNコネクタ

セントロックス  
コネクタ

IEEE1284  
ハーフピッチ  
コネクタ

PCR  
ハーフピッチ  
コネクタ

MRコネクタ

Heavy duty  
コネクタ


ミス防水  
コネクタ

Hand防水  
コネクタ

多極・  
基板対ケーブル  
コネクタ・その他

## 富士通コンポーネント

### ハンダ型オスコネクタ

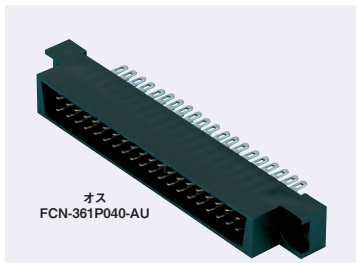

オス  
FCN-361P040-AU

ハンダ 金メッキ ネジロック 信号用 PLC 2D CAD

在庫品

RoHS

**ココが特長** 三菱電機・オムロン・富士電機PLCコネクタ

**基本仕様** 定格電流：DC3A以下 定格電圧：AC250V以下  
適応電線サイズ：AWG23~AWG30または0.2mm<sup>2</sup>~0.05mm<sup>2</sup>  
特性や材質は**062ページ**

**注意** 製品にフードは付いておりませんので、**066ページ**以降よりお選びください。  
省スペース対応フードは40芯だけです。ご注意ください。




Order  
注文例

型番  
**FCN-361P024-AU**

#### 外形図

(単位: mm)

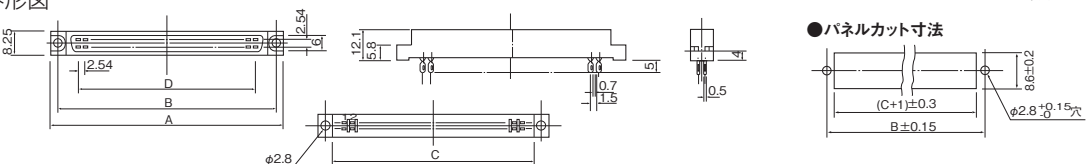

1個単位



型番	芯数	A	B	C	D	¥通常単価		重量 (g)
						1~29個		
FCN-361P008-AU	8	28.84	23.34	17.84	7.62	218		3.1
FCN-361P016-AU	16	39.0	33.5	28.0	17.78	363		3.8
FCN-361P024-AU	24	49.16	43.66	38.16	27.94	447		6.1
FCN-361P032-AU	32	59.32	53.82	48.32	38.1	467		6.1
FCN-361P040-AU	40	69.48	63.98	58.48	48.26	550		8.7
FCN-361P048-AU	48	79.64	74.14	68.64	58.42	598		10.2