

富士通コンポーネント

圧接型メスコネクタ



メス
FCN-367J040-AU-F

圧接 金メッキ ネジロック 信号用 PLC 2D CAD

在庫品

ココが特長 三菱電機・オムロン・富士電機 PLCコネクタ

基本仕様 定格電流：DC1A以下 定格電圧：AC250V以下
適応電線サイズ：AWG28、AWG30または0.08mm²、0.05mm²(フラットケーブル)
特性や材質は**062ページ**

注意 このコネクタにはフードは付けられません。


RoHS




Order
注文例

型番

FCN-367J024-AU/F

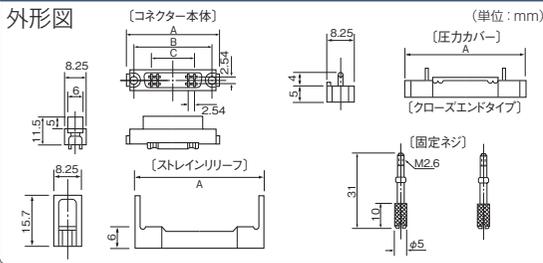

ケーブル結線状態

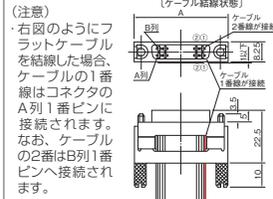

※FCNコネクタの圧接作業はメーカー指定の専用工具をお使い下さい。試作などの為の暫定的なものであれば、ハイス(万力)や簡易工具**0524ページ**での接続も可能です。簡易工具の使用方法は**061ページ**のHIF3Bシリーズのページにて参照してください。同じ方法で圧接ができます。ただし圧接品質にはバラツキが生じますのでご注意下さい。なおミスミではこちらの商品のハーネス加工も行っております。専用工具にて作業しておりますので品質のバラツキが低く信頼性の高いハーネスに仕上がります。

1個単位



型番	芯数	A	B	C	¥通常単価		重量 g
					1~29個		
FCN-367J024-AU/F	24	49.16	43.66	27.94	696	13.9	
FCN-367J032-AU/F	32	59.32	53.82	38.1	821	15.6	
FCN-367J040-AU/F	40	69.48	63.98	48.26	841	16.9	
FCN-367J048-AU/F	48	79.64	74.14	58.42	1,039	20.0	

ミスミ

ハンダ型メスコネクタ



ココが特長 三菱PLCに採用!FCNコネクタ

●FCN-361J040-AU(富士通コンポーネント)相当品です。

基本仕様 定格電流：DC3A以下 定格電圧：AC250V以下
適応電線サイズ：AWG23~AWG30または0.2mm²~0.05mm²

注意 製品にフードは付いておりませんので、ミスミオリジナルフード BKH-FCN40をお勧め致します。(068ページ)

ハンダ 金メッキ ネジロック

在庫品

RoHS

 


Order
注文例

型番

1473381-1-MH

外形図




■電気的特性

定格電圧	AC250V以下
定格電流	3A以下/1極
絶縁抵抗	1000Ω以上
耐電圧	AC500V/1分間
使用温度範囲	-25℃~+85℃

■機械的特性

単極あたりの挿入力	12.5kg以下
単極あたりの抜去力	2.0kg以下
耐振動性	1ms以上の瞬断がないこと
抜差回数	500回

■コンタクト配列図

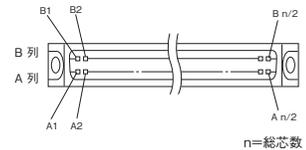

オスコネクタの結合面より見た図
(メスコネクタの場合は左右逆になります。)

1個単位



型番	芯数	¥通常単価		¥スライド単価		重量 g
		1~29個	30~79個	80~99個		
1473381-1-MH	40	396	376	356	8	

- 在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
- 他社ブランド(ミスミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。
- 通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
- ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。