


## 富士通コンポーネント

### コネクタフード(標準タイプ)

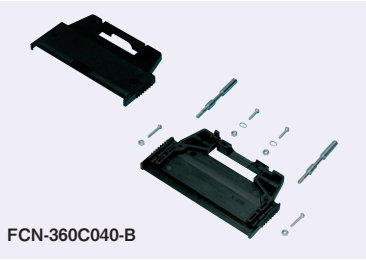

FCN-360C040-B

**ココが特長**

#### ハンダ専用標準タイプFCNフード

●ハンダ付けタイプのオスコネクタとメスコネクタに共用で使用することが出来る標準タイプのフードです。

**注意**

・圧接型メスコネクタのFCN-367Jシリーズには使用できません。



Order  
注文例

型番  
**FCN-360C024-B**


ネジ  
ロック

在庫品

RoHS

#### 外形図

(単位: mm)

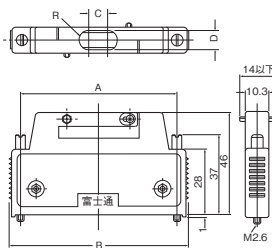


R: 2.84(8芯, 16芯)  
R: 4.0(24~48芯)

#### ●適用ケーブル仕上外径

芯数	仕上外径
8	φ5.8
16	φ5.8
24	φ8.2
32	φ9.3
40	φ11.3
48	φ13.0

ケーブルを確実に固定するためクランプ内径より若干大きく設定してあります。

#### 構造図

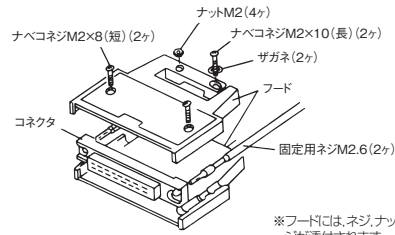

※フードには、ネジ、ナット、ザガネ固定ネジが添付されます。

1個単位



型番	芯数	A	B	C	D	¥通常単価		重量 g
						1~2個		
FCN-360C008-B	8	23.34	32.08	—	φ5.7	220	15.7	
FCN-360C016-B	16	33.50	42.24	—	φ5.7	220	13.0	
FCN-360C024-B	24	43.66	52.40	—	φ8.0	178	17.5	
FCN-360C032-B	32	53.82	62.56	2.0	φ8.0	177	20.1	
FCN-360C040-B	40	63.98	72.72	6.0	φ8.0	220	22.7	
FCN-360C048-B	48	74.14	82.88	10.0	φ8.0	220	25.2	

Dsub  
コネクタ

MILコネクタ

FCNコネクタ

セントロックス  
コネクタ

IEEE1284  
ハーピッチ  
コネクタ

PCR  
ハーピッチ  
コネクタ

MRコネクタ

Heavy duty  
コネクタ


ミス防水  
コネクタ

Hand防水  
コネクタ

多極・  
基板対ケーブル  
コネクタ・その他

## 富士通コンポーネント

### コネクタフード(ロングスクリュータイプ)

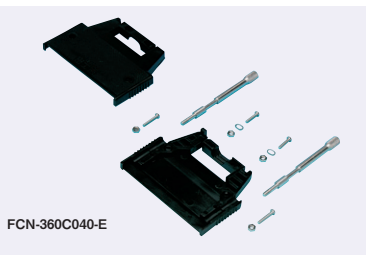

FCN-360C040-E

**ココが特長**

#### 工具不要! FCNフード

●コネクタ結合後の固定を行うネジが指で回せるため、着脱をドライバーなどの工具なしでも行うことができます。  
●ハンダ付けタイプのオスコネクタとメスコネクタに共通で使用することができます。

**注意**

・圧接型メスコネクタのFCN-367Jシリーズ(φ65ページ)には使用できません。



Order  
注文例

型番  
**FCN-360C024-E**


ネジ  
ロック

在庫品

RoHS

#### 外形図

(単位: mm)

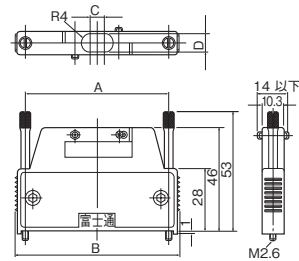


#### ●適用ケーブル仕上外径

芯数	仕上外径
24	φ8.2
32	φ9.3
40	φ11.3
48	φ13.0

ケーブルを確実に固定するためクランプ内径より若干大きく設定してあります。

#### 構造図

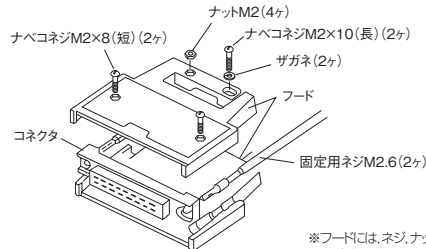

※フードには、ネジ、ナット、ザガネ固定用ネジが添付されます。

1個単位



型番	芯数	A	B	C	D	¥通常単価		重量 g
						1~2個		
FCN-360C024-E	24	43.66	52.40	—	φ8.0	352	23.0	
FCN-360C032-E	32	53.82	62.56	2.0	φ8.0	352	26.7	
FCN-360C040-E	40	63.98	72.72	6.0	φ8.0	371	23.1	
FCN-360C048-E	48	74.14	82.88	10.0	φ8.0	352	29.9	

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。●他社ブランド(ミス品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。  
●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスMVONA eカタログをご参照ください。●ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。