


本多通信工業

ハンダ式メスコネクタ

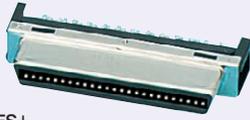

メス
PCR-E50FS+

PCRハーフピッチコネクタハーネスは
[0773ページ](#)

ハンダ 金メッキ 信号用 EMI対策 PLC 2D CAD


在庫品

RoHS

ココが特長 ハーフピッチタイプのPCRハンダ式コネクタ
・コンタクトピッチ1.27mmの高密度型ソケットコネクタです。

基本仕様 定格電流：1A 定格電圧：AC250V
適応電線サイズ：AWG28以下または0.08mm²以下
特性は [088ページ](#)

注意 結合相手は次のものになります。PCRコネクタ
(圧接パネルマウント)：[090ページ](#)
※他社の製品とは互換性はありません。

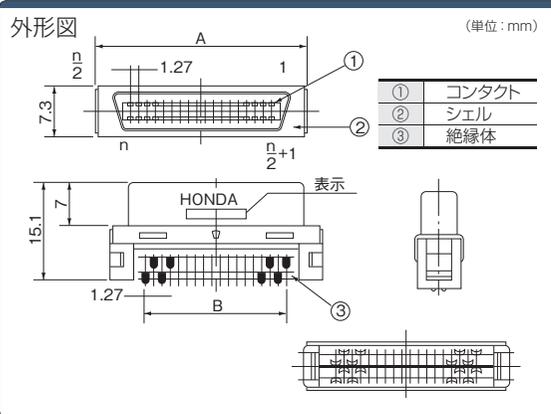

1個単位 ※「+」などの記号が含まれる場合はご注文前に十分ご確認をお願いします。

型番	芯数	A	B	¥通常単価 1~49個	重量 g
PCR-E20FS+	20	21.65	11.43	524	5.0
PCR-E36FS+	36	31.8	21.59	673	7.0
PCR-E50FS+	50	40.7	30.48	752	8.0
PCR-E68FS+	68	52.1	41.91	950	9.5
PCR-E96FS+	96	69.9	59.69	1,881	10.2

Order注文例 **PCR-E20FS+**

本多通信工業

圧接式メスコネクタ



メス
PCR-E50FA

圧接 金メッキ


在庫品

RoHS

ココが特長 ハーフピッチタイプのPCR圧接式コネクタ
●バラ線一括圧接方式のケーブル取付用コネクタです。

基本仕様 定格電流：1A 定格電圧：AC250V
適応電線サイズ：AWG28以下または0.08mm²バラ線(フラットケーブル不可)
特性や材質は [088ページ](#)

注意 結合相手は次のものになります。PCRコネクタ(圧接パネルマウント)：[090ページ](#)
※他社の製品とは互換性はありません。
・圧接はメーカー指定の専用工具にて行ってください。

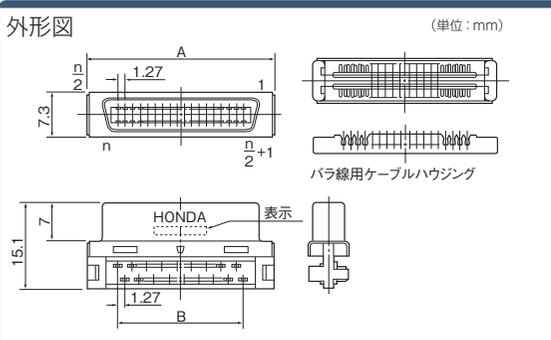

1個単位 ※「+」などの記号が含まれる場合はご注文前に十分ご確認をお願いします。

型番	芯数	A	B	¥通常単価 1~49個	重量 g
PCR-E20FA+	20	21.65	11.43	485	3.1
PCR-E28FA+	28	26.7	16.51	628	3.9
PCR-E36FA+	36	31.8	21.59	628	4.8
PCR-E50FA+	50	40.7	30.48	854	6.4
PCR-E68FA+	68	52.1	41.91	1,158	8.3
PCR-E96FA+	96	69.9	59.69	1,336	11.1

Order注文例 **PCR-E20FA+**

- 在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
- 他社ブランド(ミスミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。
- 通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
- ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。