

PLCコネクタ端子台(オムロン 出力用)



2D CAD 対応 125V PLC 盤内配線

在庫品

RoHS

ココが特長

オムロン製PLCに直結可能な出力用端子台

- 34極端子台使用により横幅125mm省スペースを実現
- パネアップ構造により作業工数を削減
- 丸端子もY端子同様に簡単結線
- 上段端子配線が邪魔にならずに下段配線が可能
- 住友3M製40芯MILコネクタを搭載
- DINレール取付、ネジ取付両対応




接続の際には、機器側の仕様を確認の上ご使用願います。


詳細は

MISUMI-VONA
生産材コマース
http://jp.misumi-ec.com
をご確認下さい。

■入力コネクタ(TOP VIEW)

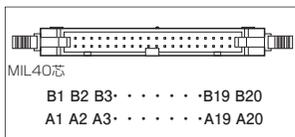

結線図

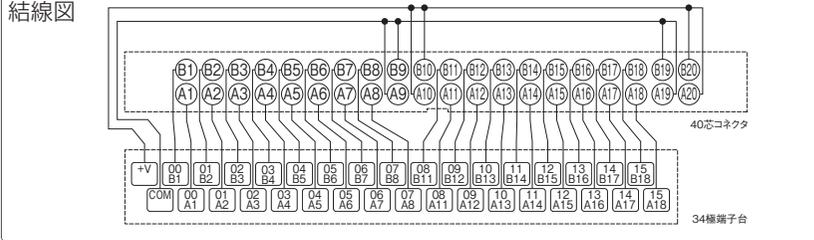

オムロンPLC出力ユニット専用カスタマイズ端子台

CJ1W-OD231, CJ1W-OD261(CN1), CJ1W-OD261(CN2), CJ1W-MD261(CN1), CS1W-OD231, CS1W-OD232, CS1W-OD261(CN1/CN2), CS1W-OD262(CN1/CN2), CS1W-MD261(CN1), CS1W-MD262(CN1), CS1W-MD561(CN1), CQM1-OD216, C200H-OD218, C200H-OD219(CN1/CN2), C500-OD213, CQM1-OD213



型番	¥通常単価	¥スライド単価		質量 (g)
		1~9台	10~19台	20~49台
MWS-M40HT34-OM-2	2,000	1,800	1,710	177

1台単位



Order 注文例

型番
MWS-M40HT34-OM-2

MWSシリーズ(パネアップ)



2D CAD 対応 125V PLC 盤内配線

在庫品

RoHS

ココが特長

FCN40芯コネクタ搭載のパネアップ式端子台

- 横幅146mm省スペースタイプ
- パネアップ構造により作業工数を削減
- 丸端子もY端子同様に簡単配線
- 上段端子配線が邪魔にならずに下段配線が可能
- DINレール取付、ネジ取付両対応


詳細は

MISUMI-VONA
生産材コマース
http://jp.misumi-ec.com
をご確認下さい。

■入力コネクタ(TOP VIEW)



結線図

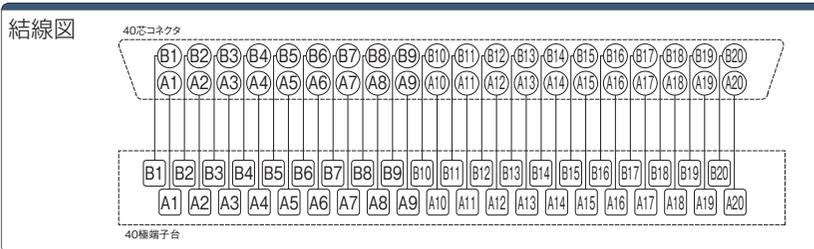

仕様

定格電圧	AC/DC125V
定格電流	1A
耐電圧	AC500V 1分間
絶縁抵抗	1000MΩ以上 (DC500V)
端子ネジ	M3(パネアップ)
締め付けトルク	0.8N・m max
適用電線	AWG22~16
端子間ピッチ	7mm
周囲温度範囲	-40℃~+80℃
質量	209g

材質

端子台	PBT(G15)
ケース	PC
基盤	ガラスエポキシ(FR4)
ネジ	スチール、スズメッキ



型番	入力コネクタ	¥通常単価	¥スライド単価	
		1~9台	10~19台	20~49台
MWS-F40-HT40	FCN40芯	2,100	1,900	1,800

1台単位



Order 注文例

型番
MWS-F40-HT40

三菱電機PLC対応ケーブル

キーエンスPLC対応ケーブル

オムロンPLC対応ケーブル

横河電機PLC対応ケーブル

富士電機PLC対応ケーブル

PLC用端子台組合せケーブル

PLC用端子台

PLC対応ケーブル資料