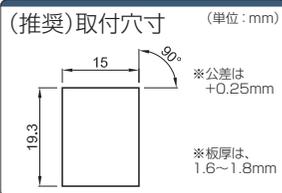
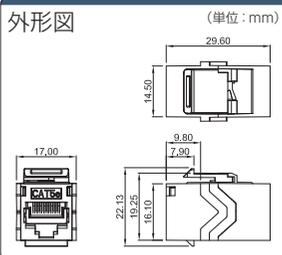


ミスミ

パネル取付タイプ・STP

パネル取付ストレートタイプ・STP・CAT5e

ココが
特長

シールド付ストレートタイプのCAT5eコネクタ

- LANケーブルを直接挿入して中継できる商品です。
- 穴あけしたパネルに直接取り付けが可能です。
- STP(シールド)タイプのため、ノイズ耐性に優れています。
- 亜鉛合金ダイキャスト製のカバー採用により耐久性に優れています。

在庫品

RoHS

¥

型番	1個単位			
	¥通常単価	¥スライド単価		
	1~9個	10~29個	30~49個	50~99個
NWSI-C5E-SH2	536	480	440	380

Order
注文例

型番
NWSI-C5E-SH2

仕様

コネクタ	RJ45(メス)	
カテゴリ	CAT5e	
形状	型	
結線	ストレート	
難燃グレード	94V-0	
使用温度範囲	-40℃~125℃	
保管温度範囲	-40℃~125℃	
定格電圧	250V	
定格電流	2A	
材質	ハウジング	ABS
	カバー	亜鉛合金ダイキャスト
	コンタクト	下処理→ニッケル、仕上げ→金メッキ(50μ)
重量(g)	17	