

潤工社

DFS単芯高周波同軸ケーブル



より線 高周波 耐熱 耐寒 耐薬品

3 日日出荷

※詳細は、下記価格表内の通常出荷日をご覧ください

急 ストック A

巻末-9
翌日出荷 ¥500/本
価格欄記載のOKマークの商品に限ります。

RoHS


ココが特長 耐熱・耐寒に優れたフッ素樹脂の同軸ケーブル

- 伝送特性や耐熱・耐寒・難燃・耐薬品性に優れております。
- フッ素樹脂のため仕上り外径が細く、伝送速度の高速化、高密度、周波数特性が最適です。



ご注意

- ・ご注文の際に指定長と数量を混同されないようにご注意ください。
- ・標準減衰量については、下記にてご確認ください。

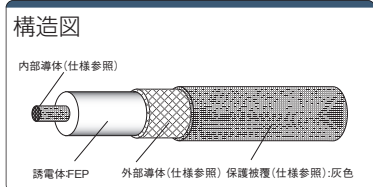

Order 注文例

型番	長さ
DFS241	10

※「:」: 半角括弧、「I」: イチ、「II」: アイ、「O」: ゼロ、「OO」: オーなどの記号が含まれる場合はご注文前に十分ご確認ください。

シース色	グレー
使用温度範囲	-60~200℃
曲げ半径	DFS241 仕上り外径×10倍
	DFS270 仕上り外径×10倍
	DFS020 仕上り外径×6倍
	DFS030 仕上り外径×9倍

仕様

特徴	型番	全長 (m)	特性インピー ダンス Ω	導体			誘電体		外部導体		シース		電気的特性					線量 質量 kg/km
				材質	構成 本/mm	外径 約mm	材質	外径 約mm	材質	外径 約mm	材質	仕上 外径 約mm	導体抵抗 Ω/km(20℃)	絶縁特性 MΩ/km (20℃)	耐電圧 V/分	静電 容量 nF/km		
—	DFS241	10	50	銀めっき銅入り銅合金銅	7/0.05	0.15	FEP	0.42	銅めっき軟銅	0.65	ETFE	0.83	1660以下	1000以上	300	95	1.7	
—	DFS270	20	50	銀めっき軟銅線	7/0.08	0.24	FEP	0.66	銅めっき軟銅	0.89	ETFE	1.09	559以下	1000以上	1000	95	2.8	
0.8D相当	DFS020	50	50±5	銀めっき銅被覆線	7/0.10	0.3	FEP	0.88	銅めっき軟銅線	1.08	FEP	1.28	832	1000	1000	95	4.5	
1.5D相当	DFS030	100 (一巻)	50±2	銀めっき軟銅線	7/0.18	0.54	FEP	1.51	銅めっき軟銅線	2.11	FEP	2.51	105	1000	1000	95	16	

*DFS030以外は横巻シールド線になります。

1本単位



型番	全長 (m)	¥通常単価	¥指定長単価			通常出荷日	
		全長				通常	翌日 Aストック (プラス500円/本)
		100m	50m	20m	10m		
DFS241	10	33,930	20,450	9,290	4,880	3日目 (5本まで)	OK (5本まで)
DFS270	20	37,220	22,400	10,150	5,850		
DFS020	50	47,870	28,800	14,150	7,430		
DFS030	100 (一巻)	117,010	70,450	34,600	18,200		

*ストックについて詳しくはP1692をご参照ください。

標準減衰量について (OP1666・OP1671・OP1672掲載商品に対応)

型番	標準減衰量(単位 dB/km)						
	1MHz	10MHz	30MHz	200MHz	400MHz	900MHz	2000MHz
1.5D-2V	27	85	155	410	—	—	—
3D-2V	13	44	71	220	—	—	—
5D-2V	7.3	26	46	125	—	—	—
8D-2V	4.8	17	30	85	121	195	—
10D-2V	3.6	14	24	65	101	164	—
RG-58AU	—	—	—	—	356	546	960
RG-188AU	98	180	245	460	656	950	1450
3C-2W	13	42	73	194	—	—	—
3D-2W	13	46	71	220	309	471	—
5D-2W	7.3	27	46	125	—	—	—
1.5C-2V	27	82	143	390	—	—	—
3C-2V	12	40	70	195	—	—	—
5C-2V	7.6	26	47	125	—	—	—
5D-FB	—	—	—	—	131	206	—
8D-FB	—	—	—	—	89	142	—
10D-FB	—	—	—	—	70	113	—
S-5C-FB	—	19	30	88	153	210	330
5C-FB-TNL	—	18	29	85	150	205	320
L-3C2VS	15	48	83	215	304	—	—
L-5C2VS	11	34	59	152	215	—	—
DFS020	—	—	—	—	921	—	—
DFS030	—	—	—	—	640	—	—
NARG58R	—	—	—	—	356	546	960
NA3C2VR	15	48	83	227	—	—	—



ご注意

・P1665掲載の商品は左記の表対象外です。

型番	標準減衰量(単位 dB/m)					
	1MHz	10MHz	30MHz	200MHz	400MHz	2000MHz
DFS241	0.1	0.3	0.5	1.4	2.9	4.5
DFS270	0.06	0.2	0.3	0.9	1.9	3.1

部品表一式で見積り取れないか...そんな時は、
VONAサポートセンターへ ☎120-343-256
※IP電話からお掛けの場合巻末-11

- 在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
- 他社ブランド(ミスマ品以外) 非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。

一般同軸ケーブル

その他同軸ケーブル