

ヘラマンタイトン

インシュロック ナイロンクリップ標準グレード

ココが
特長


ナイロン製で電線を傷つけないケーブルクリップ

- 金属製のサドルよりも軽く、電線を傷つけません。
- 17種のサイズで $\phi 3mm$ ~ $\phi 51mm$ までの電線束を固定することができます。固定はビス止めです。
- ※66ナイロンは時間経過と共に黄身がかった色に変色します。

在庫品



RoHS

使用例

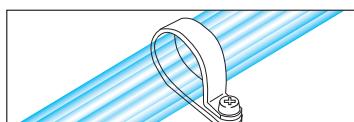

仕様

材質	66ナイロン
使用温度範囲	-40°C~+85°C
色	乳白色
UL難燃グレード (主原料)	UL94V-2

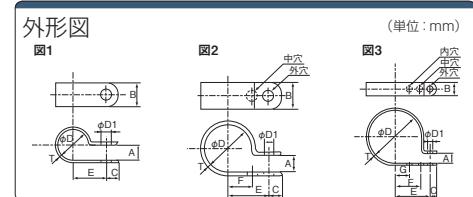 

1パック単位 100個入



型番	図番	固定時の内径		φ D	φ D1	A	B	C	E	F	T	重量 (g)	¥通常単価 1~4パック
		外穴	中穴										961
AB-2N		2.5		3.3		3.2			9.5	—		0.35	272
AB-3N		4.6		5.3					10.3	—		0.41	289
AB-4N		5.6		6.8		4.8			11.1	—		0.46	354
AB-5N		7.4		8.4					11.9	—		0.51	354
AB-6N		10		10.6					12.7	—		0.61	435
AB-7N		10.7		12.2					13.5	—		0.65	451
AB-8N		11		13.2					14.3	—		0.72	411
AB-9N		13.5		15.2					15.1	—		0.78	564
AB-10N		14		16					15.9	—		0.81	616
AB-11N		16.8		19					17.5	—		2.11	699
AB-12N		17.8		19.8					18.2	—		2.18	584
AB-13N		20.8		22.1					19	—		2.32	959
AB-14N	2	21.3	18.5	22.9	5.1	7.9	12.7	6.3	19.8	11.9		2.42	961

1パック単位 20個入



型番	図番	固定時の内径			φ D	φ D1	A	B	C	E	F	G	T	重量 (g)	¥通常単価 1~4パック
		外穴	中穴	内穴											758
AB-18N	2	26.7	24.1	—	29.2		7.9		23	15.1	—			3	240
AB-24N	3	37.7	35	31.2	39.4	5.1			27.8	19.8	11.9			3.62	300
AB-32N		48.8	46.2	43.7	52.1	9.5			34.1	24.6	13.5			4.82	758

ミスミ

ケーブルクリップ(ナイロン製・ローコスト)


ココが
特長

ローコストタイプのナイロン製ケーブルクリップ

- ナイロン製ケーブルクリップの海外生産ローコスト版です。
- 12種類のサイズで、 $\phi 3.2$ ~ $\phi 36.7mm$ までの電線束を固定することができます。
- ※66ナイロンは時間経過と共に黄身がかった色に変色します。

在庫品

RoHS

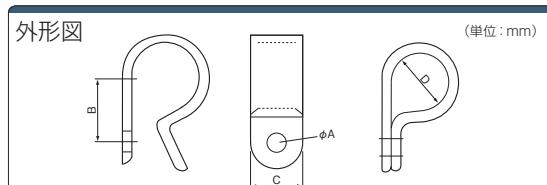

1パック単位 100個入

型番	ΦA	B	C	D	重量 (g/個)	¥通常単価	
						1~4パック	1~4パック
UC-0	4.8	8	9.6	3.3	0.5	330	
UC-0.5		9.2		5.3		330	
UC-1	5.1	10.4		6.8	0.7	385	
UC-1.5		11.2	10	8.4		396	
UC-2		12.5	12.3	10.8		451	
UC-3		14.8	12.2	13.8	1	627	
UC-4		15.8	12.4	17.4	1.5	726	
UC-5	4.8	18	11.8	19.9	1.8	902	
UC-6	5	21	12	27.2	2	1,001	
UC-6.5	4.8	26	12.6	30.6	3	1,056	
UC-7	4.7		12	33.8	2.5	1,111	
UC-9	4.8	27.8	12.5	41.9	3.5	1,386	

仕様

材質	66ナイロン
使用温度範囲	-40°C~+85°C
色	白
UL難燃グレード (主原料)	UL94V-2



●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。

●ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。