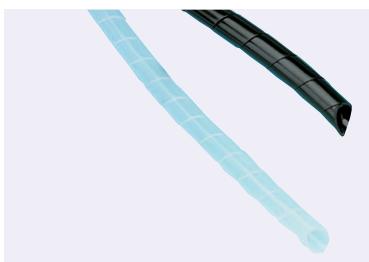


## ミスミ

## スパイラルチューブ 汎用

ココが  
特長

## 軟質ポリエチレン製のスパイラルチューブ

- スパイラルチューブは、プラスチックの弾力性による柔軟性、復元力に優れ、電線への取付作業を容易に行なうことができます。
- 取り外し、再使用が可能で、配線の変更に有効
- どの位置からも電線の取り出し・分岐が可能



・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

全長5m

在庫品

1箱単位  
1~4箱まで

3 日目出荷

RoHS


## 使用例



## ■1箱の梱包状態



## 外形図

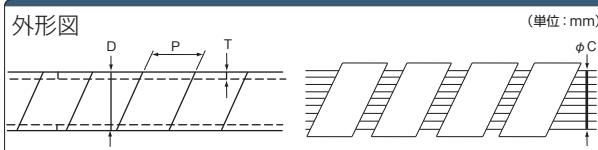

## 仕様

材質	軟質ポリエチレン
参考使用温度範囲	-40°C~+60°C
色	乳白色、黒

Order  
注文例

型番 - 色 - 全長 - 型番 - 色 - 1箱  
 FP2.6 - N - 5 - FP4 - B - 1P

寸法:mm

型番	色	内径 $\phi C$	外径 $\phi D$	肉厚 $T$	ピッチ $P$	適合電線外径 $\phi C$	重量 (g/m)
FP2.6	N (乳白色)	2.6	3.8	0.6	8.0	2.6~7.0	7.9
FP4		4.0	5.6	0.8	10.0	4.0~12.0	9.8
FP6		6.0	7.6			6.0~18.0	15.0
FP8		8.0	10.0	1.0	13.0	8.0~25.0	18.9
FP10	B (黒)	10.0	12.0			10.0~30.0	35.2
FP12		12.0	14.0			12.0~35.0	43.7
FP15		15.0	17.4	1.2	16.0	15.0~45.0	53.5
FP20	B	20.0	23.0	1.5	20.0	20.0~60.0	64.6
FP25		25.0	28.4	1.7	25.0	25.0~75.0	129.7



## ■指定長5mの単価

型番	色	全長 (m)	¥通常単価	通常 出荷日
			1~19本	
FP2.6	N		326	
	B		462	
FP4	N		389	
	B		546	
FP6	N		567	
	B		641	
FP8	N		872	
	B		956	
FP10	N		1,103	
	B		1,218	
FP12	N		1,239	
	B		1,313	
FP15	N		1,344	
	B		1,554	
FP20	N		2,310	
	B		2,625	
FP25	N		2,657	
	B		3,035	

## 1本単位

## ■1箱の単価

型番	色	1箱	全長 (m)	¥通常単価	通常 出荷日
				1~4箱	
FP2.6	N	100	100	1,586	3日目
	B			1,838	
	N			1,974	
	B			2,363	
	B			2,888	
FP4	N	50	50	1,943	3日目
	B			2,226	
	N			2,247	
	B			2,300	
	B			2,888	
FP6	N	1P	25	3,402	3日目
	B			4,053	
	N			4,841	
	B			5,077	
	B			3,602	
FP8	N	20	20	3,507	3日目
	B			3,822	
	N			3,822	
	B			3,822	
	N			3,822	

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。

ミスミ VONA 配線部品 検索

WEBなら当日・翌日出荷3万点以上!!