

ミスミ

パネル取付けUSBケーブル



ココが
特長

盤内のUSB端子を盤外へ中継するのに便利です

- 一般にPLCで使われているUSB2.0Bタイプオスメスです。
- 長さは0.5m, 1m, 2mを用意しました。



ご注意

- パネル取付け用ボルトナット、ネジは付属しておりません。
- USB2.0の通信特性を確保する場合は、USBケーブル総長を4.5m以下にすることをお勧めします。


盤内
配線 USB
2.0 中継 PLC

在庫品

RoHS


外形図

参考 パネル寸法

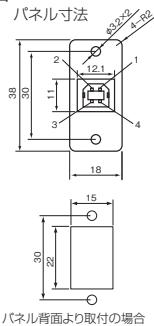

パネル背面より取付の場合

ご注意

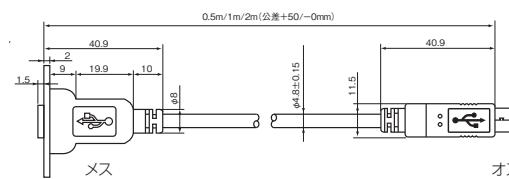

結線図

CN1	CN2
20AWG	1 RED
28AWG 2	2 WHITE
28AWG 3	3 GREEN
20AWG 4	4 BLACK
SHELL	SHELL(BRAID)
> PAIR	

ケーブル: UL2725 USB2.0
材質: PVC(ケーブル、モールド)

(単位:mm)

USBケーブル

USBケーブル
(オプション・
その他)

ディスプレイ

PS/2
ケーブルプリンタ
ケーブルその他PC
関連ケーブル

AVケーブル

	型番 Order 注文例
	U09-BF-BM-0.5



型番	全長(m)	¥通常単価			¥スライド単価		
		1~99本	100~199本	200~299本	300本~		
U09-BF-BM-0.5	0.5	1,418	1,044	642	628		
U09-BF-BM-1	1	1,560	1,147	705	691		
U09-BF-BM-2	2	1,843	1,354	834	816		

1本単位

ミスミ

パネルマウントUSBアダプタ



ココが
特長

盤内のUSB端子を盤外へ中継するのに便利です

- パネルに取り付け、USBケーブル経由で盤内の制御機器とデータ通信できます。
- 盤の扉を開け閉めする手間を削減できます。
- 標準付属の防塵キャップ付き
- 保守部品として防塵キャップのみ販売



ご注意

- パネル面はAタイプのみになります。①1905ページのUSBケーブルと合わせてご利用下さい。
- 取付ネジは付属されておりませんのでご注意下さい。
- 取付ネジは付属されておりませんのでご注意下さい。
- USB2.0のHI-SPEEDでのご使用の場合、対応できない場合がございます。

中継 PLC

在庫品

RoHS

M材質・仕上

項目	材料
USBコンタクト	リン青銅
USBシェル	真鍮
モールド	PVC, PE
防塵キャップ	PVC



型番
U09-AF-AF-B

仕様


動作環境	温度: 0~50°C 湿度: 40~70%RH(結露なきこと)

保守部品: 防塵キャップ…注)本体には標準付属しております


型番	対応タイプ	¥通常単価			質量(g)
		1~99個	10~19個	20~29個	
U09-AF-AF-B	A(メス) ⇄ A(メス)	893	783	637	551
U09-AF-BF-B	A(メス) ⇄ B(メス)	893	783	637	551

1個単位


外形図

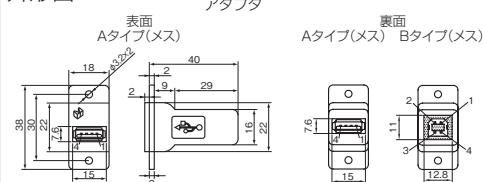

防塵キャップ

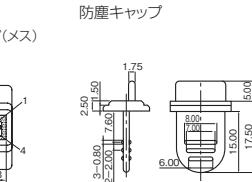

パネルカット寸法図

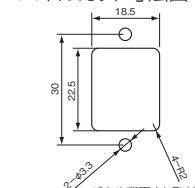

結線図

(単位:mm)

表(メス)	裏(メス)
1	1
2	2
3	3
4	4
SHELL	SHELL