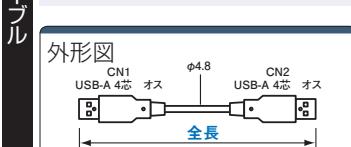


ミスミ

USB2.0ケーブル(Aタイプ、Bタイプ)

Order
注文例

型番

USB-AM-AM

ココが
特長**日本、中国で型番を変更せずに現地購入可能!**

- 日本・中国で共通型番を採用しました。
- グローバルビジネスを開拓するお客様をサポートします。
- 両端がUSB-Aタイプのケーブルです。
- 定格電圧30V・シールドつき
- 使用温度範囲: 0°C~50°C 保存温度範囲: -20°C~60°C

USB
2.0

在庫品

RoHS

お値引き

1~9本	10~49本	50~99本	100本~
通常単価	7%	19%	23%

★おまとめ買いでさらにお得です!

1本単位

P1	P2
AWG24	1 RED
AWG28	2 WHITE
	3 GREEN
AWG24	4 BLACK
	SHELL SHELL(DRAIN)



型番

USB-AM-AM

全長(m)

3

全長(m)	¥通常単価				
	0.5m	1m	2m	3m	5m
0.5 1 2 3 5	263	279	394	541	893

1本単位

Order
注文例

型番

USB-AM-AF

ココが
特長**日本、中国で型番を変更せずに現地購入可能!**

- 日本・中国で共通型番を採用しました。
- グローバルビジネスを開拓するお客様をサポートします。
- USB-Aタイプの延長用ケーブルです。
- 定格電圧30V・シールドつき
- 使用温度範囲: 0°C~50°C 保存温度範囲: -20°C~60°C

USB
2.0

在庫品

RoHS

お値引き

1~9本	10~49本	50~99本	100本~
通常単価	7%	19%	23%

★おまとめ買いでさらにお得です!

1本単位

P1	P2
AWG24	1 RED
AWG28	2 WHITE
	3 GREEN
AWG24	4 BLACK
	SHELL SHELL(DRAIN)



型番

USB-AM-AF

全長(m)

3

全長(m)	¥通常単価				
	1m	2m	3m	5m	
1 2 3 5	300	426	594	225	

1本単位

Order
注文例

型番

USB-AM-BM

ココが
特長**日本、中国で型番を変更せずに現地購入可能!**

- 日本・中国で共通型番を採用しました。
- グローバルビジネスを開拓するお客様をサポートします。
- USB-AタイプをBタイプに変換するケーブルです。
- 定格電圧30V・シールドつき
- 使用温度範囲: 0°C~50°C 保存温度範囲: -20°C~60°C

USB
2.0

在庫品

RoHS

お値引き

1~9本	10~49本	50~99本	100本~
通常単価	7%	19%	23%

★おまとめ買いでさらにお得です!

1本単位

P1	P2
AWG24	1 RED
AWG28	2 WHITE
	3 GREEN
AWG24	4 BLACK
	SHELL SHELL(DRAIN)



型番

USB-AM-BM

全長(m)

3

全長(m)

3

全長(m)

3

全長(m)

3

全長(m)

3

全長(m)	¥通常単価				
	0.5m	1m	2m	3m	5m
0.5 1 2 3 5	237	247	363	188	657

1本単位

Order
注文例

型番

USB-AM-MBM

ココが
特長**日本、中国で型番を変更せずに現地購入可能!**

- 日本・中国で共通型番を採用しました。
- グローバルビジネスを開拓するお客様をサポートします。
- USB-AタイプをminiBタイプに変換するケーブルです。
- 定格電圧30V・シールドつき
- 使用温度範囲: 0°C~50°C 保存温度範囲: -20°C~60°C

USB
2.0

在庫品

RoHS

お値引き

1~9本	10~49本	50~99本	100本~
通常単価	7%	19%	23%

★おまとめ買いでさらにお得です!

1本単位

P1	P2
28AWG	1 RED
28AWG	2 WHITE
28AWG	3 GREEN
28AWG	4 BLACK
	SHELL SHELL(DRAIN)



型番

USB-AM-MBM

全長(m)

3

全長(m)

3

全長(m)

3

全長(m)

3

全長(m)

3

全長(m)	¥通常単価				
	1m	2m	3m		
1 2 3	279	363	489		

1本単位