


CPUファン

WebならPC・検査関連40ブランド以上掲載!

ミスミ

LGA1155/1156 3.4GHz以下(マザーボード用)

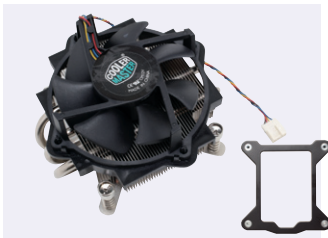

台座写真

ココが特長 LGA 1155、1156両対応。
TDP 95WまでのCPUを効率良く冷却

LGA
1155

在庫品

RoHS



ご注意

・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

※最新の取扱い状況はeカタログ/WOSでご確認ください。1台単位



型番	外形寸法	¥通常単価
ACC-CM-L1155-R	117.64(W)×115.08(D)×69.2(H)mm	8,800

ミスミ

LGA775 3.4GHz以下(CPUカード/マザーボード用)



ココが特長 薄型タイプ。
LGA775 CPUを効率良く冷却

LGA
775

在庫品

RoHS



ご注意

・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

※最新の取扱い状況はeカタログ/WOSでご確認ください。1台単位



型番	外形寸法	¥通常単価
ACC-JYCC501A-R	80(W)×80(D)×15(H)mm	5,900

ミスミ

LGA775 3.4GHz以下(マザーボード用)



ココが特長 LGA775 CPUを効率良く冷却

LGA
775

在庫品

RoHS



ご注意

・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

※最新の取扱い状況はeカタログ/WOSでご確認ください。1台単位



型番	外形寸法	¥通常単価
ACC-SNY-L775-R	72.1(W)×72.1(D)×62.6(H)mm	8,800

ミスミ

Socket478 3.2GHz以下(マザーボード用)



ココが特長 Socket478 CPUを効率良く冷却

Socket
478

在庫品

RoHS



ご注意

・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
・リテンションキットは付属致しません。

※最新の取扱い状況はeカタログ/WOSでご確認ください。1台単位



型番	外形寸法	¥通常単価
ACC-SNY-S478H-R	95(W)×90(D)×51(H)mm	5,900