

## カメラ取り付けジグ

WebならPC・検査関連新規ブランドも続々追加!

ミスミ

## 取付治具(カメラ用、2方向調整)



ご注意 外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

ココが  
特長

## 低価格!! 簡易型2軸ステージ!!

- 50mmの微動調整(2軸)
- FAカメラのテスト・実験用固定治具として最適。
- 水平(スキー)方向調整(±6°)タイプもご用意。
- 耐荷重4,000g
- 1mm刻印とし、0.1mm微調整

無料  
貸出  
A0232D  
CAD

在庫品

CAD

1台単位

取付例




型番	水平(スキー)調整	ストッパ	¥通常単価
			1~9台
EMVA-CJM-XY	なし	なし	17,115
EMVA-CJSM-XY	なし	あり	18,165
EMVA-CJM-XYL	あり	なし	27,615
EMVA-CJSM-XYL	あり	あり	28,665

## 仕様

型番	EMVA-CJ-XY	EMVA-CJS-XY	EMVA-CJ-XYL	EMVA-CJS-XYL
ストッパ※	—	あり	—	あり
調整範囲		各50mm(XY方向)		
水平(スキー)調整	—		あり(±6°)	
調整方法		手動		
カメラ固定ネジ		1/4-20UNC		
耐荷重		4,000g		
重量	350g		500g	

※調整用つまみのみでも固定可能ですが、ストッパネジを締めることで振動等に対し  
てより安定します。


## 動作範囲

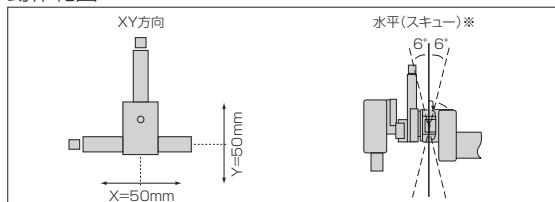


## 外形寸法図

EMVA-CJ-XY  
EMVA-CJS-XY

(単位: mm)

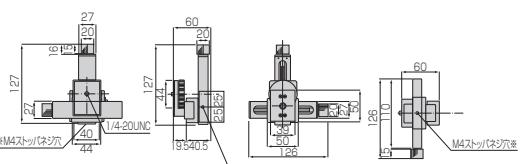EMVA-CJ-XYL  
EMVA-CJS-XYL

(単位: mm)

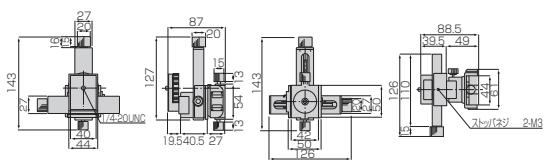

ミスミ

## 取付治具(カメラ用、3方向調整)



ご注意 外観および仕様は、予告なく変更する  
ことがあります。

ご注意

ココが  
特長

## 低価格!! 簡易型3軸ステージ!!

- 50mmの微動調整。(3軸)
- FAカメラのテスト・実験用固定治具として最適。
- 水平(スキー)方向調整(±6°)、360°回転  
も可能。
- 耐荷重4,000g
- 1mm刻印とし、0.1mm微調整

無料  
貸出  
A0232D  
CAD

在庫品

CAD

1台単位

取付例



型番	ストッパ	¥通常単価
		1~9台
EMVA-CJM-XYZL	なし	39,375
EMVA-CJSM-XYZL	あり	40,635

## 仕様

型番	EMVA-CJ-XYZL	EMVA-CJS-XYZL
ストッパ※	—	あり
調整範囲	各50mm(XYZ方向)	
回転調整	360°	
水平(スキー)調整	±6°	
調整方法	手動	
カメラ固定ネジ	1/4-20UNC	
耐荷重	4,000g	
重量	1000g	

※調整用つまみのみでも固定可能ですが、ストッパネジを締めることで振動等に対し  
てより安定します。

## 外形寸法図

(単位: mm)

