

Dsubコネクタ

ジェンダーチェンジャ

輸入品

●オス←→メス変換用

9芯ソケット(メス)を
→9芯プラグ(オス)へ変換



DGC-9PP

9芯プラグ(オス)を
→9芯ソケット(メス)へ変換



DGC-9SS



9芯オス



9芯メス

15芯ソケット(メス)を
→15芯プラグ(オス)へ変換



DGC-15PP

15芯プラグ(オス)を
→15芯ソケット(メス)へ変換



DGC-15SS

 


15芯オス



15芯メス

25芯ソケット(メス)を
→25芯プラグ(オス)へ変換



DGC-25PP

25芯プラグ(オス)を
→25芯ソケット(メス)へ変換



DGC-25SS

 


25芯オス




25芯メス

37芯ソケット(メス)を
→37芯プラグ(オス)へ変換



DGC-37PP

 37芯プラグ(オス)を
→37芯ソケット(メス)へ変換



DGC-37SS



37芯オス



37芯メス

高密度15芯ソケット(メス)を
→高密度15芯プラグ(オス)へ変換



HDGC-15PP

高密度15芯プラグ(オス)を
→高密度15芯ソケット(メス)へ変換



HDGC-15SS



高密度15芯オス



高密度15芯メス

●高さ調整用

9芯コネクタの高さ調整



DGC-9PS



9芯オス

9芯メス

15芯コネクタの高さ調整



DGC-15PS



15芯オス

15芯メス

25芯コネクタの高さ調整



DGC-25PS



 
25芯オス

25芯メス

高密度15芯コネクタの
高さ調整



HDGC-15PS



高密度15芯オス

高密度15芯メス

ネジロック 信号用 中継 2D CAD

ココが特長

ハーネスを延長、オス/メスを変換するアダプタ

- Dsubコネクタのオスとメスを変換または延長するアダプタです。
- 高さ5mmの六角ナットを付属しました。

基本仕様

定格電流	耐電圧(1分間)	絶縁抵抗(DC500V)	使用温度
3A	AC1000Vr.m.s	1000MΩ以上	-55℃~+105℃

注意

- ・内部結線は同一コンタクトNo.接続の全線ストレート結線です。
- ・輸送中にネジが緩み、はずれている事がございますが、製品には何の支障もございません。



Order 注文例
型式
DGC-9SS



Delivery 納期

1個から注文OK!

出荷日

1~30個 翌日(当日)

31個~ 都度見積

当日出荷は、17時までには都度お申し付けください。


在庫品

材料・仕上・仕様

項目	材 料	仕 上
絶縁体	P.B.T	青
シェル	銅	錫メッキ
コンタクト	黄銅	ニッケルメッキ下地金メッキ
使用温度範囲	-55℃~+105℃	

外形図

(単位: mm)

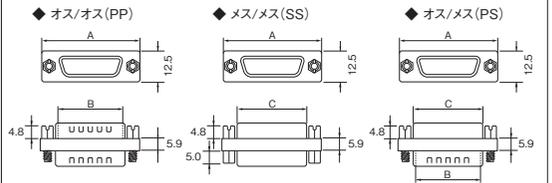

芯数	A	B	C
9	30.86	16.92	16.4
15	39.26	25.25	24.7
25	53.1	39.06	38.5
37	69.4	55.42	54.8
高密度15	30.86	16.92	16.40

◆ 付属六角ナット 5.0

※H15は高密度15芯



型式	芯数※	本体形状	ネジタイプ	変換内容	単 価			重量 g			
					1~49個	50~74個	75~99個				
DGC-9PP-M	9	オス/オス	M2.6	メス(ソケット)を オス(ピン)へ変換	¥360	¥310	¥290	10.0			
DGC-15PP-M	15				¥410	¥350	¥330	12.0			
DGC-25PP-M	25				¥430	¥370	¥350	15.0			
DGC-37PP-M	37				¥700	¥600	¥560	19.0			
HDGC-15PP-M	H15				¥420	¥360	¥340	10.0			
DGC-9SS-M	9				¥360	¥310	¥290	11.0			
DGC-15SS-M	15	メス/メス	M2.6	オス(ピン)をメス (ソケット)へ変換	¥400	¥340	¥320	13.5			
DGC-25SS-M	25				¥430	¥370	¥350	18.0			
DGC-37SS-M	37				¥700	¥600	¥560	23.5			
HDGC-15SS-M	H15				¥420	¥360	¥340	10.0			
DGC-9PP	9				オス/オス	#4-40	メス(ソケット)を オス(ピン)へ変換	¥210	¥180	¥170	10.0
DGC-15PP	15							¥240	¥210	¥200	12.0
DGC-25PP	25	¥270	¥230	¥220				15.0			
DGC-37PP	37	¥430	¥370	¥350				19.0			
HDGC-15PP	H15	¥370	¥320	¥300				10.0			
DGC-9SS	9	¥210	¥180	¥170				11.0			
DGC-15SS	15	メス/メス	#4-40	オス(ピン)をメス (ソケット)へ変換	¥240	¥210	¥200	13.5			
DGC-25SS	25				¥270	¥230	¥220	18.0			
DGC-37SS	37				¥430	¥370	¥350	23.5			
HDGC-15SS	H15				¥370	¥320	¥300	10.0			
DGC-9PS	9				オス/メス	#4-40	オス(ピン)または メス(ソケット)の 高さ調整	¥210	¥180	¥170	10.5
DGC-15PS	15							¥240	¥210	¥200	17.0
DGC-25PS	25	¥270	¥230	¥220				16.5			
DGC-37PS	37	¥430	¥370	¥350				23.5			
HDGC-15PS	H15	¥370	¥320	¥300				9.5			