


## EH・XH・NHコネクタ

## ハウジング(EHタイプ)

日本圧着端子製造(株)

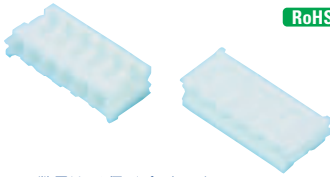

RoHS

CSA UL TÜV 差し込み 電源用 信号用 センサー モーター 2D CAD



ココが特長

コネクタ厚3.8mmのJST製EHコネクタ

- 専用コンタクト(BEH-001T-P0.6)用のハウジングです。
- コネクタの厚みは3.8mmです。

基本仕様

定格電圧: AC/DC250V  
 定格電流: 3A  
 その他仕様: ◆2330ページ



- ・数量は50個/パックです。ご注意ください。
- ・コンタクトは別売となります(◆下記商品)。

1パックから注文OK!


出荷日

1~10パック	翌日(当日)
11パック~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

## 外形図

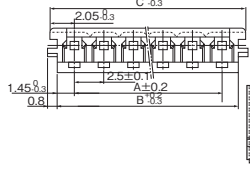

NOTE (単位: mm)  
 1. 一般公差:  $0 < L \leq 3.0: \pm 0.3$   
 $3.0 < L \leq 9.0: \pm 0.4$

芯数	寸法			重量(g)
	A	B	C	
2	2.5	5.4	6.6	0.08
3	5.0	7.9	9.1	0.11
4	7.5	10.4	11.6	0.14
5	10.0	12.9	14.1	0.17
6	12.5	15.4	16.6	0.20
8	17.5	20.4	21.6	0.25
9	20.0	22.9	24.1	0.29
10	22.5	25.4	26.6	0.32
12	27.5	30.4	31.6	0.39



1パック 50個入

型式	芯数	単価	
		1~5/パック	6~10/パック
EHR-2-50P	2	¥210	¥200
EHR-3-50P	3	¥240	¥228
EHR-4-50P	4	¥285	¥271
EHR-5-50P	5	¥335	¥318
EHR-6-50P	6	¥370	¥352


型式	芯数	単価	
		1~5/パック	6~10/パック
EHR-8-50P	8	¥515	¥489
EHR-9-50P	9	¥570	¥542
EHR-10-50P	10	¥620	¥589
EHR-12-50P	12	¥730	¥694



型式
EHR-2-50P

## コンタクト(EHタイプ)

日本圧着端子製造(株)

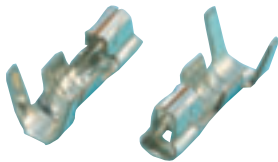

RoHS

圧着 スズメッキ



ココが特長

コネクタ厚3.8mmのJST製EHコネクタ用コンタクト

- EHコネクタハウジング専用のメスコンタクトです。



- ・数量は100個/パックです。ご注意ください。
- ・圧着は推奨の専用工具(2370ページ)で行なってください。
- ・EHコネクタ以外へは使用できません。
- ・適合する電線サイズを必ずご確認の上、ご使用下さい。

1パックから注文OK!


出荷日

1~10パック	翌日(当日)
11パック~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

## 外形図

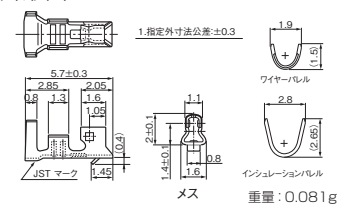

## 仕様

適用電線範囲	AWG30~22(0.05~0.3mm <sup>2</sup> )
適合電線被覆外形	1.0~1.9mm



1パック 100個入

型式	単価		
	1~19/パック	20~29/パック	30/パック~
BEH-001T-P0.6	¥380	¥361	¥325




型式
BEH-001T-P0.6

## コンタクト引抜方法

・EHコネクタ専用引抜工具はございません(下記の方法を参照下さい)。

## コンタクトの引抜方法

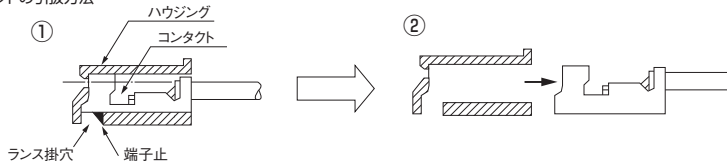

- ①ハウジングのランス掛り穴にドライバーを差し込み、端子止めを押しします。
- ②電線を引抜きます。



- ・一度引抜いたコンタクトは再使用できません。
- ・キズ等がついたハウジングは使用しないで下さい。

 

# PH・EH・VH・XH・NHコネクタ共通

## 日本圧着端子製造(JST)社基板コネクタ

### ■EHコネクタ

●基板タイプオスコネクタ

**1パック 50個入**

商品イメージ 写真	型式	芯数	単価	
			1~5/パック	6~10/パック
 RoHS	B2B-EH-50P	2	¥505	¥480
	B3B-EH-50P	3	¥625	¥594
	B4B-EH-50P	4	¥750	¥713
	B5B-EH-50P	5	¥885	¥841
	B6B-EH-50P	6	¥1,035	¥983
	B8B-EH-50P	8	¥1,385	¥1,316
	B9B-EH-50P	9	¥1,570	¥1,492
	B10B-EH-50P	10	¥1,700	¥1,615
	B12B-EH-50P	12	¥1,955	¥1,857
	水平タイプ  RoHS	S2B-EH-50P	2	¥540
S3B-EH-50P		3	¥665	¥632
S4B-EH-50P		4	¥810	¥770
S5B-EH-50P		5	¥950	¥903
S6B-EH-50P		6	¥1,140	¥1,083
S8B-EH-50P		8	¥1,520	¥1,444
S9B-EH-50P		9	¥1,700	¥1,615
S10B-EH-50P		10	¥1,860	¥1,767
S12B-EH-50P		12	¥2,145	¥2,038

### ■PHコネクタ

●基板タイプオスコネクタ

 

**1パック 50個入**

商品イメージ 写真	型式	芯数	単価	
			1~5/パック	6~10/パック
 RoHS	B2B-PH-K-S-50P	2	¥455	¥432
	B3B-PH-K-S-50P	3	¥550	¥523
	B4B-PH-K-S-50P	4	¥645	¥613
	B5B-PH-K-S-50P	5	¥740	¥703
	B6B-PH-K-S-50P	6	¥845	¥803
	B8B-PH-K-S-50P	8	¥1,235	¥1,173
	B9B-PH-K-S-50P	9	¥1,330	¥1,264
	B10B-PH-K-S-50P	10	¥1,425	¥1,354
	B12B-PH-K-S-50P	12	¥1,615	¥1,534

### ■NHコネクタ

●基板タイプオスコネクタ

 

**1パック 50個入**

商品イメージ 写真	型式	芯数	単価		
			1~5/パック	6~10/パック	
 RoHS	B2P-SHF-1AA-50P	2	¥540	¥513	
	B3P-SHF-1AA-50P	3	¥705	¥670	
	B4P-SHF-1AA-50P	4	¥910	¥865	
	B5P-SHF-1AA-50P	5	¥1,140	¥1,083	
	B6P-SHF-1AA-50P	6	¥1,370	¥1,302	
	B7P-SHF-1AA-50P	7	¥1,605	¥1,525	
	B8P-SHF-1AA-50P	8	¥1,835	¥1,743	
	B9P-SHF-1AA-50P	9	¥2,060	¥1,957	
	B10P-SHF-1AA-50P	10	¥2,215	¥2,104	
	B12P-SHF-1AA-50P	12	¥2,650	¥2,518	
	水平タイプ  RoHS	BS2P-SHF-1AA-50P	2	¥720	¥684
		BS3P-SHF-1AA-50P	3	¥950	¥903
BS4P-SHF-1AA-50P		4	¥1,235	¥1,173	
BS5P-SHF-1AA-50P		5	¥1,550	¥1,473	
BS6P-SHF-1AA-50P		6	¥1,855	¥1,762	
BS7P-SHF-1AA-50P		7	¥2,165	¥2,057	
BS8P-SHF-1AA-50P		8	¥2,470	¥2,347	
BS9P-SHF-1AA-50P		9	¥2,785	¥2,646	
BS10P-SHF-1AA-50P		10	¥3,010	¥2,860	
BS12P-SHF-1AA-50P		12	¥3,610	¥3,430	

### ■VHコネクタ

●基板タイプオスコネクタ


 
**1パック 50個入**

商品イメージ 写真	型式	芯数	単価	
			1~5/パック	6~10/パック
 RoHS	B2P-VH-50P	2	¥810	¥770
	B3P-VH-50P	3	¥1,005	¥955
	B4P-VH-50P	4	¥1,190	¥1,131
	B5P-VH-50P	5	¥1,445	¥1,373
	B6P-VH-50P	6	¥1,655	¥1,572
	B7P-VH-50P	7	¥1,940	¥1,843
	B8P-VH-50P	8	¥2,120	¥2,014
	B9P-VH-50P	9	¥2,375	¥2,256
	B10P-VH-50P	10	¥2,650	¥2,518
	水平タイプ  RoHS	B2PS-VH-50P	2	¥980
B3PS-VH-50P		3	¥1,190	¥1,131
B4PS-VH-50P		4	¥1,475	¥1,401
B5PS-VH-50P		5	¥1,805	¥1,715
B6PS-VH-50P		6	¥2,080	¥1,976
B7PS-VH-50P		7	¥2,425	¥2,304
B8PS-VH-50P		8	¥2,710	¥2,575
B9PS-VH-50P		9	¥3,060	¥2,907
B10PS-VH-50P		10	¥3,390	¥3,221

### ■XHコネクタ

●基板タイプオスコネクタ

**1パック 50個入**

商品イメージ 写真	型式	芯数	単価		
			1~5/パック	6~10/パック	
 RoHS	B2B-XH-A-50P	2	¥665	¥632	
	B3B-XH-A-50P	3	¥750	¥713	
	B4B-XH-A-50P	4	¥950	¥903	
	B5B-XH-A-50P	5	¥1,194	¥1,131	
	B6B-XH-A-50P	6	¥1,445	¥1,373	
	B7B-XH-A-50P	7	¥1,670	¥1,587	
	B8B-XH-A-50P	8	¥1,880	¥1,786	
	B9B-XH-A-50P	9	¥2,110	¥2,005	
	B10B-XH-A-50P	10	¥2,270	¥2,157	
	B11B-XH-A-50P	11	¥2,545	¥2,418	
	B12B-XH-A-50P	12	¥2,725	¥2,589	
	B14B-XH-A-50P	14	¥3,185	¥3,026	
	B15B-XH-A-50P	15	¥3,400	¥3,230	
	水平タイプ  RoHS	S2B-XH-A-50P	2	¥885	¥841
		S3B-XH-A-50P	3	¥1,065	¥1,012
S4B-XH-A-50P		4	¥1,370	¥1,302	
S5B-XH-A-50P		5	¥1,680	¥1,596	
S6B-XH-A-50P		6	¥1,995	¥1,895	
S7B-XH-A-50P		7	¥2,320	¥2,204	
S8B-XH-A-50P		8	¥2,620	¥2,489	
S9B-XH-A-50P		9	¥2,935	¥2,788	
S10B-XH-A-50P		10	¥3,185	¥3,026	
S11B-XH-A-50P		11	¥3,495	¥3,320	
S12B-XH-A-50P		12	¥3,800	¥3,610	
S14B-XH-A-50P		14	¥4,445	¥4,223	
S15B-XH-A-50P		15	¥4,770	¥4,532	



Order  
注文例

型式  
B2B-PH-K-S-50P



Delivery  
納期

**1パックから注文OK!**

出荷日  
1~9  
パック 翌日(当日)  
10/パック~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

コネクタ

ナイロン  
コネクタ

e-CON  
コネクタ

ダイナミック  
コネクタ

コマシャル  
メーテンロック

ミニ  
ユニバーサル・  
メーテンロック

ユニバーサル・  
メーテンロック

EIコネクタ

EH・XH・NH  
PH・VH  
コネクタ

モレックス  
コネクタ

EL/SM  
コネクタ

CB01/CLO7D  
防水コネクタ

ナイロンコネクタ  
専用圧着工具

その他樹脂製  
コネクタ