


フラットケーブル

FLEX-B/FLEX-S/FLEX-S4 (フラットタイプ 信号用ケーブル) 沖電線(株)

の
価格は下げた
商品です
**プライス
ダウン**

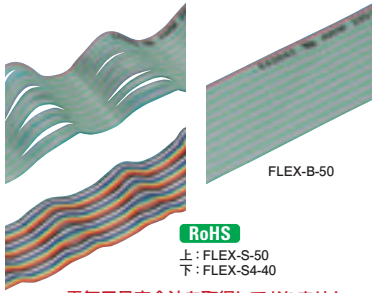

電気用品安全法を取得していません。

*この商品は2009年7月施行予定の「ULトラセービリティプログラム/プロセス・ワイヤ」に対応しております。(c-UL未対応)

**ココが
特長** **300V ULAWM規格の
フラットタイプ信号用
ケーブル。**

- 絶縁体を剥離することなく、多芯を一括して圧接接続できます。
- ケーブルの形状は上下対称ですので、どちらからでも一括接続が可能です。
- 切り裂きによるケーブルの分岐が容易にできます。

・ご注文の際に、指定長と数量を混同されないようご注意ください。
・定格温度: 0~105℃(UL規格値)



UL AWM 300V VW-1 より線



1本から注文OK!

指定長 61m(1巻)

出荷日

1~5本 **翌日(当日)**

6本~ **都度見積**

ご希望により、17時まで当日出荷をお受けします。

在庫品

 
指定長 1m, 5m, 10m

出荷日

1~5本 **3日目**

6本~ **都度見積**


非在庫品



仕様

型式	芯数	全長 (m)	サイズ	導体 (本/mm)	スリ (mm)	全幅 (mm)	導体抵抗 Ω/km (20℃)	絶縁特性 MQkm	耐電圧 (V/分)	許容電流 A (30℃)	静電容量 (約pF/m)	特性インピーダンス 約Ω	伝搬遅延 約ns/m	近端クロストーク 約%	難燃特性	概算質量 kg/km
ブリッジ FLEX-B (標準色)	10	1 5 10 61 (一巻)	AWG28 *(0.08mm²)	7/0.127	11.43	12.7	213.2 以下	100 以上	2000	1A	FLEX-B 52	FLEX-B 106	5	4	VW-1	18.6
	14				16.51	17.8										26.0
	16				19.05	20.3										29.8
	20				24.13	25.4										37.2
	24				29.21	30.5										44.6
25	30.48				31.8	46.5										
スタレ FLEX-S (標準色)	26				31.75	33.0										48.4
30	36.83				38.1	55.8										
FLEX-S4 (カラー)	34				41.91	43.2										63.2
	37				45.72	47.0										68.8
	40				49.53	50.8										74.4
	50	62.23	63.5	93.0												
	60	74.93	76.2	111.6												
64	80.01	81.3	119.0													


静電容量、特性インピーダンス、伝搬遅延、近端クロストークの測定値はGSGモードです。(~mm²)はあくまでも目安の断面積サイズです。詳しくは2804ページの対比表を参照ください。

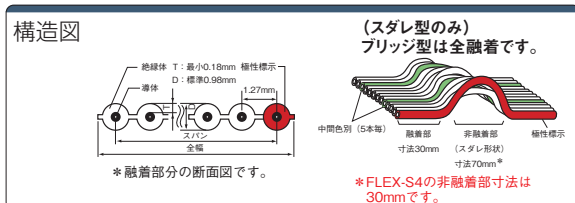

電流減少係数

許容電流値は周囲温度30℃空中1条布設時の計算値を示し、保証値ではありません。周囲温度30℃以上の場合は、上の電流減少係数を許容電流に乘じます。
(例)周囲温度が40℃の場合の許容電流値 1×0.93=0.93(A)

周囲温度(℃)	35	40	45	50	55	60	65
電流減少係数	0.97	0.93	0.89	0.86	0.82	0.77	0.73
周囲温度(℃)	70	75	80	85	90	95	100
電流減少係数	0.68	0.63	0.58	0.52	0.45	0.37	0.26

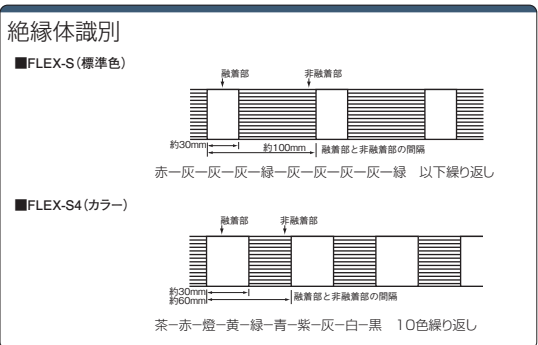

在庫品

非在庫品



型式	芯数	全長	単価		出荷日
			全長	1m	
ブリッジ FLEX-B (標準色)	10	61m (一巻)	¥4,080		翌日 (5本まで)
	14		¥5,730		
	16		¥5,310		
	20		¥6,620		
	24		¥8,010		
スタレ FLEX-S (標準色)	25		¥8,320		翌日 (5本まで)
	26		¥8,620		
	30		¥9,920		
	34		¥11,310		
	37		¥12,230		
FLEX-S4 (カラー)	40		¥13,400		翌日 (5本まで)
	50	¥16,790			
	60	¥20,090			
	64	¥21,480			

*1 FLEX-B-37-61とFLEX-S-24-61は3日目出荷(非在庫品)となります。

型式	芯数	全長	単価			出荷日		
			10m	5m	1m	通常	翌日 Aストーク (プラス500円/本)	
ブリッジ FLEX-B (標準色)	10	1m 5m 10m	¥820	¥410	¥90	3日目 (5本まで)	OK (5本まで)	
	14		¥1,090	¥550	¥120			
	16		¥1,020	¥520	¥110			
	20		¥1,350	¥680	¥140			
	24		¥1,590	¥800	¥170			
	25		¥1,680	¥840	¥180			
	スタレ FLEX-S (標準色)		26	¥1,690	¥850			¥190
	30		¥1,910	¥960	¥200			
	34		¥2,250	¥1,130	¥240			
	37		¥2,360	¥1,190	¥250			
FLEX-S4 (カラー)	40	¥2,620	¥1,310	¥270				
	50	¥3,290	¥1,650	¥340				
	60	¥3,850	¥1,930	¥390				
	64	¥4,090	¥2,050	¥420				

ケーブル

用選別ケーブル

電源用コード

耐熱用
ケーブル

モータ用
ケーブル

センサ用
ケーブル

機器信号用
ケーブル

融着加工
ケーブル

フラット
ケーブル

カールコード

同軸ケーブル

各種コネク
タ専用ケーブル

補償導線

ノンハロゲン
タイプ

2009.6

2010.5

2556