


**ココが特長** 電動ドリルドライバーに取付けて使用できます。

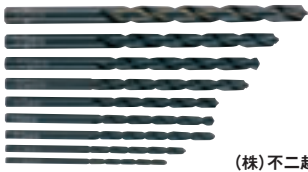

(株)不二越

非在庫品  
型式 **下表参照**  
鉄工用ドリル刃

型式	サイズ	重さ	単価
HSS-1.6MM	1.6mm	0.7g	¥245
HSS-2.0MM	2.0mm	1.1g	¥240
HSS-2.2MM	2.2mm	1.3g	¥280
HSS-2.5MM	2.5mm	1.9g	¥240
HSS-3.0MM	3.0mm	3.1g	¥230
HSS-3.2MM	3.2mm	3.7g	¥275
HSS-3.3MM	3.3mm	3.9g	¥275
HSS-3.5MM	3.5mm	4.3g	¥275
HSS-4.0MM	4.0mm	6.1g	¥310
HSS-4.2MM	4.2mm	6.9g	¥375
HSS-4.5MM	4.5mm	8g	¥365
HSS-4.8MM	4.8mm	9.4g	¥460
HSS-5.0MM	5.0mm	10.5g	¥420
HSS-6.0MM	6.0mm	16.2g	¥560



型式  
**NACHI-10P**



**1個から注文OK!**


出荷日

1~5個 **3日目**

6個~ **都度見積**

非在庫品

(株)不二越

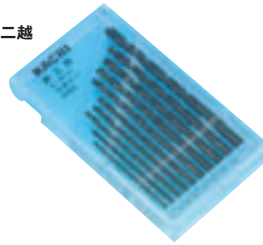

**ココが特長** 10本セットのドリルです。

非在庫品  
型式 **NACHI-10P**  
ドリル10本セット

単価 **¥4,100**

- サイズ：2、2.5、3、3.2、3.5、4、4.5、4.8、5、6mm
- セットの重さ：123g

**ココが特長** 一本で前から上げまでをこなせます。

- タップを切る際に、切り粉が上にながってくる為、切り粉を機械内に落とすづらい構造です。
- 一本で前から上げまでの仕事をこなせる為大変便利です。

RoHS




型式	サイズ	ピッチ	重さ	単価
SP-TAP-M2	M2	0.4	2.8g	¥1,450
SP-TAP-M2.6	M2.6	0.45	3.1g	¥1,000
SP-TAP-M3	M3	0.5	6.5g	¥810
SP-TAP-M4	M4	0.7	11.0g	¥780
SP-TAP-M5	M5	0.8	14.8g	¥800
SP-TAP-M6	M6	1.0	19.5g	¥850

ライト精器(株)

非在庫品  
型式 **左表参照**  
スパイラルタップ  
(鉄、ステンレス用)

**ココが特長** M4以下のスパイラルタップ用です。

RoHS

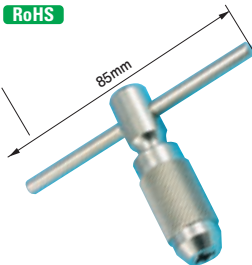


●使用例



非在庫品  
型式 **T-TAPHOLD-5**  
T型タップホルダ  
単価 **¥600**  
●重さ：60g  
ライト精器(株)

**ココが特長** M5以上のスパイラルタップ用です。

RoHS

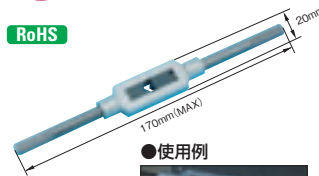

●使用例



非在庫品  
型式 **TAP-WRENCH-6**  
タップハンドル  
単価 **¥800**  
●重さ：85g

### ■ 雌ねじのタップ手順

「大きさは？」	→	「ドリルで穴あけをします」		→	「ネジ穴を切ります」
①ねじサイズ	→	②ねじ下穴寸法	③ドリル刃番号	→	④スパイラルタップ型式
M2	→	1.6mm	HSS-1.6MM	→	SP-TAP-M2
M2.6	→	2.2mm	HSS-2.2MM	→	SP-TAP-M2.6
M3	→	2.5mm	HSS-2.5MM	→	SP-TAP-M3
M4	→	3.3mm	HSS-3.3MM	→	SP-TAP-M4
M5	→	4.2mm	HSS-4.2MM	→	SP-TAP-M5
M6	→	5.0mm	HSS-5.0MM	→	SP-TAP-M6

切断工具

電線剥き工具

ニッパー

圧接工具・  
圧着工具

ピンセット・  
レンチ

ドライバー

ヒートガン

チューブ  
プリンタ

板金加工工具

テスター・  
工具セット

ハンダ用品