


板金加工工具

丸ダイス・バイス・ハンドソー・ヤスリ

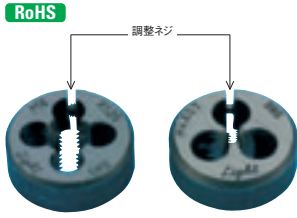

ココが特長

丸棒にオスネジ山を作成する工具です。

- 丸棒にオスネジ山を作成する工具です。
- 調節機能付き：メッキコーティングなどで対象物のサイズに誤差がある場合には、タップ寸法の微調整ができます。
- ダイスハンドル(DIESTOCK-25M)と組み合わせて使います。

■ネジとダイスの相関

型式	機械ワイズ	ピッチ	重さ	単価	①ネジサイズ	→	②丸ダイス
25-M2-0.4	M2	0.4	24g	¥1,000	M2	→	25-M2-0.4
25-M2.6-0.45	M2.6	0.45	24g	¥1,000	M2.6	→	25-M2.6-0.45
25-M3-0.5	M3	0.3	24g	¥1,000	M3	→	25-M3-0.5
25-M4-0.7	M4	0.7	23g	¥1,000	M4	→	25-M4-0.7
25-M5-0.8	M5	0.8	23g	¥1,000	M5	→	25-M5-0.8
25-M6-1.0	M6	1.0	22g	¥1,000	M6	→	25-M6-1.0

Order 注文例

型式

25-M2-0.4

Delivery 納期

1個から注文OK!

出荷日	出荷日
1~5個 翌日(当日)	1~5個 3日目
6個~ 都度見積	6個~ 都度見積

当日出荷は、17時までには都度お申し付けください。

在庫品 非在庫品

非在庫品

 

型式 **左表参照**

丸ダイス刃

ライト精器(株)

ココが特長 25m/m径専用ダイスハンドルです。

RoHS

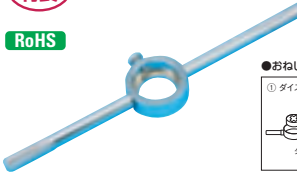

非在庫品


型式 **DIESTOCK-25M**

ダイスハンドル

単価 **¥550**

- 丸ダイス刃を取付けて使用します。
- 長さ：185mm、重さ：100g

ココが特長 配線作業に、あると便利な小型汎用バイスです。

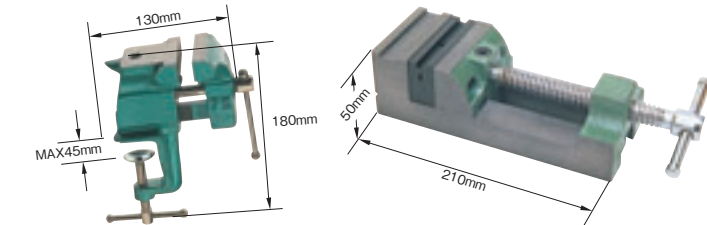

(株)エンジニア TV-14

TV-26

型式 **TV-14**

在庫品

作業ベンチ取り付けタイプバイス

型式 **TV-26**

在庫品

卓上タイプバイス

- ハンダ付け、圧接などの作業に広く利用できます。
- 作業ベンチ取り付けタイプ(TV-14)と卓上タイプ(TV-26)があります。

型式	横幅	最大口開幅	重さ	単価
TV-14	75mm	55mm	2.5kg	¥3,560
TV-26	63mm	70mm	1.4kg	¥9,650

RoHS



(替刃4枚付き)

ココが特長

狭い場所での鋸作業に最適なハンドソーです。


- 鉄、銅、アルミ、鉛、真鍮、木材、新建材、プラスチック、塩ビ、スレート石膏ボード等に使えます。
- 用途に応じて荒目・細目を使い分けられます。
- 鋸刃が長短調節できる構造です。
- ハンドル材：軟質プラスチック製。
- 長さ：32cm、重さ：118g、替刃長：26.3cm

神沢鉄工(株)

ココが特長

切削物の剥離性に優れたヤスリです。

- 耐久力が従来の3~6倍にアップ。(被削材により異なります)
- HRC67、HV900の硬度があり、熱処理材の加工もできます。
- 特殊コーティング加工を施してあり、防錆性に優れています。
- アルミ材、プラスチック、ガラス製品、陶磁器、焼き入れ品、メタル、木工製品、カーボンペーパー、軟質材料等ほとんどの切削物に効果があります。

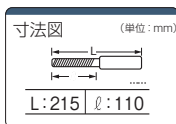

ツボサン(株)

型式 **下表参照**

非在庫品

ヤスリ

型式	目の荒さ	タイプ	重さ	単価
BHI-001-2	中目	平	68g	¥1,900
BHA-001-2	中目	半丸	62g	¥2,090
BMA-001-2	中目	丸	40g	¥1,670
BHI-001-3	細目	平	68g	¥2,120
BHA-001-3	細目	半丸	62g	¥2,600
BMA-001-3	細目	丸	40g	¥2,240

(株)光陽社


RoHS

ココが特長

網目状のため目詰まりが少なく長寿命です。



U-POLINETのマクロ写真

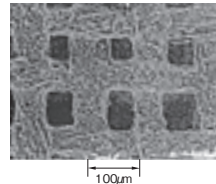

型式 **下表参照**

非在庫品

布ヤスリ(精密仕上げ用)

型式	粒度	色	単価
U-POLINET-600	#600	緑	¥450
U-POLINET-800	#800	橙	¥450
U-POLINET-1000	#1000	桃	¥450
U-POLINET-2000	#2000	黄緑	¥450
U-POLINET-3000	#3000	黄	¥450
U-POLINET-4000	#4000	青	¥450