


# スチール製端子台ボックス

## フタ式端子台付タイプ

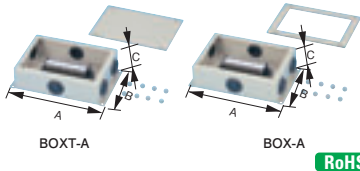

### 穴有りタイプ



ココが  
特長

- 豊富なバリエーションの端子台ボックスです!**
- フタをネジ止めるタイプの中継ボックスです。
  - フタは「窓あり」と「窓なし」の2タイプから選択できます。
  - 端子台を取付けています。



●本体は防水・防塵構造ではありません。  
●端子台は溶接しているため、取り外しは出来ません。

固定  
サイズ スチール




### 出荷日

1~5個	翌日(当日)
6個~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

### 穴なしタイプ

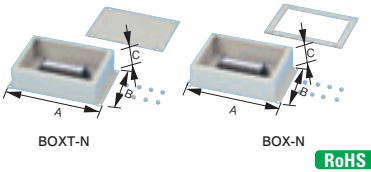

Order  
注文例

型式


BOXT-N4

### 寸法表

型式		サイズ(単位:mm)					取付端子台
タイプ	極数	A	B	C	S	T	
BOXT-N BOXT-N BOXT-A BOXT-A	4	125	105	50 M A X	105	51	RTK-10M-4P
	6	140	105		120	65	RTK-10M-6P
	8	155	105		135	79	RTK-10M-8P
	10	170	105		150	93	RTK-10M-10P
	15	205	105		185	128	RTK-10M-15P
	20	240	105		220	163	RTK-10M-20P
	25	275	125		255	198	RTK-10M-25P
	30	310	125		290	233	RTK-10M-30P
	40	380	125		360	303	カタログ未掲載

\*端子台の電気的仕様は4501ページです

### 外形図

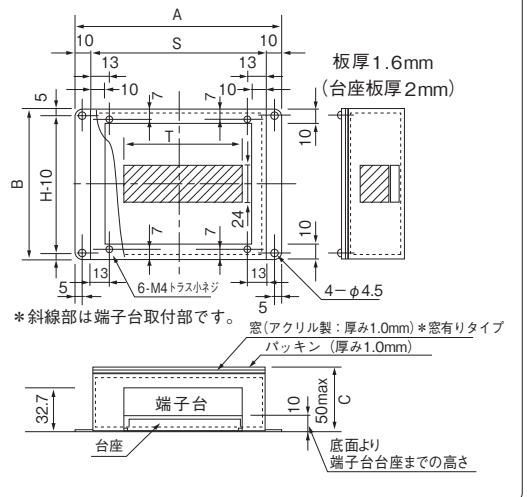

### ■穴有り窓無し

型式	タイプ	極数	単価		カバー スクリュー 数量	自重(g)
			1~9個	10~49個		
BOXT-A	4	4	¥3,680	¥3,300	4	609
	BOXT-A	6	¥3,980	¥3,580	4	674
	BOXT-A	8	¥4,290	¥3,850	4	741
	BOXT-A	10	¥4,600	¥4,120	4	818
	BOXT-A	15	¥4,980	¥4,470	6	997
	BOXT-A	20	¥5,400	¥4,850	6	1157
	BOXT-A	25	¥6,000	¥5,240	6	1460
	BOXT-A	30	¥6,580	¥5,720	6	1635
	BOXT-A	40	¥8,950	¥8,350	6	2015

### ■穴有り窓有り

型式	タイプ	極数	単価		カバー スクリュー 数量	自重(g)
			1~9個	10~49個		
BOXT-A	4	4	¥4,370	¥4,110	4	550
	BOXT-A	6	¥4,640	¥4,380	4	611
	BOXT-A	8	¥5,070	¥4,790	4	669
	BOXT-A	10	¥5,730	¥5,420	4	725
	BOXT-A	15	¥6,220	¥5,880	6	872
	BOXT-A	20	¥6,860	¥6,480	6	1007
	BOXT-A	25	¥7,240	¥6,840	6	1235
	BOXT-A	30	¥7,310	¥6,890	6	1376
	BOXT-A	40	¥9,150	¥8,660	6	1668

### ■穴無し窓無し

型式	タイプ	極数	単価		カバー スクリュー 数量	自重(g)
			1~9個	10~49個		
BOXT-N	4	4	¥3,270	¥2,940	4	590
	BOXT-N	6	¥3,470	¥3,120	4	671
	BOXT-N	8	¥3,680	¥3,300	4	750
	BOXT-N	10	¥3,980	¥3,580	4	825
	BOXT-N	15	¥4,390	¥3,930	6	1007
	BOXT-N	20	¥4,790	¥4,290	6	1169
	BOXT-N	25	¥5,370	¥4,690	6	1465
	BOXT-N	30	¥5,980	¥5,240	6	1702
	BOXT-N	40	¥8,170	¥7,630	6	2019

### ■穴無し窓有り

型式	タイプ	極数	単価		カバー スクリュー 数量	自重(g)
			1~9個	10~49個		
BOXT-N	4	4	¥3,940	¥3,720	4	539
	BOXT-N	6	¥4,140	¥3,910	4	608
	BOXT-N	8	¥4,520	¥4,280	4	678
	BOXT-N	10	¥5,120	¥4,840	4	733
	BOXT-N	15	¥5,610	¥5,300	6	883
	BOXT-N	20	¥6,220	¥5,880	6	1018
	BOXT-N	25	¥6,620	¥6,260	6	1240
	BOXT-N	30	¥6,980	¥6,590	6	1442
	BOXT-N	40	¥9,050	¥8,550	6	1672

お勧め商品

- ▶4401ページ 新商品 フリーサイズアルミサッシ型
- ▶4405ページ 新商品 フリーサイズアルミパネル型
- ▶4407ページ 新商品 フリーサイズアルミパネル固定型
- ▶4409ページ 新商品 フリーサイズアルミコ字型

スチール製  
ボックス


プラスチック製  
ボックス

アルミ  
ダイキャスト製  
ボックス

穴有りタイプの穴加工寸法図


(単位: mm)

BOX-A4  
BOXT-A4

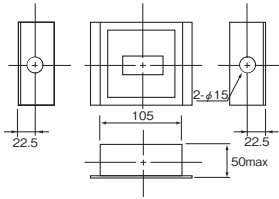


各穴膜付き  
グロメット付き

BOX-A6  
BOXT-A6

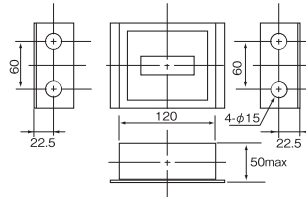


各穴膜付き  
グロメット付き

BOX-A8  
BOXT-A8

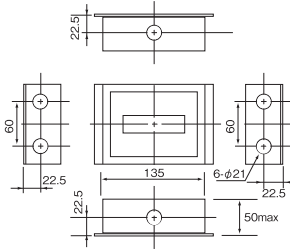


各穴膜付き  
グロメット付き

BOX-A10  
BOXT-A10

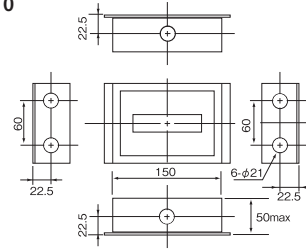


各穴膜付き  
グロメット付き

BOX-A15  
BOXT-A15

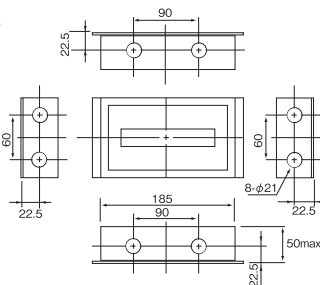


各穴膜付き  
グロメット付き

BOX-A20  
BOXT-A20

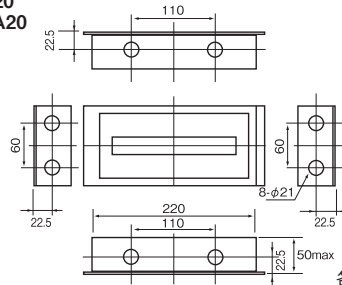


各穴膜付き  
グロメット付き

BOX-A25  
BOXT-A25

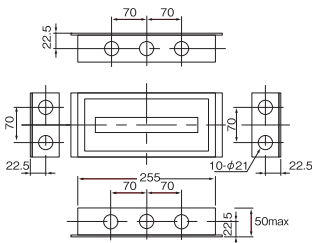


各穴膜付き  
グロメット付き

BOX-A30  
BOXT-A30

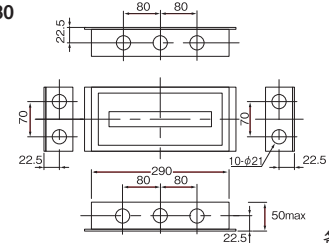

各穴膜付き  
グロメット付き

BOX-A40  
BOXT-A40

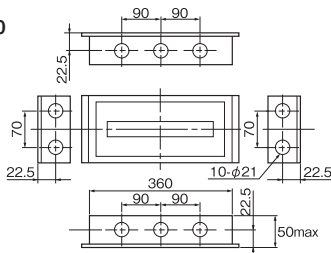

各穴膜付き  
グロメット付き