


# PCI(MOXA)

## 4ポート(RS-232/422/485 絶縁)

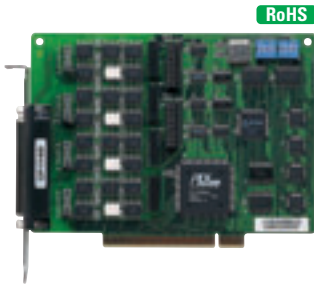

RoHS

無料貸出  
7023

PCI RS-232 RS-422/485



ココが特長

マルチ(RS-232/422/485)対応

●2ポートはRS-232/422/485、残りの2ポートはRS-422/485に設定可能。

¥

※下記以上の数量をお求めの場合には、納期/価格に関してお近くのミスミQCTセンターまでお問い合わせください。

型式	単 価		
	1~9台	10~19台	20~29台
PCCM-CP114IS-R	¥46,200	¥44,600	¥44,000

※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

### 出荷日

1~5台	翌日(当日)
6台~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

### 仕様


メーカー	MOXA
メーカー型式	CP-114IS
バスインターフェイス	PCI(32bit)
通信方式	非同期・全二重/半二重
インターフェイス	RS-232/422/485(ジャンパ設定)
ポート数	4ポート(絶縁DC2,000V、耐サージDC25,000V)
データビット長	5/6/7/8bit
パリティチェック	偶数/奇数/なし/スペース/マーク

ストップビット長	1/1.5/2bit
通信速度	50~921,600bps
FIFOバッファ	32byte
動作環境	温度:0~55℃、湿度:5~95%RH(結露なきこと)
外形寸法(mm)	160(W)×120(H)
消費電流	DC5V/1.17A、12V/36mA、-12V/49mA(最大)
対応OS	DOS、Windows95/98/Me/NT4.0/2000/XP、Linux

### 付属品

①	D-Sub37pin⇔D-Sub9pinオス×4分岐ケーブル(190mm)	1組
②	CD-ROM(英語マニュアル・ドライバ)	1枚
③	インストールガイド	1部

## 8ポート(RS-232/422/485 耐サージ)

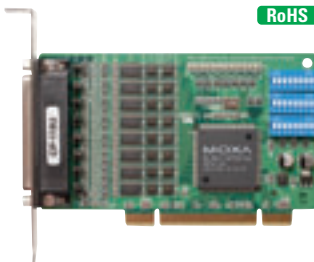

RoHS

無料貸出  
7023

PCI RS-232 RS-422/485



ココが特長

マルチ(RS-232/422/485)対応、耐サージ

●オプション(別売)コネクタボックスとコネクタハーネス 6613ページを使用することにより、1点毎にRS-232/422/485を設定可能。

¥

※下記以上の数量をお求めの場合には、納期/価格に関してお近くのミスミQCTセンターまでお問い合わせください。

型式	単 価		
	1~9台	10~19台	20~29台
PCCM-CP118U-R	¥35,900	¥34,100	¥32,300

※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

### 出荷日

1~5台	翌日(当日)
6台~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

### 仕様

メーカー	MOXA
メーカー型式	CP-118U
バスインターフェイス	PCI(32bit) DC3.3V/5V
通信方式	RS-232/422/485(1点毎に設定)
ポート数	8ポート(耐サージ DC15,000V)
データビット長	5/6/7/8bit
パリティチェック	奇数/偶数/なし/マーク/スペース

ストップビット長	1/1.5/2bit
通信速度	50~921,600bps
FIFOバッファ	128byte
動作環境	温度:0~55℃、湿度:5~95%RH(結露なきこと)
対応OS	Windows95/98/NT4.0/2000/XP、Linux、DOS
消費電流	DC5V/240mA(RS-232)、5V/300mA(RS-422)
外形寸法(mm)	135(W)×82(H)

### 付属品

①	CD-ROM(英語マニュアル・ドライバ)	1枚
②	インストールガイド	1部