

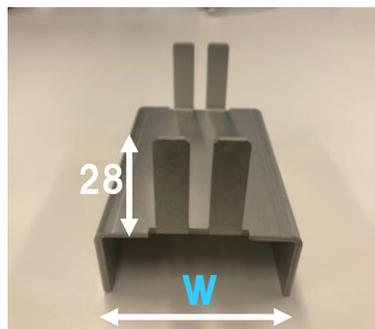
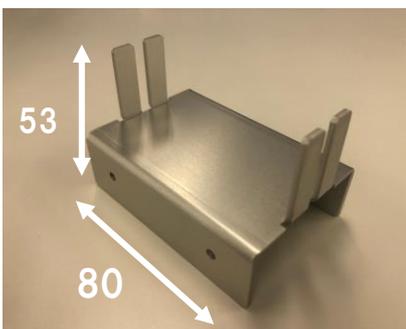


■外形

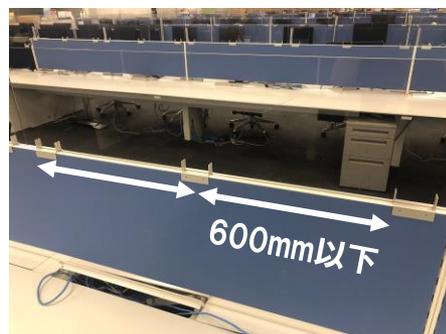

■使用例

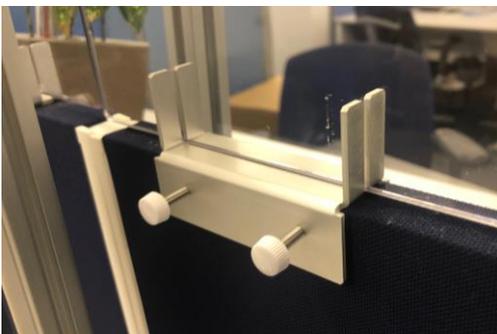

幅が合わない場合は突っ張り用のネジをご使用ください(M4 片側2か所)

*ネジは付属しておりません

取付ピッチは600mm以下としてください

パーティションの適用板厚は5.0tになります

■商品情報

Type	M 材質	S 表面処理
HKBBK	A5052P	白アルマイト

■規格

Type	W	T	H	L	適用板厚	¥基準価格
HKBBK	25	2	53	80	5mm±0.3	1,980
	30					
	40					2,080
	50					

■数量スライド価格

数量区分	標準対応						都度対応
	小口				大口		
数量	1~4	4~10	11~20	21~50	51~100	101~200	201~
値引き率	基準単価	5%	20%	40%	45%	50%	お見積り
出荷日	通常				+3日	+5日	お見積り



Price
価格



Order
注文例

型式

HKBBK30



Delivery
出荷日

3

日目出荷