

エンラブロックチェーン/専用sprocket


－1列タイプ・2列タイプ－

●特長：CHEEP40はCHEED40へ型式変更になりました。ピン形状のみでその他の各寸法に変更ありません。

■エンラブロックチェーン 1列タイプ


CHEED40

 ●sprocketは40Bシリーズをご使用ください。
P.1284




CHEEP60

 ●sprocketは60Bシリーズをご使用ください。
P.1286



●曲がり方向は矢印のみで、反対には曲がりません。

 


材質
チェーン：ポリアセタール
ピン：SUS304

RoHS


■エンラブロックチェーン 2列タイプ

CHEE

 ●sprocketはCHEESをご使用ください。



●曲がり方向は矢印のみで、反対には曲がりません。

 

材質
チェーン：ポリアセタール
ピン：炭素鋼ユニクロメッキ

RoHS


Order 注文例
型式 CHEED40 250
CHEE 300

Delivery 出荷日 3 日目発送
在庫 A 200円/1本 P90


●同一サイズ3本以上は一律540円

■エンラブロックチェーン2列タイプ専用sprocket

CHEES

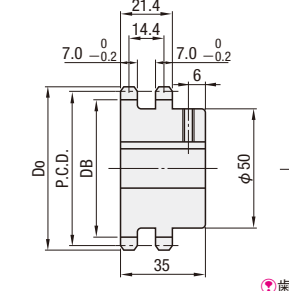

軸穴仕様 (新JISキーナット)

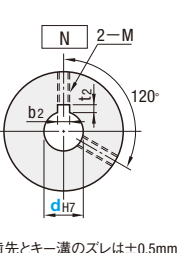

●歯先とキー溝のズレは±0.5mm
材質：S45C
表面処理：ユニクロメッキ

Order 注文例
型式 CHEES20

Delivery 出荷日 3 日目発送
在庫 A 200円/1本 P90

●同一サイズ3本以上は一律540円

| 型式 | Type | dH7 | Do | P.C.D. | 歯底距離 DB | 歯数 | 参考質量 (kg) | ¥基準単価 |
|-------|------|-----|----|--------|---------|----|-----------|-------|
| CHEES | 20 | 25 | 68 | 65.1 | 57.15 | 16 | 0.6 | 2,620 |
| | 25 | 30 | | | | | | |

| ●軸穴加工N仕様 | | |
|----------|-----------|------------|
| 軸穴径 d | キー溝 b2×t2 | セットスクリーン M |
| 20 | 6×2.8 | 6 |
| 25 | 8×3.3 | 8 |
| 30 | 8×3.3 | 8 |

●セットスクリーン付属

数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P89
数量 1~9 10~14 15~19 20~49
値引率 基準単価 5% 10% 18%
●数量スライドはsprocketのみに適用されます。
●表示数量超えはお見積り


トップチェーン・sprocket・アイドラー

●特長：フラットで幅の広いプレート部にワークを直接のせて搬送することができます。アキュム(滞留)搬送に適しています。

■トップチェーン

TPCH

(図は4リンクです)

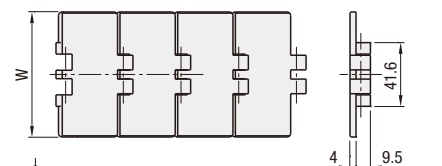


●使用温度
ドライ状態：-40℃～+90℃
ウェット状態：-40℃～+60℃
●連結用のピンが付属します。
●材質 チェーン本体：低摩擦ポリアセタール
ピン：SUS430相当

RoHS

■トップチェーン用 sprocket

TPSP

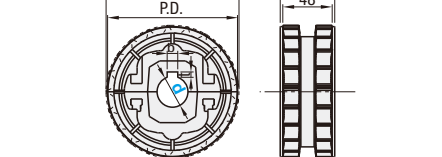

●sprocket軸穴仕様


| 軸穴呼び | d | b | t | 推奨軸 |
|------|------|----|-----|-------|
| 25 | 24.9 | 8 | 3.4 | φ25H9 |
| 30 | 29.9 | | | φ30H9 |
| 40 | 39.9 | 12 | | φ40H9 |

●材質
sprocket：ガラス強化ナイロン

RoHS

■トップチェーン用 アイドラー

TPDR

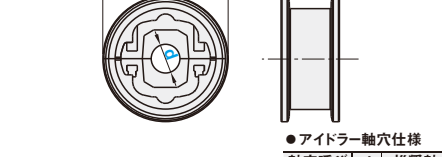


●アイドラー軸穴仕様

| 軸穴呼び | d | 推奨軸 |
|------|------|-------|
| 25 | 25.3 | φ25H9 |
| 30 | 30.3 | φ30H9 |
| 40 | 40.3 | φ40H9 |

●材質
アイドラー：ガラス強化ナイロン

RoHS

 
Order 注文例
●チェーン 型式 TPCH826 リンク数 100
●sprocket 型式 TPSP21 軸穴径 25
●アイドラー 型式 TPDR23 軸穴径 30
Delivery 出荷日 3 日目発送
在庫 A 500円/1本 P90
●同一サイズ3本以上は一律1,350円



組付例

●耐薬品性
○：耐性有 △：一部耐性有 ×：耐性無

| 薬品名 | 雰囲気温度 (20℃) | 雰囲気温度 (60℃) | 薬品名 | 雰囲気温度 (20℃) | 雰囲気温度 (60℃) | 薬品名 | 雰囲気温度 (20℃) | 雰囲気温度 (60℃) | 薬品名 | 雰囲気温度 (20℃) | 雰囲気温度 (60℃) |
|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 酢酸5%以上 | △ | × | クロム酸50% | × | × | ヘキサン | ○ | ○ | リン酸30%以下 | × | × |
| 酢酸5%未満 | ○ | ○ | クロム酸3% | △ | △ | 臭化水素酸 | × | × | 水酸化カリウム | ○ | ○ |
| アセトン | △ | △ | クエン酸 | ○ | × | フッ化水素酸 | × | × | ヨウ化カリウム3% | ○ | ○ |
| アルコール(全タイプ) | ○ | △ | オレンジジュース | ○ | ○ | 過酸化水素水 3% | ○ | ○ | 海水 | △ | ○ |
| アンモニア | ○ | ○ | ココナッツオイル | ○ | ○ | 過酸化水素水 90% | △ | × | 水酸化ナトリウム60% | ○ | ○ |
| アニリン | ○ | △ | コーン油 | ○ | ○ | ヨウ素の結晶 | × | × | ステアリン酸 | × | × |
| ビール | ○ | ○ | 綿実油 | ○ | ○ | イソプロピルアルコール | ○ | ○ | 硫酸20%以下 | △ | ○ |
| ベンゼン | △ | △ | 中性洗剤 | ○ | ○ | ジェット燃料 | ○ | ○ | 硫酸塩溶液 | × | × |
| 清涼飲料 | ○ | ○ | ジエチルエーテル | △ | △ | 灯油 | ○ | ○ | 希硫酸10%以下 | × | × |
| 塩水10% | ○ | ○ | 酢酸エチル | △ | × | メチルブチルケトン | △ | △ | 酒石酸 | × | × |
| バター | ○ | ○ | エチレンジクロール | △ | △ | 石油 | ○ | ○ | トルエン | △ | △ |
| 四塩化炭素 | ○ | △ | 鉄化合物 | △ | × | ミネラルスピリット | ○ | ○ | トランス油 | △ | × |
| チーズ | ○ | ○ | ホルムアルデヒド | ○ | ○ | ナフサ | ○ | ○ | リン酸クレシル | △ | △ |
| 塩素ガス | × | × | フロン | △ | △ | 硝酸 | × | × | 尿素 | ○ | ○ |
| 液体塩素 | × | × | 重油 | △ | △ | ニトロベンゼン | × | × | ワイン | ○ | ○ |
| 塩素水0.4% | × | × | フルーツジュース | ○ | ○ | オリブオイル | ○ | ○ | ウイスキー | ○ | ○ |
| クロロベンゼン | △ | △ | ガソリン | ○ | ○ | バルミチン塩酸 | × | × | キシレン | ○ | ○ |
| クロロホルム | × | × | グルコース | ○ | ○ | 落花生油 | ○ | ○ | | | |
| チョコレート | ○ | ○ | ヘプタン | ○ | ○ | フェノール5%以下 | × | × | | | |

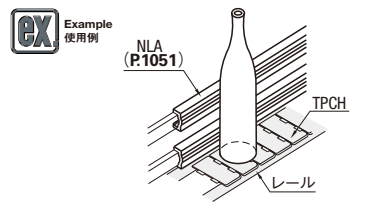

組付例

●耐薬品性
○：耐性有 △：一部耐性有 ×：耐性無

| 薬品名 | 雰囲気温度 (20℃) | 雰囲気温度 (60℃) | 薬品名 | 雰囲気温度 (20℃) | 雰囲気温度 (60℃) |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| リン酸30%以下 | × | × | 臭化水素酸 | × | × |
| 水酸化カリウム | ○ | ○ | フッ化水素酸 | × | × |
| ヨウ化カリウム3% | ○ | ○ | 過酸化水素水 3% | ○ | ○ |
| 海水 | △ | ○ | 過酸化水素水 90% | △ | × |
| 水酸化ナトリウム60% | ○ | ○ | ヨウ素の結晶 | × | × |
| ステアリン酸 | × | × | イソプロピルアルコール | ○ | ○ |
| 硫酸20%以下 | △ | ○ | ジェット燃料 | ○ | ○ |
| 硫酸塩溶液 | × | × | 灯油 | ○ | ○ |
| 希硫酸10%以下 | × | × | メチルブチルケトン | △ | △ |
| 酒石酸 | × | × | 石油 | ○ | ○ |
| トルエン | △ | △ | ミネラルスピリット | ○ | ○ |
| トランス油 | △ | × | ナフサ | ○ | ○ |
| リン酸クレシル | △ | △ | 硝酸 | × | × |
| 尿素 | ○ | ○ | ニトロベンゼン | × | × |
| ワイン | ○ | ○ | オリブオイル | ○ | ○ |
| ウイスキー | ○ | ○ | バルミチン塩酸 | × | × |
| キシレン | ○ | ○ | 落花生油 | ○ | ○ |
| | | | フェノール5%以下 | × | × |

21 sprocket