


## 検査治具用ブッシュ


-抜け防止ねじブッシュ-

■特長: クランプした際にブッシュが浮き上がらないよう、抜け防止加工したブッシュです。対応する品番はP1573をご覧ください。

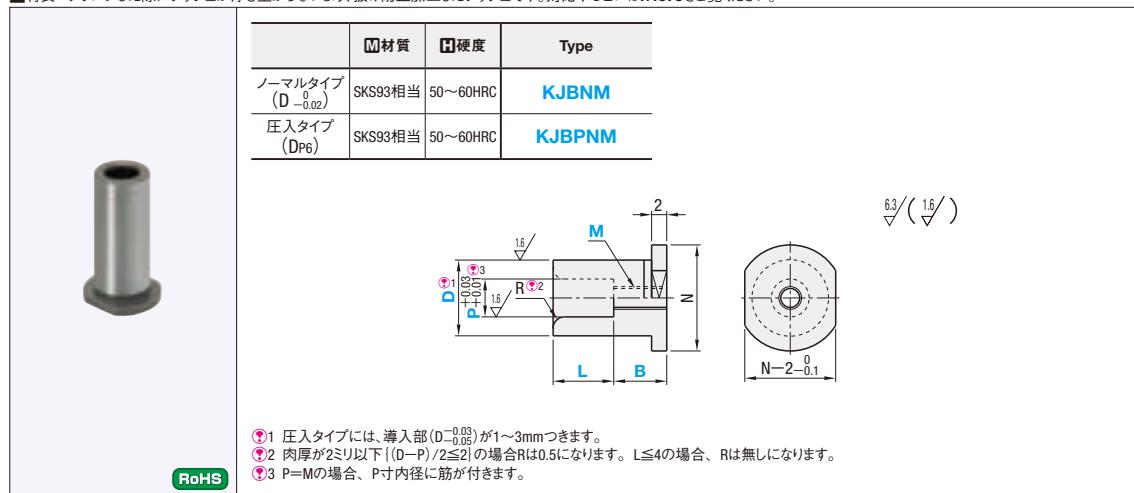

RoHS

	■材質	■硬度	Type
ノーマルタイプ (D <sub>0.02</sub> )	SKS93相当	50~60HRC	<b>KJBNM</b>
圧入タイプ (D <sub>6</sub> )	SKS93相当	50~60HRC	<b>KJBNM</b>

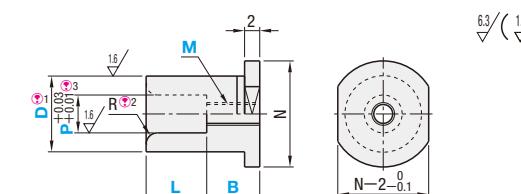

① 圧入タイプには、導入部(D<sub>0.02</sub>)が1~3mmとなります。  
② 肉厚が2ミリ以下(D-P)/2≤2の場合はRは0.5になります。L≤4の場合、Rは無しになります。  
③ P=Mの場合、P寸内径に筋が付きます。

型式		P 指定0.01mm単位	M(P≥M) 選択	L 指定1mm単位	B 指定1mm単位	N	R	¥基準単価
Type	D							KJBNM KJBNM
ノーマル(D <sub>0.02</sub> ) <b>KJBNM</b>	8	3.00~6.00	3 4	0 ①L=0とする場合、P=0にしてください。 3~25 P≤3.59の場合 L≤P×2.5 P≥3.60の場合 L≤P×3	5~25 (M≤B≤M×3) ただしM3のとき (M≤B≤M×2)	D+4	1.0	2,100
	10	4.00~8.00	4 5 6 8					2,100
	12	4.00~10.00	4 5 6 8 10					2,300
	16	8.00~14.00						2,500
	20	10.00~18.00						2,600
	25	15.00~23.00						2,700

Order  
注文例  
型式  
Type  
D  
— P — M — L — B  
KJBNM10 — P5.00 — M4 — L15 — B10

Delivery  
出荷日  
5 日目発送

Price  
価格  
■数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P89  
数量  
1~4 5~19  
値引率  
基準単価 5%

①表示数量超えはお見積り  
Alteration  
追加工  
型式  
— P — M — L — B — (STC · RN · CRN)  
KJBNM12 — P6.00 — M5 — L15 — B10 — RN


Alterations	Code	Spec.	¥/1 Code
表面処理追加 (四三酸化鉄皮膜)	STC	四三酸化鉄皮膜を追加します。	200
内径R C面取り RN	RN	RをC面取り(0.5以下)にします。	無料
内径R ピン角 CRN	CRN	Rをピン角にします。 ①バリができることがあります。	無料

## 検査治具用ブロック


-樹脂パネル用クリップ脱着ブロック-

■特長: 樹脂パネル用クリップの脱着を容易にできるブロックです。

● CADデータフォルダ名: 26\_Inspections

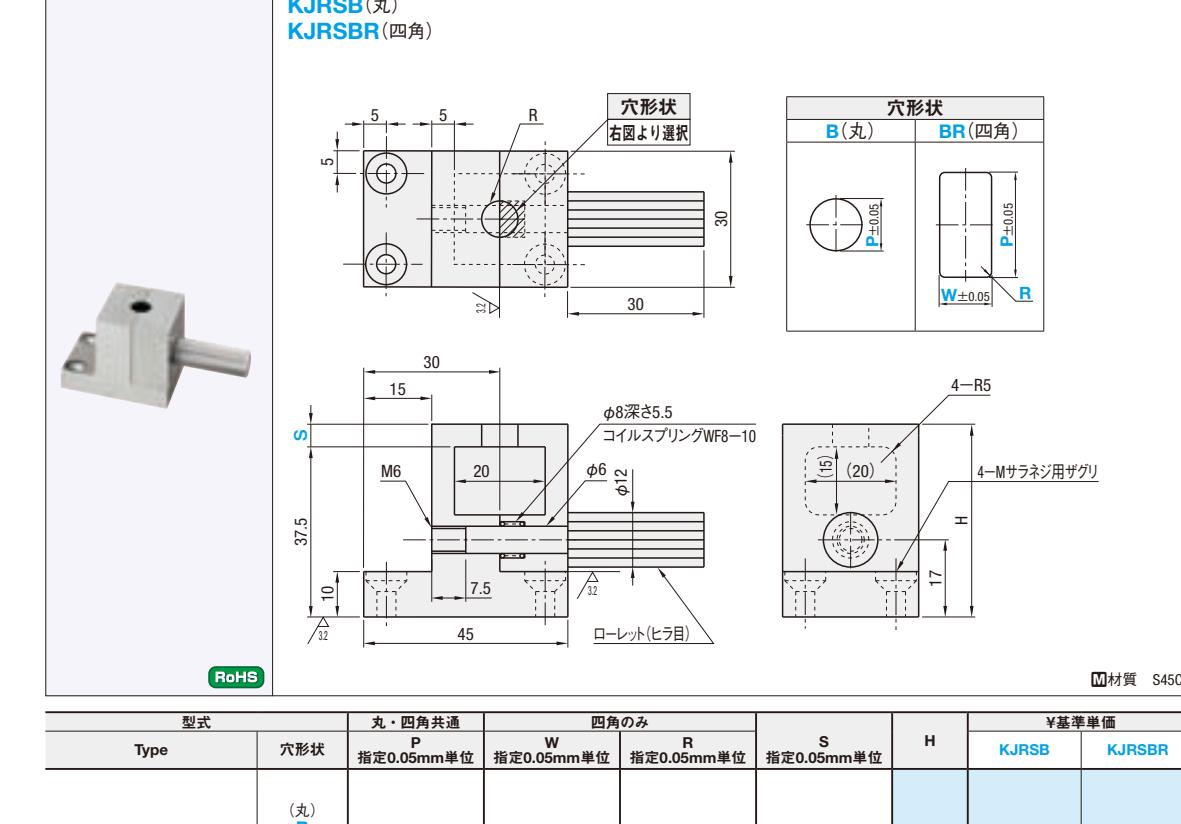

型式		丸・四角共通	四角のみ	¥基準単価				
Type	穴形状	P 指定0.05mm単位	W 指定0.05mm単位	R 指定0.05mm単位	S 指定0.05mm単位			
<b>KJRS</b>	(丸) B (四角) BR	3.00~22.00	P≥W (W≥3.00)	0.2≤R≤W/2	0.5~5.00	S+37.5	5,100	5,800

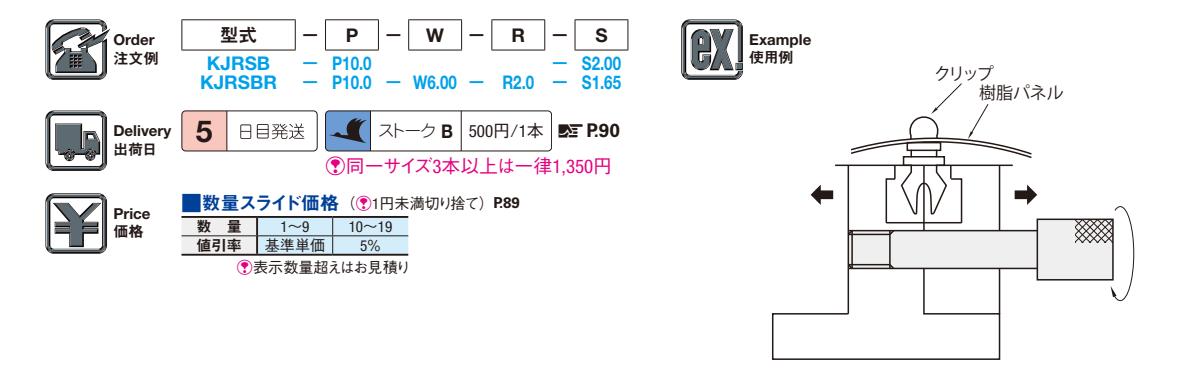

● CADデータフォルダ名: 26\_Inspections

■特長: 樹脂パネル用クリップの脱着を容易にできるブロックです。

● CADデータフォルダ名: 26\_Inspections&lt;/div