

シャフト

—めねじ2穴タイプ—




CADデータフォルダ名: 01_Shafths



RoHS

Type				D公差	材質	硬度	S表面処理
ストレートタイプ	めねじタイプ	段付めねじタイプ	おねじタイプ				
SFDJ	SFDT	SFDG	SFDN	g6	SUJ2 SUS440C相当	高周波焼入 有効硬化層深さ≧P98 SUJ2 58HRC~ SUS440C相当 56HRC~	—
SSFJD	SSFDT	SSFJDG	SSFJDN				
PSFDJ	PSFDT	PSFDG	PSFDN				

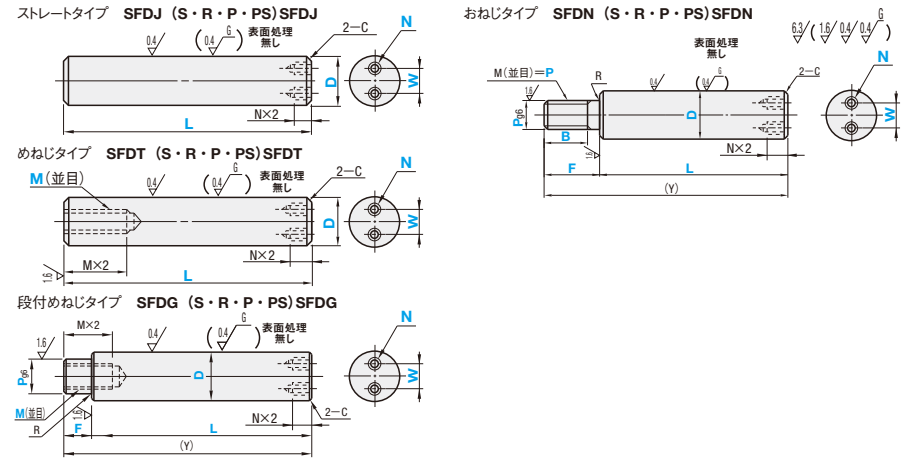

①軸端加工部(ネジ有効長さ+約10mm)加工のための焼きなましによる硬度低下の可能性が有ります。
P98
②真円度・真直度・直角度・同軸度・硬度変化 P97

Price 価格

■数量スライド価格 (①円未満切り捨て) P89

数量	1~4	5~12	13~19	20~49	50~99	100以上	
値引率	標準単価	5%	10%	15%	18%	出納日・価格	
出荷日	通常					+7日	※100以上

②軸径30以上は50本以上お見積りになります。

■ストレートタイプ

Type	D	¥基準単価											
		最短L 50	L51 100	L101 150	L151 200	L201 300	L301 400	L401 500	L501 600	L601 800	L801 1000	L1001 1200	L1201 1500
SFDJ	15-16	1,820	1,950	2,080	2,210	2,540	2,860	3,180	3,490	4,860	—	—	—
	18-20	1,820	1,950	2,080	2,210	2,540	2,860	3,180	3,490	4,860	5,500	—	—
	25	2,270	2,430	2,610	2,780	3,170	3,590	4,000	4,400	5,930	6,750	7,570	—
	30	2,710	2,910	3,100	3,270	3,740	4,200	4,660	5,130	6,770	7,720	9,560	11,360
	35	3,050	3,290	3,480	3,710	4,260	4,670	5,210	5,740	7,470	8,520	9,590	11,350

■段付めねじタイプ

Type	D	¥基準単価											
		最短L 50	L51 100	L101 150	L151 200	L201 300	L301 400	L401 500	L501 600	L601 800	L801 1000	L1001 1200	L1201 1500
SFDG	15-16	3,460	3,590	3,720	3,850	4,180	4,500	4,820	5,130	6,500	—	—	—
	18-20	3,460	3,590	3,720	3,850	4,180	4,500	4,820	5,130	6,500	7,140	—	—
	25	4,280	4,450	4,630	4,780	5,190	5,610	6,020	6,420	7,950	8,770	9,590	—
	30	4,720	4,930	5,110	5,290	5,760	6,220	6,680	7,150	8,790	9,730	11,580	13,380
	35	6,050	6,290	6,480	6,710	7,260	7,590	8,130	8,660	10,390	11,440	12,510	14,270

■ストレートタイプ めねじタイプ 段付めねじタイプ

Type	D	指定1mm単位			F	P	選択		W	N	(Y) Max.	R	C
		L(ストレート・めねじタイプ)	L(段付めねじタイプ)	M(めねじタイプ)			M(段付めねじタイプ)						
ストレートタイプ	15	25~750	25~750	25~750	2SFSPX4	6~13	4 5 6 8 10	3 4 5 6 8 10	D-W-N≧4	4	802	0.5	以下
	16	30~800	25~800	25~800		6~14	4 5 6 8 10	3 4 5 6 8 10					
	18	30~900	25~900	25~900		8~16	4 5 6 8 10 12	4 5 6 8 10 12					
	20	30~1000	25~1000	25~1000		8~17	4 5 6 8 10 12	4 5 6 8 10 12					
	25	35~1200	25~1198	25~1198		8~22	4 5 6 8 10 12 16	4 5 6 8 10 12 16					
	30	35~1500	25~1498	25~1498		9~27	6 8 10 12 16 20	5 6 8 10 12 16 20 24					
	35	35~1500	25~1498	25~1498		9~32	8 10 12 16 20 24	5 6 8 10 12 16 20 24					
	40	50~1500	25~1498	25~1498		11~37	10 12 16 20 24 30	6 8 10 12 16 20 24 30					
	50	50~1500	25~1498	25~1498		11~47	12 16 20 24 30	6 8 10 12 16 20 24 30					

●めねじタイプ M×2.5+4+N×2.5+4≦Lの場合、適用不可です。 ●段付めねじタイプ P≧M+3 M×2.5+4+N×2.5+4≦Lの場合、適用不可です。

■おねじタイプ

Type	D	指定1mm単位			F	B(おねじタイプ)	P		W	N	(Y) Max.	R	C
		L	L	選択			指定1mm単位						
おねじタイプ	15	25~750	25~750	25~750	2≦F≦P×5	(P=5・6のとき) B≦F-2	5 6 8 10 12	825	D-W-N≧4	4	880	0.3	以下
	*16	25~800	25~800	25~800		5 6 8 10 12	880						
	18	25~900	25~900	25~900		5 6 8 10 12 16	990						
	*20	25~1000	25~1000	25~1000		6 8 10 12 16	1100						
	25	25~1198	25~1198	25~1198		8 10 12 16 20 24	1200						
	*30	25~1498	25~1498	25~1498		8 10 12 16 20 24	1500						
	35	25~1498	25~1498	25~1498		10 12 16 20 24 30	1500						
	40	25~1498	25~1498	25~1498		12 16 20 24 30	1500						
	50	25~1498	25~1498	25~1498		16 20 24 30	1500						

④D>Pとなります。

Order 注文例

型式 SFDJ20 - L75 - F25 - B20 - P16 - M8 - W10 - N4

Delivery 出荷日 3 日発送

並目ねじ寸法 M Pitch 3 0.5 12 1.75

並目ねじ寸法 M Pitch 4 0.7 16 2.0

5 0.8 20 2.5

6 1.0 24 3.0

8 1.25 30 3.5

10 1.5

⑤追加加工による硬度低下の可能性が有ります。 P98参照

Alterations	L寸法公差変更	めねじ細目ねじ変更	おねじ細目ねじ変更
	LKC	MSC(細目)	PMC・PMS(細目)
Code	LKC	MSC	PMC・PMS
Spec.	L寸法を公差変更します。 [指定方法] LKC ①L<200→L±0.03 ②200≦L<500→L±0.05 ③L≧500→L±0.1 ④LKC使用の場合、Lは0.1mm単位指定可 ⑤D-P≦2の場合、適用不可	めねじ部を下表の細目ねじに変更します。 [指定方法] MSC14 ①めねじタイプに適用 ②M寸法をMSC14に変えて指定してください。 ③M寸法はMSCと同寸法になります。 ④段付めねじタイプは適用不可。	おねじ部を下表の細目ねじに変更します。 (PMC→ヘアリングナットの細目ねじピッチに対応) (PMS→スリングの細目ねじピッチに対応) [指定方法] PMC17 ①おねじタイプのみ適用 ②P寸法はPMC(PMS)に変えて指定してください。 ③P寸法はPMC(PMS)と同寸法になります。
¥/Code	400	300	300

■めねじタイプ

Type	D	¥基準単価											
		最短L 50	L51 100	L101 150	L151 200	L201 300	L301 400	L401 500	L501 600	L601 800	L801 1000	L1001 1200	L1201 1500
SFDT	15-16	2,340	2,480	2,610	2,730	3,070	3,390	3,710	4,020	5,390	—	—	—
	18-20	2,340	2,480	2,610	2,730	3,070	3,390	3,710	4,020	5,390	6,030	—	—
	25	2,910	3,250	3,410	3,620	4,240	4,650	5,050	5,450	7,390	8,210	—	—
	30	3,470	3,670	3,860	4,030	4,500	4,960	5,430	5,890	7,530	8,480	10,320	12,120
	35	4,010	4,240	4,440	4,660	5,210	5,600	6,140	6,670	8,400	9,450	10,520	12,280

■おねじタイプ

Type	D	¥基準単価											
		最短L 50	L51 100	L101 150	L151 200	L201 300	L301 400	L401 500	L501 600	L601 800	L801 1000	L1001 1200	L1201 1498
SFDN	15-16	2,930	3,070	3,190	3,320	3,650	3,970	4,290	4,610	5,970	—	—	—
	18-20	2,930	3,070	3,190	3,320	3,650	3,970	4,290	4,610	5,970	6,610	—	—
	25	3,610	3,780	3,950	4,110	4,520	4,940	5,350	5,750	7,280	8,100	8,920	—
	30	4,310	4,520	4,700	4,880	5,380	5,810	6,270	6,740	8,380	9,330	11,170	12,970
	35	5,070	5,310	5,500	5,730	6,280	6,640	7,180	7,700	9,430	10,490	11,550	13,320

■SSFDJ

Type	D	¥基準単価											
		最短L 50	L51 100	L101 150	L151 200	L201 300	L301 400	L401 500	L501 600	L601 800	L801 1000	L1001 1200	L1201 1500
SSFDJ	15-16	3,070	3,430	3,820	4,190	4,870	5,530	6,050	6,570	8,780	—	—	—
	18-20	3,070	3,430	3,820	4,190	4,870	5,530	6,050	6,570	8,780	10,010	—	—
	25	3,680	4,130	4,550	4,970	5,820	6,650	7,280	7,880	9,940	11,660	14,220	—
	30	4,370	4,880	5,370	5,840	6,810	7,760	8,440	9,100	11,500	13,680	16,410	19,670
	35	4,950	5,500	6,040	6,560	7,620	8,450	9,640	10,820	13,480	15,850	18,220	21,830

■PSFDJ

Type	D	¥基準単価											
		最短L 50	L51 100	L101 150	L151 200	L201 300	L301 400	L401 500	L501 600	L601 800	L801 1000	L1001 1200	L1201 1500
PSFDJ	15-16	2,450	2,620	2,790	2,980	3,420	3,850	4,310	4,760	6,640	—	—	—
	18-20	2,450	2,620	2,790	2,980	3,420	3,850	4,310	4,760	6,640	7,510	—	—
	25	3,030	3,280	3,490	3,710	4,280	4,840	5,400	5,950	8,070	9,190	10,330	—
	30	3,590	3,870	4,120	4,380	5,020	5,660	6,300	6,930	9,190	10,480	13,030	15,510
	35	4,140	4,440	4,720	5,000	5,710	6,230	6,930	7,630	9,890	11,280	13,290	15,750