

六角支柱

一片端おねじ片端めねじ/両端おねじ ねじ径長さ指定



類似寸法は加工部品Cナビ <http://cp.misumi.jp/10-013/>
 CADデータフォルダ名: 32_Posts

片端おねじ片端めねじ 両端おねじ
 両端おねじねじ径長さ指定

Type			材質	S表面処理
片端おねじ片端めねじ	両端おねじ	両端おねじねじ径長さ指定		
NLSBH	NLSBL	NLSBP	SS400	— 四三酸化鉄皮膜
LSBH	LSBL	LSBP		
PLSBH	PLSBL	PLSBP		
SLSBH	SLSBL	SLSBP		

●片端おねじ片端めねじ

●両端おねじ

●両端おねじねじ径長さ指定

●寸公差
 L 8~300 ±0.2
 L300.5~600 ±0.3
 L600.5~800 ±0.4
 ◎材質SS400の商品には防錆油がつかます。

型式 Type	B	指定0.5mm単位			M・N選択	(C)	A
		L	F	G			
片端おねじ片端めねじ SS400	5	8~50	5~20	5~20	2 2.6	5.8	1.0
NLSBH	6	15~50	5~30	5~30	3 4	6.9	1.5
LSBH	7	20~150	5~30	5~30	3 4	8.1	1.5
PLSBH	8	20~250	8~40	8~40	4 5	9.2	1.6
SLSBH	10	25~350	8~42	8~42	4 5 6	11.5	2.0
両端おねじ SS400	12	25~400	10~55	10~55	5 6 8	13.9	2.5
NLSBL	13	30~400	10~55	10~55	5 6 8	15.0	2.5
LSBL	14	35~500	12~60	12~60	6 8 10	16.2	3.0
PLSBL	17	35~500	12~60	12~60	6 8 10	19.6	3.0
PLSBP	19	45~500	15~75	15~75	8 10 12	21.9	3.5
SLSBL	24	55~600	20~80	20~80	10 12 16	27.7	4.0
両端おねじねじ径長さ指定 SS400	27	65~700	25~90	25~90	12 16 20	31.2	5.0
NLSBP	30	80~800	30~100	30~100	16 20 24	34.6	6.0
LSBP	32	80~800	30~100	30~100	16 20 24	36.9	6.0

◎片端おねじ片端めねじのみL≥N×3+2

Order 注文例

型式	— L — F — G — M — N
LSBH10	— 200 — F40 — M5 — N4
PLSBP10	— 200 — F40 — G35 — M5 — N4
SLSBP30	— 750 — F35 — G40 — M20 — N24

Delivery 出荷日

3 日目発送	在庫 A 800円/1本	※P90
--------	--------------	------

◎同一サイズ3本以上は一律2,160円


大口出荷日 +5 日目出荷
数量 50~100

◎ストック対応不可

Alteration 追加加工

型式	— L — F — G — M — N — (FC)
LSBH10	— 200 — F40 — M5 — N4 — FC
SLSBP30	— 750 — F35 — G40 — M20 — N24 — FC

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
逃げ加工	FC	A寸法を逃げ加工します。 [指定方法] FC	200

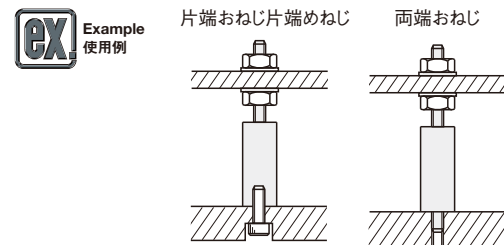

Price 価格

数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P89

数量	1~9	10~14	15~19	20~49	50~100
値引率	—	5%	10%	18%	23%
出荷日	通常	通常	通常	通常	通常

◎101以上は出荷日・価格共にお見積

片端おねじ片端めねじ

型式 Type	B	¥基準単価			
		最短L~200	L200.5~400	L400.5~600	L600.5~800
SS400 NLSBH	5	630	—	—	—
	6	630	—	—	—
	7	630	—	—	—
	8	670	780	—	—
	10	720	810	—	—
	12	760	850	—	—
	13	800	890	—	—
	14	830	990	1,160	—
	17	890	1,100	1,390	—
	19	1,000	1,230	1,530	—
	24	1,080	1,340	1,690	—
	27	1,130	1,550	2,090	2,650
	30	1,270	1,880	2,410	3,080
32	1,450	2,160	2,790	3,560	
SS400 LSBH	5	700	—	—	—
	6	740	—	—	—
	7	740	—	—	—
	8	800	930	—	—
	10	870	970	—	—
	12	910	1,010	—	—
	13	950	1,060	—	—
	14	990	1,180	1,380	—
	17	1,060	1,310	1,660	—
	19	1,200	1,470	1,840	—
	24	1,280	1,780	2,330	—
	27	1,350	2,120	2,860	3,560
	30	1,520	2,490	3,350	4,210
32	1,740	2,830	3,800	4,790	
SS400 PLSBH	5	820	—	—	—
	6	810	—	—	—
	7	810	—	—	—
	8	860	970	—	—
	10	920	1,030	—	—
	12	980	1,070	—	—
	13	1,010	1,130	—	—
	14	1,070	1,380	1,740	—
	17	1,130	1,670	2,220	—
	19	1,280	1,910	2,560	—
	24	1,620	2,420	3,300	—
	27	1,830	2,930	4,040	5,150
	30	2,140	3,470	4,820	6,180
32	2,440	3,980	5,480	7,000	
SS400 PLSBH	5	950	—	—	—
	6	940	—	—	—
	7	940	—	—	—
	8	1,000	1,190	—	—
	10	1,070	1,320	—	—
	12	1,120	1,380	—	—
	13	1,180	1,460	—	—
	14	1,300	1,850	2,320	—
	17	1,460	2,250	3,080	—
	19	1,590	2,650	3,580	—
	24	2,230	3,560	5,130	—
	27	2,810	4,440	6,580	8,470
	30	3,190	5,120	7,610	10,090
32	3,570	5,730	8,470	11,350	
SUS304 SLSBH	5	950	—	—	—
	6	940	—	—	—
	7	940	—	—	—
	8	1,000	1,190	—	—
	10	1,070	1,320	—	—
	12	1,120	1,380	—	—
	13	1,180	1,460	—	—
	14	1,300	1,850	2,320	—
	17	1,460	2,250	3,080	—
	19	1,590	2,650	3,580	—
	24	2,230	3,560	5,130	—
	27	2,810	4,440	6,580	8,470
	30	3,190	5,120	7,610	10,090
32	3,570	5,730	8,470	11,350	

両端おねじ

型式 Type	B	¥基準単価			
		最短L~200	L200.5~400	L400.5~600	L600.5~800
SS400 NLSBL	5	740	—	—	—
	6	800	—	—	—
	7	800	—	—	—
	8	830	960	—	—
	10	890	1,000	—	—
	12	920	1,040	—	—
	13	970	1,080	—	—
	14	1,020	1,210	1,430	—
	17	1,080	1,350	1,710	—
	19	1,210	1,490	1,870	—
	24	1,310	1,620	2,040	—
	27	1,380	1,890	2,510	3,190
	30	1,550	2,260	2,900	3,680
32	1,770	2,610	3,340	4,240	
SS400 LSBL	5	890	—	—	—
	6	960	—	—	—
	7	960	—	—	—
	8	1,000	1,150	—	—
	10	1,060	1,210	—	—
	12	1,110	1,250	—	—
	13	1,160	1,300	—	—
	14	1,230	1,460	1,720	—
	17	1,310	1,630	2,070	—
	19	1,460	1,800	2,260	—
	24	1,580	2,140	2,780	—
	27	1,670	2,540	3,390	4,230
	30	1,880	2,960	3,970	4,970
32	2,130	3,390	4,510	5,650	
SS400 PLSBL	5	1,020	—	—	—
	6	1,010	—	—	—
	7	1,010	—	—	—
	8	1,060	1,190	—	—
	10	1,130	1,270	—	—
	12	1,170	1,320	—	—
	13	1,230	1,360	—	—
	14	1,300	1,660	2,020	—
	17	1,390	1,970	2,630	—
	19	1,540	2,240	2,980	—
	24	1,940	2,780	3,740	—
	27	2,140	3,360	4,590	5,820
	30	2,490	3,960	5,450	6,940
32	2,830	4,540	6,190	7,870	
SUS304 SLSBL	5	1,150	—	—	—
	6	1,140	—	—	—
	7	1,140	—	—	—
	8	1,210	1,400	—	—
	10	1,300	1,610	—	—
	12	1,370	1,680	—	—
	13	1,440	1,760	—	—
	14	1,590	2,220	2,780	—
	17	1,780	2,690	3,680	—
	19	2,010	3,140	4,250	—
	24	2,680	4,190	6,030	—
	27	3,340	5,200	7,740	9,950
	30	3,800	5,990	8,900	11,760
32	4,250	6,690	9,890	13,270	

両端おねじねじ径長さ指定

型式 Type	B	¥基準単価			
		最短L~200	L200.5~400	L400.5~600	L600.5~800
SS400 NLSBP	5	900	—	—	—
	6	900	—	—	—
	7	940	—	—	—
	8	940	1,080	—	—
	10	1,000	1,130	—	—
	12	1,040	1,170	—	—
	13	1,090	1,210	—	—
	14	1,150	1,360	1,610	—
	17	1,220	1,520	1,930	—
	19	1,360	1,680	2,100	—
	24	1,470	1,830	2,290	—
	27	1,550	2,120	2,810	3,590
	30	1,660	2,530	3,240	4,100
32	1,990	2,920	3,750	4,730	
SS400 LSBP	5	1,000	—	—	—
	6	990	—	—	—
	7	990	—	—	—
	8	1,040	1,190	—	—
	10	1,100	1,250	—	—
	12	1,150	1,290	—	—
	13	1,200	1,340	—	—
	14	1,270	1,500	1,780	—
	17	1,370	1,690	2,150	—
	19	1,520	1,860	2,350	—
	24	1,640	2,260	2,870	—
	27	1,740	2,620	3,480	4,230
	30	1,940	3,050	4,080	5,200
32	2,210	3,560	4,650	5,820	
SS400 PLSBP	5	1,150	—	—	—
	6	1,140	—	—	—
	7	1,140	—	—	—
	8	1,190	1,350	—	—
	10	1,270	1,430	—	—
	12	1,320	1,480	—	—
	13	1,380	1,540	—	—
	14	1,470	1,860	2,250	—
	17	1,560	2,190	2,920	—
	19	1,740	2,490	3,280	—
	24	2,150	3,060	4,070	—
	27	2,360	3,660	4,980	6,350
	30	2,750	4,310	5,900	7,480
32	3,120	4,940	6,730	8,590	
SUS304 SLSBP	5	1,190	—	—	—
	6	1,180	—	—	—
	7	1,180	—	—	—
	8	1,250	1,470	—	—
	10	1,340	1,740	—	—
	12	1,470	1,810	—	—
	13	1,610	1,880	—	—
	14	1,650	2,420	3,050	—
	17	1,850	2,840	4,010	—
	19	2,150	3,260	4,640	—
	24	2,830	4,380	6,550	—
	27	3,530	5,640	8,410	11,370
	30	3,930			