



CADデータフォルダ名: 08_Linear_Guides

■特長: ミスミオリジナル規格のノック穴付タイプ。装置組立て時の組立て時間短縮及び、位置再現性がアップ。潤滑ユニットMX 長期メンテナンスフリーを実現します。


ミスミオリジナル




●普通すきまタイプはブロックとレールのセット品としてラジアルすきまと精度を保証していますので、ブロック、レールの単品販売はしていません。

Table with columns: Type (中荷重用, 重荷重用), MX (潤滑ユニット) 有無, L寸法, ブロック数, 材質 (炭素鋼, 58HRC)

 
耐熱温度: -20~80℃




■グリースニップルの位置 (手前側が基準面)

 

■MX (潤滑ユニット) 付ブロック寸法図

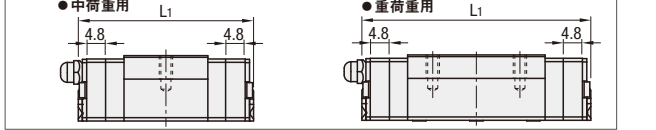

中・重荷重共通

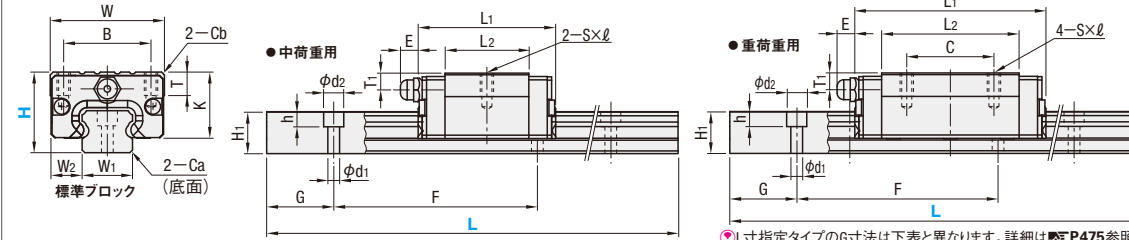

■使用上の注意
●ブロックにはボール脱落防止の保持器が装着されています。ブロックの取り扱いはP469を参照ください。
●ブロックとレールを組み替えて使用した場合は、ラジアルすきまと精度の保証は出来ません。


■その他
●リチウム系石けん基グリース (昭和シェル製アルバニアグリースS2) 封入済み。
●グリースニップル: H24はストレート、H28、33は横向きタイプになります。

Main specification table with columns: Type, MXの有無, H, L, W, B, C, SxL, L2, K, T, Cb, Grease nipple, Knock hole, Guide rail, and dimensions H1, W1, W2, Ca, Fg, G.

●L寸()内寸法は2ブロックタイプの最短レール長さです。kgf=Nx0.101972


Table for basic specifications: H, C (動), Co (静), MA, Ma, Mb, Mc, N, M, N, m, N, m, 質量, フロックkg, ガイドレール標準, kg/m.

■予圧と精度基準

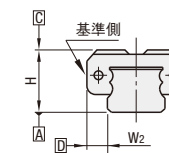


普通すきまタイプ

Table for standard clearance types: ラジアルすきま (μm), 寸法精度 (μm), 並級 (高さH, 高さHのペア相互差, 幅W2のペア相互差, A面に対する0面の走り平行度, B面に対する0面の走り平行度).

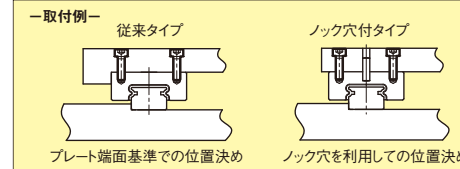

■潤滑ユニットMX

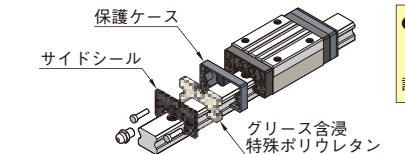

●潤滑ユニットMXのメリット
●長期メンテナンスフリーを実現します。メンテナンス費用を削減します。設計上、給油出来ない箇所に最適です。詳細はP466を参照ください。



■数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P89

Table for quantity sliding price: 数量 (1~4, 5~10, 11~15, 16以上), 値引率 (標準単価, 5%, 10%, 18%), 出荷日 (+5日, お見積).

●*印のサイズは低温黒色クロムメッキ品はありません。

Main price table with columns: H, 定寸L, 中荷重用 (1ブロック SVRN, 2ブロック SV2RN), 重荷重用 (1ブロック SXRN, 2ブロック SX2RN). Includes price lists for sizes 24, 28, and 33.

■L寸指定 (1mm単位) タイプ

Table for L dimension specification: H, 1ブロック (SVRNL, SV2RNL), 2ブロック (SXRNL, SX2RNL).

●L寸指定 (1mm単位) タイプの価格は、指定した寸よりも長く、最も近い定寸タイプの基準単価に上記金額を加算してください。

■MX (潤滑ユニット) 基準単価

Table for MX lubrication unit base price: H, 1ブロック, 2ブロック.

●MX (潤滑ユニット) 付き価格は、リニアガイド基準単価にMX基準単価を加算した価格となります。



Table for order type: 型式 (SVRN28, SVRN-MX28, RVRN28, SVRN28L, SVRN28G) and L.

●低温黒色クロムメッキ及び各種グリースに変更できます。(潤滑ユニット付は除く) 出荷日・価格・性能についてはP475



●MX以外の定寸品 5 日発送

●ストーク B 800円/1本 P90

●同一サイズ3本以上は一律2,160円

●ストーク適用数量1~4本

●MX・L寸指定品 5 日発送 大口 +5 日出荷 数量 5~15

●ストーク対応なし

Alteration 追加加工 型式 (SVRN28, TMC) 5 日発送

●ストーク対応なし

Table for alterations: Alterations (TMS, TMC, LLC, RLC), Code, Spec. (H24, H28, M3xP0.5), ¥/1Code.

リニアガイド用オプション部品

Table for linear guide optional parts: リニアガイドクランパー (P538), レール高さ調整ブロック (P539-540), ブロック脱着防止用品 (P542), ブロック・レール固定部品 (P542, P543, P544).