

ベアリングホルダセット

—インローダブル止め輪付 フリー指定タイプ—




類似寸法は加工部品Cナビ <http://cp.misumi.jp/10-013/>

CADデータフォルダ名: 14_Bearings_with_Holder

Type	ラウンドタイプ	スクエアタイプ	コンパクトタイプ	M材質	S表面処理	A付属品
BGFRZB	—	BGFCZB	—	スチール	S45C 四三酸化鉄皮膜	ばね用鋼
BGFRZ	BGFSZ	BGFCZ	—	—	—	—
BAFRZ	—	—	—	A2017	無電解ニッケルメッキ	SUS304
SBAFRZ	—	SBAFCZ	—	ステンレス	白アルマイト処理	—

*ゴムシールベアリング(VV・DD)は全てスチールです。

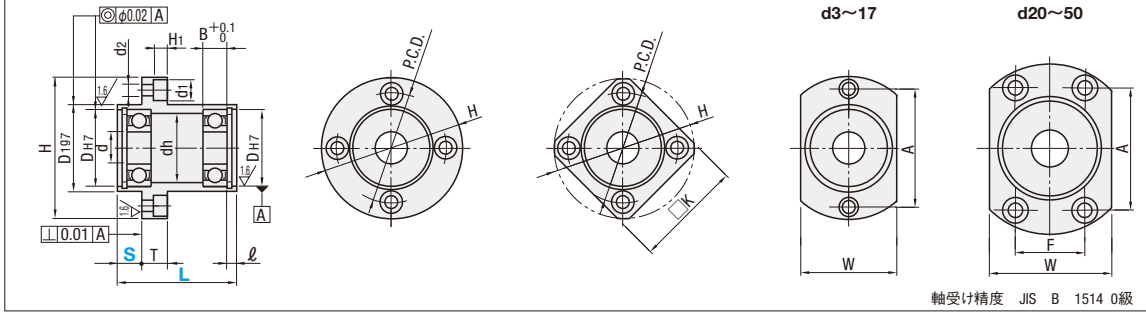

Type	ベアリング品番	シール	指定1mm単位		d	DH7	許容差	B	ℓ	H	W	T	dh	D197	許容差	P.C.D.	K	A	F	d1	d2	H1			
			L	S																					
(ラウンドタイプ)	623	ZZ 両シールド	20~40	5~28	3	10	+0.015	4	2.65	33	16	7	7	14	-0.006	24	27	24							
	624		20~40	5~28	4	13		5	2.65	35	18		9	17	-0.024	26	28	26							
	605		20~40	5~27	14				5	2.65	38	20		10	18		28	30	28						
	625		30~40	10~22	5	16	0		5	2.65	40	22		12	20		30	31	30						
	606		20~40	5~27	17				6	2.65	41	23		13	21		31	32	31						
	626		30~50	10~32	6	19			6	2.65	44	25		15	24		34	34	34						
	698		25~50	5~37	19				6	2.65	44	25		15	24	-0.007	34	34	34						
	608		20~50	5~37	22				7	2.65	47	29		18	27	-0.028	37	36	37						
	628		30~50	10~32	8	24			8	2.85	50	32		20	30		40	37	40						
	6800		20~40	5~27	19				5	2.65	44	25		15	24		34	34	34						
(スクエアタイプ)	6900	25~60	5~47	10	22	0		6	2.65	47	29		19	27		37	36	37		8	4.5	4.1			
	6000	30~60	10~42	10	26			8	2.85	52	34		22	32	-0.009	42	39	42							
	6200	40~60	15~37	30				9	2.85	56	38		24	36	-0.034	46	42	46							
	6801	25~50	5~37	21				5	2.85	47	29		17	26	-0.007	37	36	37							
	6901	30~60	10~42	12	28			6	2.85	50	31		21	30	-0.028	40	38	40							
	6001	30~60	10~42	28				8	2.85	54	36		24	34	-0.009	44	40	44							
	6201	40~70	15~47	32				10	2.85	58	40		26	38	-0.034	48	43	48							
	6802	25~60	10~42	24				5	2.85	50	32		20	30	-0.028	40	37	40							
	6902	30~70	10~50	28				7	2.85	59	37		25	35	-0.007	47	45	47							
	6002	40~70	15~45	32				9	2.85	62	40		28	38	-0.034	50	46	50							
(コンパクトタイプ)	6202	40~70	15~45	15	35	0		11	3.75	66	44		29	42		54	49	54							
	6903	40~70	15~45	30				7	2.85	60	38	10	27	36	-0.009	48	46	48		9.5	5.5	5.1			
	6003	40~70	15~45	17	35			10	3.75	66	44		31	42	-0.034	54	50	54							
	6203	50~70	20~40	40				12	3.95	72	50		34	48		60	54	60							
	6804	35~70	10~50	32				7	3.75	62	40		28	38		50	46	44	24						
	6904	45~70	15~44	37				9	3.75	72	47		34	45		59	54	54	24						
	6004	55~80	20~49	42				12	3.95	77	54		36	50		64	59	56	32						
	6204	55~80	20~49	47				14	3.95	81	58		40	54	-0.018	68	62	59	34	11	6.6	6.1			
	6805	35~70	15~44	37				7	3.75	72	47		34	45	-0.009	59	54	54	24						
	6905	35~70	15~44	42				9	3.95	77	54		36	50	-0.034	64	59	55	32						
両シールド	6005	55~80	20~47	25	47			12	3.95	88	58		41	54	-0.010	72	67	63	36	14	9	8.1			
	6205	55~80	20~47	52				15	4.2	94	64	13	45	60	-0.040	78	72	68	39						
	6806	35~70	15~42	42				7	3.95	77	54	11	36	50	-0.009	64	59	56	32	11	6.6	6.1			
	6906	35~70	15~42	47				9	3.95	88	58		41	54		72	67	62	36						
	6006	55~80	20~47	55				13	4.2	96	66		48	62	-0.010	80	73	70	40						
	6206	55~120	20~87	62				16	4.2	104	74		55	70	-0.040	88	79	77	44	14	9	8.1			
	6007	55~120	20~87	62				14	4.2	104	74		55	70		88	79	75	44						
	6207	55~120	20~87	72				17	6	126	88	20	64	84	-0.012	105	95	92	51	17.5	11	11			
	6008	65~120	25~82	68				15	5.2	114	82	13	60	78	-0.018	96	86	80	54	14	9	8.1			
	6208	65~120	25~82	80				18	6	134	96		74	92	-0.012	113	102	98	56						
6010	65~120	25~82	80				16	6	134	96	20	74	92	-0.047	113	—	98	56	17.5	11	11				
6210	70~120	25~82	90				20	7	147	110		83	106		126	—	104	72							

適用サイズは価格表でご確認ください。 *VV(非接触ゴムシール)は623番・624番・605番・606番は選択できません。



Order 注文例

型式 [] - L - S

Type [ベアリング] [シール]

BGCN 6000 ZZ - 25 - S12

BGSN 6203 DD - 30

Sを指定されない場合は最小のS寸法となります。例の場合 S=10



Delivery 出荷日

3 日目発送

ストーク A 200円/1本 P90



Price 価格

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P89

数量	1~9	10~14	15~19	20~24	25~50	51以上
値引率	—	5%	10%	15%	20%	出荷日・価格
出荷日	—	通常	通常	通常	+5日	共にお見積

ベアリング品番	シール	¥基準単価							
		ラウンドタイプ				スクエアタイプ		コンパクトタイプ	
		BGFRZB	BGFRZ	BAFRZ	SBAFRZ	BGFSZ	BGFCZB	BGFCZ	SBAFCZ
623	ZZ (×1.0)	3,320	3,420	3,920	—	3,830	3,580	3,700	—
624		3,350	3,460	3,960	—	3,900	3,680	3,800	—
605		3,400	3,510	4,040	—	3,970	3,770	3,900	—
625		3,520	3,630	4,180	—	4,050	3,840	3,950	—
606		3,590	3,710	4,260	5,230	4,140	3,880	4,000	5,610
626		3,710	3,820	4,440	5,610	4,280	4,000	4,120	6,000
698		4,360	4,500	5,340	6,950	5,060	4,730	4,880	7,440
608		3,750	3,870	4,510	5,870	4,380	4,090	4,220	6,270
628		3,960	4,090	4,850	6,320	4,600	4,300	4,440	6,760
6800		4,770	4,880	5,650	7,210	5,450	5,160	5,270	7,780
6900		4,340	4,440	5,140	6,410	4,950	4,690	4,790	6,850
6000		4,060	4,280	5,060	6,750	4,810	4,400	4,640	7,200
6200		4,120	4,340	5,380	7,190	4,930	4,500	4,740	7,680
6801		5,190	5,310	6,380	8,100	5,940	5,590	5,720	8,620
6901		4,720	4,830	5,800	7,110	5,400	5,080	5,200	7,620
6001		4,400	4,640	5,620	7,480	5,230	4,760	5,020	8,020
6201		4,650	4,890	5,920	7,910	5,480	5,030	5,290	8,460
6802		5,750	5,870	7,160	8,870	6,570	6,200	6,350	9,490
6902		5,230	5,340	6,510	8,060	5,970	5,640	5,770	8,630
6002		4,950	5,210	6,450	8,440	5,860	5,370	5,650	9,030
6202		4,940	5,320	6,580	8,740	6,070	5,540	5,960	9,310
6903	6,080	6,280	7,570	9,300	7,040	6,550	6,760	10,020	
6003	6,180	6,380	7,680	9,900	7,140	6,650	6,860	10,610	
6203	6,210	6,480	7,780	10,140	7,240	6,670	6,960	10,850	
6804	6,380	6,640	7,980	11,250	7,430	6,850	7,160	11,890	
6904	5,800	6,040	7,250	9,390	6,750	6,230	6,510	10,000	
6004	5,680	6,110	7,440	10,220	6,860	6,140	6,600	10,880	
6204	5,890	6,340	7,710	10,880	7,040	6,310	6,790		