

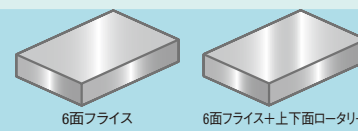


S50C A寸フリープレート

ー標準サイズ/大サイズー

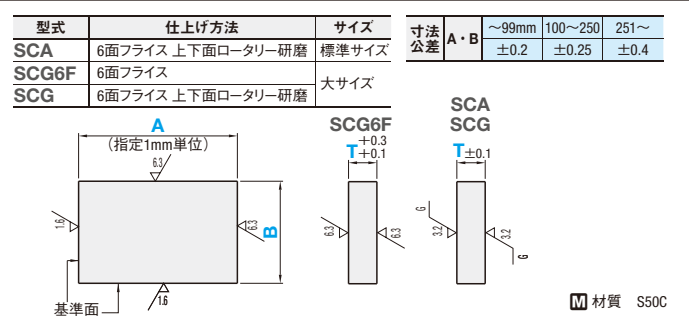

類似寸法は加工部品Cナビ <http://cp.misumi.jp/10-013/>

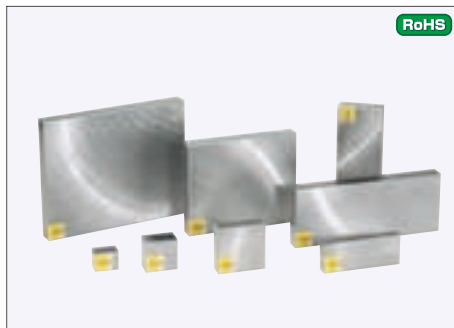

標準サイズ
6面フライス上下面ロータリー研磨

型式	A 1mm単位	B 1mm単位	T	A寸指定 (指定1mm単位)														
				5・6	8・9	10	12・13	15・16	19・20	22	25	28	30	34・35	40	50		
SCA	25	50	25	AX18	AX18	AX18	AX21	AX21	AX21	AX22	AX22	AX23	AX23	AX24	AX25	AX28		
	51	75		AX14	AX14	AX14	AX16	AX16	AX16	AX17	AX17	AX18	AX18	AX20	AX21	AX23		
	76	100		AX12	AX12	AX12	AX13	AX13	AX13	AX13	AX14	AX14	AX14	AX16	AX17	AX19		
	101	250	AX8	AX8	AX8	AX8	AX8	AX8	AX8	AX9	AX9	AX10	AX12	AX13	AX14			
	30	50	40	AX17	AX17	AX17	AX19	AX20	AX20	AX20	AX21	AX21	AX21	AX23	AX23	AX25		
	51	75		AX14	AX14	AX14	AX15	AX16	AX16	AX16	AX17	AX17	AX17	AX19	AX20	AX22		
	76	100		AX12	AX12	AX12	AX13	AX13	AX14	AX14	AX14	AX14	AX14	AX15	AX16	AX17		
	101	200	AX9	AX9	AX9	AX9	AX9	AX10	AX10	AX11	AX11	AX11	AX12	AX13	AX14			
	201	500	AX6	AX6	AX6	AX6	AX6	AX7	AX7	AX8	AX8	AX8	AX9	AX9	AX11			
	30	50	60	AX16	AX16	AX17	AX14	AX15	AX17	AX20	AX22	AX24	AX24	AX26	AX28	AX32		
	51	75		AX14	AX14	AX15	AX13	AX14	AX15	AX17	AX19	AX21	AX21	AX23	AX23	AX27		
	76	100		AX14	AX13	AX14	AX12	AX13	AX14	AX15	AX15	AX16	AX17	AX18	AX20	AX22		
	101	200	AX12	AX11	AX12	AX11	AX11	AX12	AX13	AX13	AX13	AX14	AX14	AX15	AX17			
	201	500	AX11	AX10	AX11	AX10	AX10	AX11	AX13	AX13	AX13	AX14	AX14	AX15	AX17			
	30	50	80	AX16	AX16	AX17	AX14	AX15	AX17	AX20	AX23	AX23	AX23	AX30	AX34			
	51	75		AX14	AX14	AX15	AX13	AX14	AX15	AX18	AX20	AX22	AX22	AX26	AX30			
	76	100		AX14	AX14	AX14	AX12	AX13	AX14	AX15	AX16	AX18	AX21	AX23	AX26			
	101	200	AX12	AX12	AX12	AX11	AX11	AX12	AX13	AX14	AX14	AX16	AX19	AX20	AX22			
	201	500	AX10	AX10	AX11	AX10	AX10	AX11	AX12	AX13	AX13	AX15	AX17	AX18	AX20			
	30	50	100	AX18	AX17	AX17	AX15	AX16	AX17	AX18	AX21	AX21	AX23	AX26	AX29	AX33		
	51	75		AX16	AX15	AX15	AX14	AX14	AX15	AX16	AX18	AX18	AX21	AX23	AX27	AX31		
	76	100		AX14	AX14	AX14	AX13	AX13	AX14	AX14	AX16	AX16	AX18	AX22	AX24	AX29		
	101	200	AX13	AX12	AX12	AX11	AX11	AX12	AX13	AX14	AX14	AX16	AX19	AX23	AX26			
	201	500	AX12	AX11	AX12	AX11	AX11	AX12	AX13	AX14	AX14	AX16	AX18	AX21	AX24			
	50	75	125	AX18	AX16	AX14	AX14	AX14	AX15	AX16	AX17	AX19	AX20	AX25	AX32	AX32		
	76	100		AX16	AX15	AX14	AX13	AX13	AX14	AX15	AX16	AX18	AX19	AX24	AX30	AX32		
	101	125		AX15	AX14	AX13	AX13	AX13	AX14	AX14	AX14	AX17	AX19	AX23	AX28	AX30		
	126	200	AX14	AX13	AX13	AX12	AX12	AX13	AX13	AX14	AX16	AX18	AX22	AX25	AX29			
	201	500	AX13	AX12	AX12	AX11	AX11	AX12	AX13	AX14	AX15	AX17	AX20	AX23	AX25			
	101	200	150	AX14	AX14	AX14	AX13	AX14	AX14	AX15	AX18	AX21	AX25	AX31				
201	500	AX12		AX11	AX11	AX11	AX11	AX13	AX14	AX15	AX16	AX19	AX23	AX27				
101	200	AX15		AX14	AX14	AX12	AX14	AX15	AX16	AX17	AX18	AX21	AX26	AX32				
201	500	AX13	AX12	AX11	AX10	AX12	AX14	AX14	AX16	AX16	AX20	AX23	AX24					
101	200	200	—	AX18	AX17	AX16	AX18	AX19	AX20	AX20	AX22	AX23	AX26	AX27	AX30			
201	500		—	AX14	AX14	AX13	AX14	AX15	AX16	AX16	AX18	AX19	AX23	AX24	AX27			
101	200		—	AX20	AX20	AX19	AX20	AX23	AX24	AX25	AX25	AX27	AX28	AX29	AX32			
201	500	—	AX16	AX16	AX14	AX16	AX17	AX19	AX20	AX21	AX22	AX24	AX25	AX29				
101	200	300	—	AX25	AX25	AX24	AX26	AX29	AX32	AX33	AX33	AX36	AX39	AX49	AX54			
201	500		—	AX19	AX19	AX18	AX20	AX24	AX25	AX27	AX27	AX32	AX33	AX45	AX50			



Order 注文例
型式 - A - B - T
SCA - 100 - 100 - 8



Delivery 出荷日
●SCA 3 日目発送
●SCG6F 5 日目発送
●SCG 5 日目発送
ストーク A 800円/1本
ストーク B 800円/1本
☑同一サイズ3本以上は一律2,160円

精度基準 (最大値)

項目	SCG6F	SCA・SCG
板厚平行度 (100mmに対して)	0.05	0.012
平面度 (100mmに対して)	T 5・6	0.05
	T 8~15	0.07
	T 16~25	0.05
	T 28~	0.012
基準面直角度	100mmに対し0.015以下	
全周面取り	C0.5~C1.0	



Price 価格
(例) SCA-380-100-25のとき
A寸法 × 面積単価 = 価格(1円単位は切捨)
380 × 14 = 5,320(円)

数量スライド価格 (☑1円単位切り捨て) P.89
数量 1~9 10~14 15~19
値引率 基準単価 5% 10%
☑表示数量超えは お見積り

大サイズ
6面フライス

型式	A 1mm単位	B 1mm単位	T	A寸指定										
				10	12	13	15	16	20	22	25	30		
SCG6F	501	800	125	AX14	AX15	AX15	AX15	AX15	AX16	AX16	AX16	AX16	AX16	AX16
	501	800	150	AX15	AX16	AX16	AX19	AX19	AX19	AX19	AX19	AX19	AX19	AX21
	501	800	160	AX16	AX19	AX19	AX19	AX19	AX19	AX19	AX19	AX19	AX19	AX22
	501	800	200	AX19	AX19	AX19	AX19	AX19	AX21	AX21	AX21	AX21	AX22	AX26
	501	800	250	AX22	AX22	AX23	AX23	AX23	AX26	AX26	AX26	AX27	AX32	
	501	800	300	AX26	AX27	AX27	AX29	AX29	AX32	AX32	AX32	AX32	AX35	
	301	800	350	AX32	AX32	AX32	AX32	AX32	AX32	AX32	AX32	AX37	AX43	
	801	1200		AX29	AX32	AX32	AX34	AX34	AX37	AX38	AX37	AX40		
	351	800	400	AX34	AX34	AX35	AX32	AX35	AX37	AX41	AX41	AX41	AX46	
	801	1200		AX40	AX38	AX38	AX38	AX40	AX42	AX42	AX42	AX42	AX43	
	401	800	450	AX37	AX37	AX37	AX37	AX38	AX43	AX43	AX43	AX46	AX53	
	801	1200		AX43	AX43	AX41	AX43	AX43	AX43	AX43	AX46	AX46	AX50	
	451	800	500	AX42	AX42	AX42	AX43	AX43	AX48	AX48	AX56	AX57		
	801	1200		AX48	AX48	AX41	AX46	AX46	AX48	AX49	AX53	AX56		
	501	800	600	AX50	AX50	AX49	AX53	AX53	AX57	AX57	AX62	AX68		
801	1200	AX57		AX57	AX56	AX53	AX56	AX57	AX59	AX62	AX68			
601	800	800	AX67	AX67	AX67	AX67	AX68	AX69	AX73	AX75	AX78			
801	1200		AX68	AX68	AX68	AX67	AX69	AX69	AX73	AX75	AX78			

6面フライス上下面ロータリー研磨

型式	A 1mm単位	B 1mm単位	T	A寸指定									
				10	12	13	15	16	20	22	25	30	
SCG	501	800	125	AX15	AX17	AX17	AX17	AX17	AX18	AX17	AX18	AX18	AX18
	501	800	150	AX17	AX18	AX18	AX21	AX21	AX21	AX21	AX21	AX21	AX23
	501	800	160	AX18	AX21	AX21	AX21	AX21	AX21	AX21	AX21	AX21	AX24
	501	800	200	AX21	AX21	AX21	AX21	AX21	AX23	AX23	AX24	AX29	
	501	800	250	AX24	AX24	AX26	AX26	AX26	AX29	AX29	AX30	AX35	
	501	800	300	AX29	AX30	AX30	AX32	AX32	AX35	AX35	AX36	AX39	
	301	800	350	AX32	AX35	AX35	AX36	AX36	AX36	AX36	AX41	AX41	AX48
	801	1200		AX36	AX36	AX35	AX35	AX38	AX38	AX41	AX42	AX45	AX44
	351	800	400	AX38	AX38	AX39	AX36	AX39	AX41	AX45	AX45	AX51	
	801	1200		AX44	AX42	AX42	AX42	AX44	AX47	AX47	AX47	AX48	
	401	800	450	AX41	AX41	AX41	AX41	AX42	AX48	AX48	AX51	AX59	
	801	1200		AX48	AX48	AX45	AX48	AX48	AX48	AX48	AX51	AX56	
	451	800	500	AX47	AX47	AX47	AX48	AX48	AX53	AX53	AX62	AX63	
	801	1200		AX53	AX53	AX46	AX51	AX51	AX53	AX54	AX59	AX62	
	501	800	600	AX56	AX56	AX54	AX59	AX59	AX63	AX63	AX69	AX75	
801	1200	AX63		AX63	AX62	AX59	AX62	AX63	AX65	AX69	AX75		
601	800	800	AX74	AX74	AX74	AX74	AX75	AX77	AX81	AX83	AX87		
801	1200		AX75	AX75	AX75	AX74	AX77	AX77	AX81	AX83	AX87		



Alteration 追加加工
型式 - A - B - T - (BC・CNC・TC...etc.)
SCA - 320 - 200 - 20 - BC195-CNC

Alterations	幅(B寸法)変更	全周面取り変更	板厚変更	板厚公差変更	コーナークット	
	Code	BC	CNC	TC	TKP TKM	CCA・CCB・CCC・CCD
Spec.	B寸法をカットします。 BC=指定1mm単位 指定方法 BC195 ☑SCA 26≦BC≦299 SCG (6F) 126≦BC≦799	面取り値を変更します。 C0.5~C1.0 → C0.1以下 ☑SCA・SCGのみに適用	T寸法をカットします。 TC=指定1mm単位 指定方法 (例) T=18...TC18 ☑7≦TC≦49 ☑SCAのみに適用	T寸法公差をプラス目に変更します。 T±0.1...T+0.1 ☑SCA・SCGのみに適用	T寸法公差をマイナス目に変更します。 T±0.1...T-0.1 ☑SCA・SCGのみに適用	任意のコーナーをカットすることができます。 ≦コーナーカット≦10 1mm単位指定 ☑SCA・SCGのみに適用 指定方法 (例) AとDのコーナーを05でカットする場合 ...CCA5-CCD5
¥/1Code	800	800	2,000	800	500/1コーナー	

57 金属プレート