



DURALUMIN A DIMENSION SPECIFIED PLATES -A2017P-
ジュラルミン A寸フリープレート
 -A2017P-(Al-Cu系アルミニウム合金)

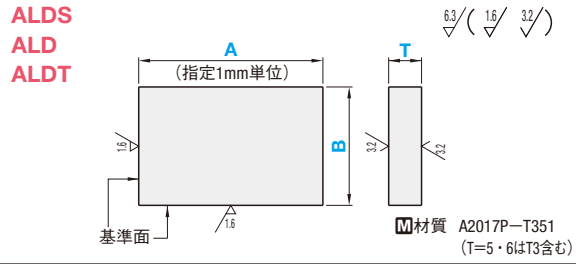

類似寸法は加工部品Cナビ <http://cp.misumi.jp/10-013/>

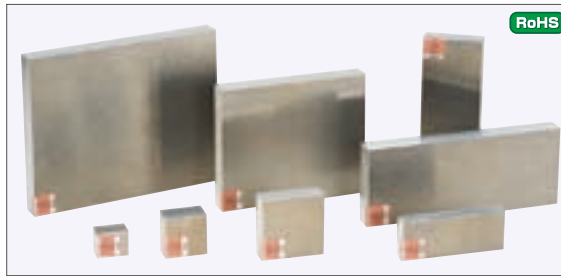

Order 注文例 **型式** - **A** - **B** - **T**
ALD - 300 - 100 - 15

Delivery 出荷日 ●ALDS 1 日目発送 ●ALD 1 日目発送 ●ALDT 5 日目発送
 ストック T 800円/1本 送料 P90

Price 価格 **数量スライド価格** (1円単位切り捨て) P89
 数量 1~9 10~14 15~19
 値引率 標準単価 5% 10%

(例)ALD-300-100-15のとき
 A寸法 × 面積単価 = 価格(1円単位は切捨)
 300 × 13.6 = 4,080(円)

型式	A 1mm単位		B 1mm単位		¥標準単価						
	25~50	51~75	25~50	51~75	T5・6	T8・10	T12・15	T20	T25	T30	T30
ALDS (フリーサイズ)	25~50	25~50	25~50	51~75	990	1,100	1,240	1,360	1,500	1,630	1,630
	51~75	25~50	51~75	76~100	1,270	1,500	1,810	2,110	2,410	2,720	2,720
	76~100	25~50	51~75	76~100	1,200	1,420	1,690	1,960	2,240	2,500	3,370


型式	A 1mm単位	B	T	標準単価													
				5	6	8	10	12	15	20	25	30	35	40			
ALD (フリーサイズ)	100~200	100	100	AX12.7	AX13.6	AX13.6	AX13.6	AX14.6	AX14.6	AX16.5	AX19.4	AX22.4	-	-	-	-	
	201~300			AX9.7	AX10.7	AX11.7	AX11.7	AX12.7	AX13.6	AX14.6	AX18.5	AX20.4	-	-	-	-	
	301~500			AX6.8	AX7.8	AX7.8	AX7.8	AX9.7	AX10.7	AX12.7	AX13.6	AX16.5	AX18.5	-	-	-	-
	101~250	125		AX11.7	AX12.7	AX13.6	AX13.6	AX15.6	AX16.5	AX19.4	AX22.4	AX25.3	-	-	-	-	
	251~500			AX8.8	AX9.7	AX10.7	AX11.7	AX13.6	AX15.6	AX17.5	AX20.4	AX23.3	-	-	-	-	
	126~300			AX11.7	AX12.7	AX13.6	AX15.6	AX19.4	AX22.4	AX27.2	AX31.1	-	-	-	-	-	
	301~500	150		AX8.8	AX9.7	AX11.7	AX13.6	AX13.6	AX16.5	AX20.4	AX24.3	AX29.1	AX32.1	AX36.9	-	-	-
	151~300			AX13.6	AX13.6	AX14.6	AX15.6	AX18.5	AX22.4	AX25.3	AX31.1	AX33	-	-	-	-	
	301~500			AX9.7	AX9.7	AX12.7	AX13.6	AX15.6	AX18.5	AX23.3	AX27.2	AX31.1	AX35.9	AX39.8	-	-	
	161~500	200		AX11.7	AX12.7	AX14.6	AX16.5	AX18.5	AX22.4	AX27.2	AX32.1	AX38.8	-	-	-	-	
201~500	AX13.6		AX14.6	AX16.5	AX19.4	AX22.4	AX24.3	AX32.1	AX39.8	AX47.6	-	-	-	-			
251~500	AX14.6		AX15.6	AX19.4	AX23.3	AX26.2	AX31.1	AX38.8	AX47.6	AX55.3	AX63.1	AX70.9	-	-			
501~800	125	AX8	AX8	AX8	AX10	AX11	AX14	AX16	AX20	AX24	AX28	AX32	-	-			
501~800		AX8	AX8	AX10	AX11	AX13	AX15	AX18	AX23	AX28	AX32	AX35	-	-			
501~800		AX8	AX8	AX10	AX12	AX13	AX16	AX20	AX24	AX29	AX32	AX38	-	-			
501~800	200	AX9	AX10	AX12	AX14	AX16	AX19	AX24	AX31	AX35	AX40	AX45	-	-			
501~800		AX10	AX12	AX14	AX16	AX19	AX23	AX31	AX37	AX44	AX50	AX57	-	-			
501~800		AX12	AX14	AX16	AX20	AX23	AX27	AX35	AX43	AX51	AX59	AX67	-	-			
350~1200	350	AX12	AX14	AX16	AX21	AX24	AX31	AX38	AX48	AX57	AX65	AX73	-	-			
400~1200		AX14	AX15	AX19	AX23	AX27	AX33	AX42	AX52	AX64	AX72	AX82	-	-			
450~1200		AX16	AX18	AX23	AX27	AX32	AX40	AX49	AX60	AX73	AX81	AX92	-	-			
500~1200	500	AX17	AX20	AX24	AX29	AX34	AX42	AX54	AX67	AX80	AX89	AX104	-	-			
600~1200		AX20	AX23	AX28	AX34	AX41	AX50	AX57	AX79	AX95	AX105	AX124	-	-			
800~1200		AX27	AX31	AX39	AX47	AX55	AX68	AX86	AX105	AX128	AX141	AX162	-	-			

Alteration 追加加工 **型式** - **A** - **B** - **T** - (BC・CCA...etc.)
ALD - 315 - 200 - 20 - BC176



Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
幅(B寸法)変更	BC	B寸法をカットします。 BC=指定1mm単位 指定方法 BC195	800
コーナーカット	CCA CCB CCC CCD	任意のコーナーをカットすることができます。 1≦コーナーカット≦10 1mm単位指定 指定方法 (例) A/Dのコーナーを05でカットする場合 …CCA5~CCD5	500/ 1コーナー

●精度基準
 ●平面(平坦)度 1000mmに対し2以下
 ●Tの寸法公差 ±0.35 ±0.45 ±0.5 ±0.6 ±0.7 ±0.8 ±0.9 ±1.0 ±1.1
 ●A・B寸法公差 25~100 ±0.2 101~250 ±0.25 251~1000 ±0.4 1001~ ±1.0
 ●基準面直角度 100mmに対し0.015以下
 ●全周面取り C0.3以下

COPPER PLATES OXYGEN FREE COPPER PLATES
タブピッチ銅プレート/無酸素銅プレート

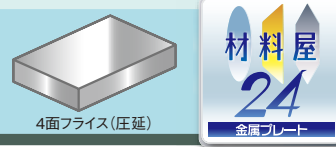

類似寸法は加工部品Cナビ <http://cp.misumi.jp/10-013/>

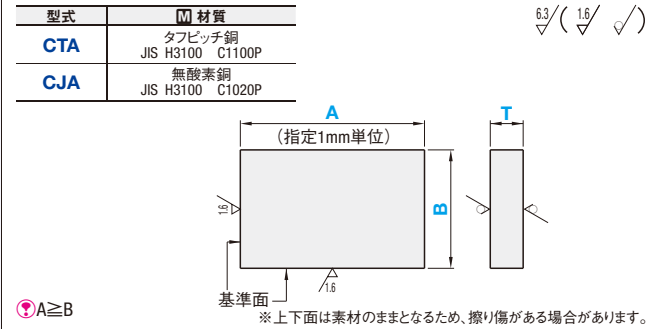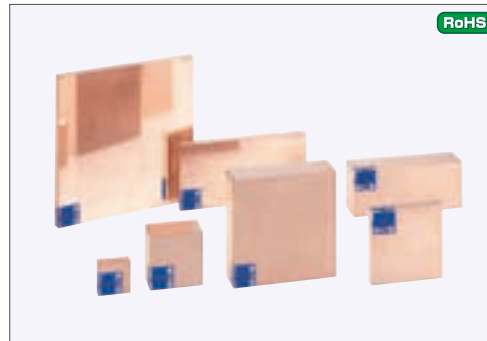

Order 注文例 **型式** - **A** - **B** - **T**
CTA - 200 - 150 - 10

Delivery 出荷日 ●ALDS 1 日目発送 ●ALD 1 日目発送 ●ALDT 5 日目発送
 ストック T 800円/1本 送料 P90

Price 価格 **数量スライド価格** (1円単位切り捨て) P89
 数量 1~4 5~19
 値引率 標準単価 5%

(例)CTA-200-150-10のとき
 A寸法 × 面積単価 = 価格(1円単位は切捨)
 200 × 49 = 9,800(円)

■タブピッチ銅

型式	A 指定1mm単位	T	標準単価									
			5	6	8	10	12	15	18	20	25	30
CTA (フリーサイズ)	25~50	25	AX18	AX19	AX21	AX25	AX29	AX35	AX37	AX39	AX41	AX45
	51~75		AX14	AX15	AX16	AX19	AX23	AX27	AX30	AX31	AX33	AX37
	76~100		AX12	AX13	AX15	AX17	AX20	AX25	AX27	AX28	AX31	AX34
	101~200		AX12	AX13	AX15	AX18	AX17	AX21	AX23	AX27	AX27	AX31
	201~250		AX10	AX11	AX12	AX14	AX17	AX21	AX23	AX24	AX27	AX31
	40~50		AX19	AX20	AX22	AX26	AX31	AX37	AX40	AX42	AX45	AX50
	51~75		AX18	AX19	AX21	AX25	AX29	AX35	AX39	AX41	AX45	AX50
	76~100		AX16	AX17	AX19	AX23	AX26	AX32	AX35	AX37	AX41	AX46
	101~200		AX16	AX16	AX18	AX20	AX23	AX28	AX31	AX33	AX38	AX43
	201~300		AX14	AX15	AX17	AX20	AX21	AX24	AX27	AX29	AX34	AX38
60~75	AX24	AX25	AX29	AX34	AX37	AX40	AX44	AX47	AX54	AX61		
76~100	AX22	AX24	AX27	AX32	AX35	AX39	AX43	AX46	AX49	AX56		
101~200	AX19	AX20	AX23	AX28	AX31	AX38	AX43	AX46	AX53	AX61		
201~300	AX18	AX20	AX23	AX24	AX27	AX33	AX37	AX40	AX47	AX54		
80~100	AX24	AX26	AX30	AX36	AX42	AX51	AX57	AX61	AX64	AX81		
101~200	AX23	AX24	AX28	AX33	AX39	AX47	AX53	AX57	AX67	AX72		
201~300	AX23	AX22	AX26	AX29	AX34	AX41	AX44	AX47	AX55	AX64		
100~200	AX26	AX28	AX33	AX40	AX46	AX52	AX59	AX64	AX76	AX88		
201~300	AX22	AX25	AX29	AX33	AX38	AX46	AX52	AX56	AX67	AX77		
125~200	AX31	AX32	AX38	AX42	AX49	AX59	AX67	AX73	AX86	AX100		
201~300	AX33	AX32	AX38	AX43	AX49	AX60	AX68	AX74	AX87	AX101		
150~200	AX33	AX37	AX41	AX49	AX56	AX68	AX78	AX84	AX100	AX116		
201~300	AX32	AX35	AX42	AX50	AX58	AX69	AX79	AX86	AX103	AX119		
200~300	AX41	AX45	AX54	AX65	AX75	AX90	AX104	AX112	AX134	AX156		
250~300	AX46	AX51	AX61	AX72	AX84	AX101	AX116	AX126	AX151	AX176		

■無酸素銅

型式	A 指定1mm単位	T	標準単価									
			5	6	8	10	12	15	18	20	25	30
CJA (フリーサイズ)	25~50	25	AX18	AX19	AX21	AX25	AX29	AX35	AX38	AX39	AX41	AX46
	51~75		AX14	AX15	AX17	AX20	AX23	AX28	AX30	AX32	AX34	AX38
	76~100		AX13	AX13	AX15	AX18	AX20	AX25	AX27	AX28	AX31	AX35
	101~200		AX12	AX13	AX15	AX18	AX17	AX24	AX26	AX28	AX28	AX35
	201~250		AX10	AX11	AX12	AX15	AX17	AX21	AX23	AX24	AX28	AX31
	40~50		AX19	AX20	AX23	AX27	AX31	AX37	AX40	AX43	AX45	AX51
	51~75		AX18	AX19	AX22	AX26	AX30	AX33	AX37	AX39	AX43	AX48
	76~100		AX16	AX17	AX19	AX23	AX27	AX32	AX36	AX38	AX42	AX47
	101~200		AX16	AX17	AX19	AX22	AX26	AX28	AX31	AX33	AX38	AX44
	201~300		AX14	AX15	AX17	AX19	AX23	AX27	AX31	AX33	AX38	AX43
60~75	AX24	AX26	AX29	AX32	AX35	AX42	AX47	AX50	AX57	AX65		
76~100	AX23	AX24	AX27	AX30	AX33	AX41	AX45	AX48	AX56	AX63		
101~200	AX19	AX21	AX24	AX28	AX32	AX39	AX44	AX47	AX54	AX62		
201~300	AX18	AX19	AX22	AX27	AX31	AX34	AX38	AX41	AX48	AX56		
80~100	AX24	AX26	AX30	AX37	AX43	AX51	AX58	AX64	AX77	AX88		
101~200	AX22	AX27	AX34	AX39	AX47	AX53	AX57	AX67	AX72	AX84		
201~300	AX22	AX22	AX28	AX33	AX38	AX46	AX51	AX55	AX64	AX77		
100~200	AX26	AX29	AX34	AX40	AX47	AX57	AX65	AX70	AX82	AX95		
201~300	AX25	AX28	AX33	AX36	AX41	AX50	AX57	AX61	AX73	AX84		
125~200	AX33	AX36	AX43	AX51	AX53	AX65	AX73	AX79	AX94	AX109		
201~300	AX31	AX34	AX41	AX48	AX50	AX61	AX69	AX75	AX89	AX104		
150~200	AX35	AX39	AX46	AX55	AX64	AX77	AX88	AX95	AX113	AX132		
201~300	AX36	AX36	AX43	AX51	AX59	AX71	AX81	AX88	AX105	AX122		
200~300	AX47	AX46	AX55	AX66	AX76	AX92	AX106	AX115	AX137	AX160		
250~300	AX52	AX52	AX62	AX74	AX85	AX103	AX118	AX129	AX171	AX200		

●精度基準 (最大値)
 平面度(1000mmに対して) 2mm
 基準面直角度 100mmに対し0.015
 全周面取り C0.3以下

寸法公差	A・B	10	
------	-----	----	--