

新商品

MOUNTING SHEET METALS / BRACKETS -HOLE POSITION CENTER DISTRIBUTION TYPE-

板金 取付板・ブラケット

—センター振り分けタイプ—



CADデータフォルダ名: 59_Brackets


次ページの「フリー寸法タイプ」と異なり、外形寸法公差±1.0が保証値となります。

RoHS


型式	材質記号	材質	表面処理
Type	材質記号	材質	表面処理
JSDAS JSAAS JSHDS	SP	SPCC	—
	SPU		三価クロメート(白)
	SPK		三価クロメート(黒)
	AM	A5052	—
	AMW		アルマイト処理(白)
	AMB		アルマイト処理(黒)
SUD	SUS304 (2B)	—	

板厚4.5は材質SPHCになります。


(共通寸法)

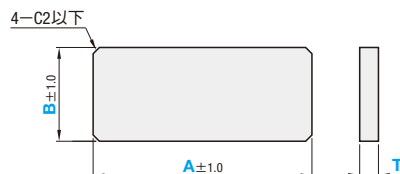


JSDAS

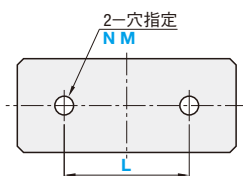

JSAAS

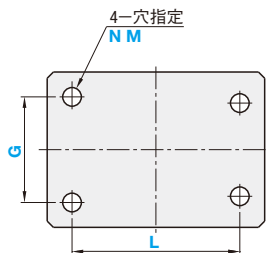

JSHDS

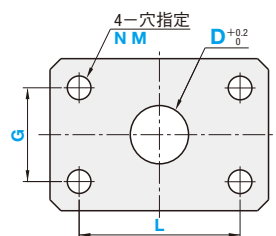

穴種選択表

穴種	ボルト通し穴	タップ穴	通し穴
Code	N	M	D
形状図			

d寸法は規格表下部「N加工寸法」参照


仕様

1.バリ高さ0.1以下

加工限界

2.穴と穴、穴と端面の肉厚に加工限界があります。(例:右図b部)

限界値はP.1720

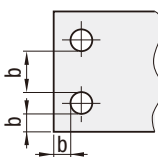

型式	指定1mm単位		選択	L	G	穴指定	D	
	Type	材質記号						A
JSDAS JSAAS JSHDS	10 200	SP SPU SPK AM AMW AMB SUD	10 100	2.3 3.2 4.5	A5052 SUS304	指定1mm単位	3~30 (指定0.5mm単位)	
								N(ボルト通し穴) 3・4・5・6・8・10 (選択)
								M(タップ穴) 3・4・5・6・8・10 (選択)
	101 200	2.0 3.0 4.0						

N加工寸法

N指定値	3	4	5	6	8	10
通し穴径(d)	3.5	4.5	5.5	6.5	9	11



注文例

型式	A	B	T	L	G	穴指定	D
Type	材質記号					Code/呼び径	
JSDAS	SP	A80	B40	T3.2	L30	N4	
JSAAS	SPU	A100	B50	T2.3	L90	G40	M3
JSHDS	SUD	A100	B80	T2.0	L80	G60	N5



出荷日

材質記号	目録発送	目録発送	目録発送
SP・SPU・SPK・AM・SUD	3	5	5
AMW・AMB	3	5	5

目録発送	目録発送	目録発送
3	5	5
目録発送	目録発送	目録発送

同一サイズ3本以上は一律1,350円
SP・AM・SUDのみ

大口はストック対応なし



Price 価格

価格算出例

本体価格に表面処理料金を加算してください。

(例) JSDAS-SPU-A80-B40-T2.3-L30-N4のとき、

本体価格	+	表面処理料金	=	価格
660	+	70	=	730

表示数量越えはお見積り

JSDAS 本体価格

材質記号	A	B	T	¥基準単価				
				1~3コ	4~7コ	8~19コ	20~39コ	40~80コ
SP	10 200	10 50	2.3	660	420	390	360	320
				690	440	410	370	340
				770	500	460	420	380
		51 100	2.3	690	440	400	370	330
				720	460	430	380	350
				800	520	480	440	390
	101 200	10 50	2.3	700	450	420	380	350
				720	460	430	390	360
				810	520	480	440	400
		51 100	2.3	730	470	440	390	360
				750	480	450	400	370
				850	540	500	460	420
AM	10 200	10 50	2.0	730	470	440	400	360
				770	500	470	420	390
				840	570	520	480	440
		51 100	2.0	760	490	450	420	380
				800	520	490	440	400
				880	590	540	500	450
	101 200	10 50	2.0	810	530	490	450	410
				860	570	530	480	440
				950	660	610	560	510
		51 100	2.0	850	550	510	460	420
				900	590	560	500	460
				990	690	640	580	530
SUD	10 200	10 50	2.0	810	520	480	440	400
				870	560	520	470	430
				980	630	580	530	490
		51 100	2.0	850	540	500	460	420
				910	580	540	490	450
				1,020	660	600	550	510
	101 200	10 50	2.0	930	600	560	510	460
				1,050	670	630	570	520
				1,230	800	740	670	610
		51 100	2.0	970	630	580	530	480
				1,100	700	660	590	540
				1,290	840	770	700	640

JSAAS 本体価格

材質記号	A	B	T	¥基準単価				
				1~3コ	4~7コ	8~19コ	20~39コ	40~80コ
SP	10 200	10 50	2.3	750	490	440	410	370
				850	550	510	460	420
				960	620	570	520	480
		51 100	2.3	780	510	460	430	380
				890	570	530	480	440
				1,000	650	590	540	500
	101 200	10 50	2.3	790	510	470	430	390
				880	560	520	480	440
				1,000	640	590	540	490
		51 100	2.3	820	530	490	450	400
				920	580	540	500	460
				1,050	670	610	560	510
AM	10 200	10 50	2.0	870	560	510	470	430
				910	610	560	510	470
				1,010	690	640	580	530
		51 100	2.0	910	580	530	490	440
				950	630	590	530	490
				1,060	720	660	610	550
	101 200	10 50	2.0	1,000	610	560	520	470
				1,050	670	620	570	520
				1,150	780	720	660	600
		51 100	2.0	1,050	640	590	540	490
				1,100	700	650	600	550
				1,200	820	750	690	630
SUD	10 200	10 50	2.0	960	620	570	520	480
				1,020	660	610	560	510
				1,170	760	700	640	580
		51 100	2.0	1,000	650	590	540	500
				1,070	690	640	580	530
				1,220	790	730	670	600
	101 200	10 50	2.0	1,100	710	650	600	550
				1,210	780	720	660	600
				1,420	920	850	780	710
		51 100	2.0	1,150	740	680	630	570
				1,270	810	750	690	630
				1,490	960	890	810	740

JSHDS 本体価格

材質記号	A	B	T	¥基準単価				
				1~3コ	4~7コ	8~19コ	20~39コ	40~80コ
SP	10 200	10 50	2.3	840	540	500	460	420
				930	600	560	510	460
				1,060	680	630	580	530
		51 100	2.3	880	560	520	480	440
				970	630	580	530	480
				1,110	710	660	600	550
	101 200	10 50	2.3	880	560	520	480	440
				960	620	570	520	480
				1,090	700	650	590	540
		51 100	2.3	920	580	540	500	460
				1,020	650	590	540	500
				1,140	730	680	610	560
AM	10 200	10 50	2.0	930	620	580	530	480
				980	660	610	560	510
				1,070	750	700	640	580
		51 100	2.0	970	650	600	550	500
				1,020	690	640	580	530
				1,120	790	730	670	610
	101 200	10 50	2.0	1,030	680	630	580	530
				1,080	730	670	610	560
				1,190	840	780	710	650
		51 100	2.0	1,080	700	650	600	550
				1,130	770	700	640	590
				1,240	880	820	740	680
SUD	10 200	10 50	2.0	1,080	700	650	590	530
				1,110	720	660	600	550
				1,270	820	760	700	630
		51 100	2.0	1,130	730	680	610	550
				1,160	750	690	630	570
				1,330	860	790	730	660
	101 200	10 50	2.0	1,230	790	730	670	610
				1,290	840	770	700	640
				1,520	980	910	830	760
		51 100	2.0	1,290	820	760	700	640
				1,350	880	800	730	670
				1,590	1,020	950	870	790

表面処理料金

材質記号	A	B	T	¥基準単価				
				1~3コ	4~7コ	8~19コ	20~39コ	40~80コ
SPU SPK	10 200	10 50	2.3	70	40	40	30	30
				70	40	40	30	30
				80	50	40	40	40
		51 100	2.3	70	40	40	30	30
				70	40	40	30	30
				80	50	40	40	40
	101 200	10 50	2.3	110	70	60	60	50
				120	70	70	60	60
				120	70	70	60	60
		51 100	2.3	110	70	60	60	50
				120	70	70	60	60
				120	70	70		