

類似寸法は加工部品Cナビ <http://cp.misumi.jp/10-013/>

CADデータフォルダ名: 37_Rods

RoHS

ロッド		材質	S表面処理
外径選択タイプ	外径フリータイプ		
RDOC	FRDOC	S45C	—
RDOB	—		四三酸化鉄皮膜
RDOM	—		無電解ニッケルメッキ
RDSS	—		—
RDSSB	—	SS400	四三酸化鉄皮膜
RDSSM	—		無電解ニッケルメッキ
RD435S	—		—
		SCM435	—

C寸法			L寸公差			D寸公差		
以上	以下	C	以上	以下	公差	以上	以下	公差
D3	D16	0.5	10	30	±0.2	3	30	0 -0.1
D17	D60	1.0	31	120	±0.3	35	60	0 -0.2
			121	400	±0.5			
			401	1000	±0.8			

ロッド(外径選択タイプ)

型式	D	L
Type	指定1mm単位	指定1mm単位
RDOC RDOB RDOM RDSS RDSSB RDSSM RD435S (D4~20)	3	10~250
	4	
	5	
	6	
	8	
	10	10~500
	12	
	13	
	15	
	16	
18	10~750	
20		
25		
30		
35		10~900
40		
50		
RDOC RDOB	60	30~1000
RDOC	60	



ロッド(外径選択タイプ)

型式 - L
RDOC15 - 700

ロッド(外径フリータイプ)

型式 - D - L
FRDOC - D11 - L113



RDOC・RDOB・RDSS・RDSSB・RD435S

3 日目発送 ストック A 300円/1本 P90
 ①同一サイズ3本以上は一律810円

RDOM・RDSSM

5 日目発送

FRDOC


5 日目発送 ストック B 300円/1本 P90
 ①同一サイズ3本以上は一律810円



型式 - L - (MC・WMC)
RDOC20 - 535 - MC8

Alterations	片端タップ追加加工	両端タップ追加加工																															
	MC	WMC																															
Code	MC	WMC																															
Spec.	片端にタップを追加加工します。 [指定方法] MC8 ①6≤D≤30 ②L≤M×2の場合、タップ貫通になります。	両端にタップを追加加工します。 [指定方法] WMC12 ①6≤D≤30 ②L≤M×4の場合、タップ貫通になります。																															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>D</th> <th>MC(選択範囲)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>6~7</td><td>3</td></tr> <tr><td>8~9</td><td>3・4</td></tr> <tr><td>10~11</td><td>3・4・5</td></tr> <tr><td>12~14</td><td>3・4・5・6</td></tr> <tr><td>15~19</td><td>3・4・5・6・8</td></tr> <tr><td>20~24</td><td>3・4・5・6・8・10・12</td></tr> <tr><td>25~30</td><td>3・4・5・6・8・10・12・16</td></tr> </tbody> </table>	D	MC(選択範囲)	6~7	3	8~9	3・4	10~11	3・4・5	12~14	3・4・5・6	15~19	3・4・5・6・8	20~24	3・4・5・6・8・10・12	25~30	3・4・5・6・8・10・12・16	<table border="1"> <thead> <tr> <th>D</th> <th>WMC(選択範囲)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>6~7</td><td>3</td></tr> <tr><td>8~9</td><td>3・4</td></tr> <tr><td>10~11</td><td>3・4・5</td></tr> <tr><td>12~14</td><td>3・4・5・6</td></tr> <tr><td>15~19</td><td>3・4・5・6・8</td></tr> <tr><td>20~24</td><td>3・4・5・6・8・10・12</td></tr> <tr><td>25~30</td><td>3・4・5・6・8・10・12・16</td></tr> </tbody> </table>	D	WMC(選択範囲)	6~7	3	8~9	3・4	10~11	3・4・5	12~14	3・4・5・6	15~19	3・4・5・6・8	20~24	3・4・5・6・8・10・12	25~30
D	MC(選択範囲)																																
6~7	3																																
8~9	3・4																																
10~11	3・4・5																																
12~14	3・4・5・6																																
15~19	3・4・5・6・8																																
20~24	3・4・5・6・8・10・12																																
25~30	3・4・5・6・8・10・12・16																																
D	WMC(選択範囲)																																
6~7	3																																
8~9	3・4																																
10~11	3・4・5																																
12~14	3・4・5・6																																
15~19	3・4・5・6・8																																
20~24	3・4・5・6・8・10・12																																
25~30	3・4・5・6・8・10・12・16																																
¥/1Code	200	400																															

Example 使用例 支柱としてもお使い頂けます。

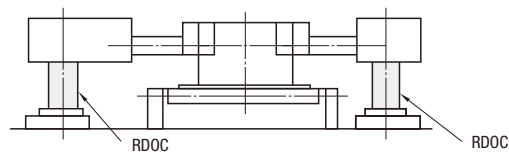

数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P89

数量	1~19	20~34	35~49	50~99
値引率	基準単価	5%	10%	18%

②表示数量超えはお見積り

ロッド(外径選択タイプ)

型式	D	¥基準単価					
		最短L~100	101~200	201~400	401~600	601~800	801~1000
RDOC (S45C)	3	100	170	210	—	—	—
	4	100	170	210	—	—	—
	5	100	170	210	—	—	—
	6	120	180	280	470	—	—
	8	120	180	280	470	—	—
	10	120	180	280	470	—	—
	12	150	200	390	590	980	—
	13	150	200	390	590	980	—
	15	150	200	390	590	980	—
	16	170	220	430	650	1,140	1,370
RDOB (S45C)	3	160	220	270	—	—	—
	4	160	220	270	—	—	—
	5	160	220	270	—	—	—
	6	180	280	390	660	—	—
	8	180	280	390	660	—	—
	10	180	280	390	660	—	—
	12	200	320	550	760	1,190	—
	13	200	320	550	760	1,190	—
	15	200	320	550	760	1,190	—
	16	230	380	760	1,030	1,580	1,890
RDOM (S45C)	3	260	340	460	—	—	—
	4	260	340	460	—	—	—
	5	260	340	460	—	—	—
	6	410	520	600	860	—	—
	8	410	520	600	860	—	—
	10	410	520	600	860	—	—
	12	500	600	830	1,140	1,520	—
	13	500	600	830	1,140	1,520	—
	15	500	600	830	1,140	1,520	—
	16	660	790	1,190	1,760	1,940	2,910
RDSS (SS400)	3	90	150	190	—	—	—
	4	90	150	190	—	—	—
	5	90	150	190	—	—	—
	6	110	170	260	420	—	—
	8	110	170	260	420	—	—
	10	110	170	260	420	—	—
	12	130	180	350	530	880	—
	13	130	180	350	530	880	—
	15	130	180	350	530	880	—
	16	150	200	390	580	1,030	1,230
RDSSB (SS400)	3	140	200	250	—	—	—
	4	140	200	250	—	—	—
	5	140	200	250	—	—	—
	6	160	260	360	600	—	—
	8	160	260	360	600	—	—
	10	160	260	360	600	—	—
	12	180	290	500	680	1,060	—
	13	180	290	500	680	1,060	—
	15	180	290	500	680	1,060	—
	16	210	340	680	930	1,420	1,710
RDSSM (SS400)	3	230	300	410	—	—	—
	4	230	300	410	—	—	—
	5	230	300	410	—	—	—
	6	380	460	540	780	—	—
	8	380	460	540	780	—	—
	10	380	460	540	780	—	—
	12	450	540	750	1,030	1,370	—
	13	450	540	750	1,030	1,370	—
	15	450	540	750	1,030	1,370	—
	16	590	710	1,060	1,590	1,740	2,620
RD435S (SCM435)	4	120	200	260	—	—	—
	5	120	200	260	—	—	—
	6	150	220	340	560	—	—
	8	150	220	340	560	—	—
	10	150	220	340	560	—	—
	12	180	240	460	710	1,180	—
	13	180	240	460	710	1,180	—
	15	180	320	460	710	1,180	—
	16	210	330	520	780	1,370	1,650
	18	240	370	660	1,010	1,400	1,690
20	240	390	690	1,050	1,440	1,720	

各D寸における最大L寸法は左ページの規格表をご確認ください。

型式	D	¥基準単価					
		最短L~100	101~200	201~400	401~600	601~800	801~1000
FRDOC (S45C)	6~10	260	320	450	530	—	—
	11~15	370	430	640	750	1,090	—
	16~19	510	650	990	1,230	1,470	1,710
	20~24	640	850	1,260	1,630	2,060	2,410
	25~27	910	1,200	1,710	2,270	2,840	3,560
	28~30	1,160	1,470	1,990	2,490	3,190	3,910

ロッド(外径フリータイプ)

型式	D	¥基準単価					
		最短L~100	101~200	201~400	401~600	601~800	801~1000
FRDOC (S45C)	6~10	260	320	450	530	—	—
	11~15	370	430	640	750	1,090	—
	16~19	510	650	990	1,230	1,470	1,710
	20~24	640	850	1,260	1,630	2,060	2,410
	25~27	910	1,200	1,710	2,270	2,840	3,560

③7
 ハブ棒
 ・樹脂
 ・ロッド
 ・パイプ