

制電性ウレタンシート/低反発ウレタンシート



耐油性粘着テープ付ウレタンシート



類似寸法は加工部品Cナビ http://cp.misumi.jp/10-013/ CADデータフォルダ名: 39_Urethanes

通常ウレタンは絶縁のため帯電し、ほこりが付着しやすいですが制電性ウレタンは帯電を軽減します。

RoHS

Table with columns: A・B寸指定タイプ, 材質, 硬度, 色. Rows include UTSHNE, UTSM, UTSLE, LUTN.


低反発ウレタンの特性 P369

制電性ウレタン特性値

Table with columns: 体積固有抵抗率, 表面抵抗率. Values: 2.1x10^10 Ω・cm, 4.0x10^9 Ω.

試験条件: 温度30℃湿度60%
上記以外の特性は同じ硬度のウレタンと同等です。

 穴加工詳細




精度基準

Table with columns: T公差, A・B公差. Rows for T (1-4, 5-10, 15-30) and A・B (200以下, 201-300, 301-400, 401-500).

A・B寸指定タイプ 標準タイプ

穴加工付タイプ

1穴 - 1H, 2穴 - 2H, 3穴 - 3H, 4穴 - 4H, 6穴 - 6H

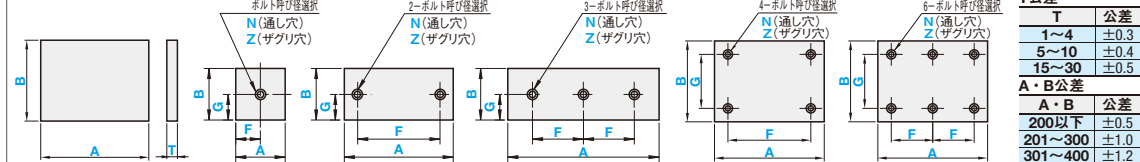

A・B寸公差が変更になりました。右記精度基準をご確認ください。

A・B寸指定タイプ-標準タイプ

Table with columns: Type, T, A, B. Lists types like UTSHNE, UTSM, UTSLE, LUTN with their dimensions.

A・B寸指定タイプ

Table with columns: Type, T, A, B. Lists types like UTSHNE, UTSM, UTSLE, LUTN with their dimensions.

Order 注文例: 型式 [A]-[B]-[F]-[G]-[ボルト呼び径]-[XC・YC]

Table with columns: Alterations, Code, Spec. Details about hole positions and specifications.

LUTNのT寸は*のみとなります。 A≧B≧T

A・B寸指定タイプ-穴加工付タイプ

Table with columns: Type, 呼び, T, A, B, F, G, N, Z. Lists types with hole specifications and dimensions.

穴加工料金

Table with columns: 穴加工付 Type, ボルト呼び N, Z. Lists prices for different hole types and sizes.

LUTNのT寸は*印のみとなります。

F寸の指定範囲は、1Hタイプ選択の場合: d(d1)/2+2.5≦F≦A-d(d1)/2-2.5...

A・B寸指定タイプ

Large table with columns: Type, T, A, B, ¥基準単価. Lists prices for various urethane sheet types and sizes.

この製品の単価は、表中に表示されている基準単価に素材係数を掛けた金額になります。(1円単位は切り捨て)

例) 型式 [A]-[B] UTSHNE10-500-400 のとき 12,530 × 0.8 = 10,024 ⇒ 単価10,020円

類似寸法は加工部品Cナビ http://cp.misumi.jp/10-013/ CADデータフォルダ名: 39_Urethanes

油残しているところにも接着可能な粘着材付のウレタンシートです。

RoHS


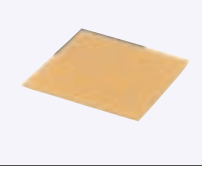



Table with columns: Type, 材質, 硬度, 色, 粘着面. Lists types like NTUS, NTUH, NTUM, NTUL with their properties.

特性 P369 同じ硬度のウレタンと同等です。

A・B寸固定タイプ・A・B寸指定タイプ-標準タイプ

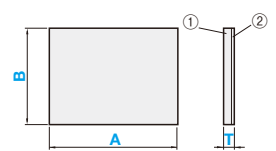

A・B寸指定タイプ-穴加工付タイプ

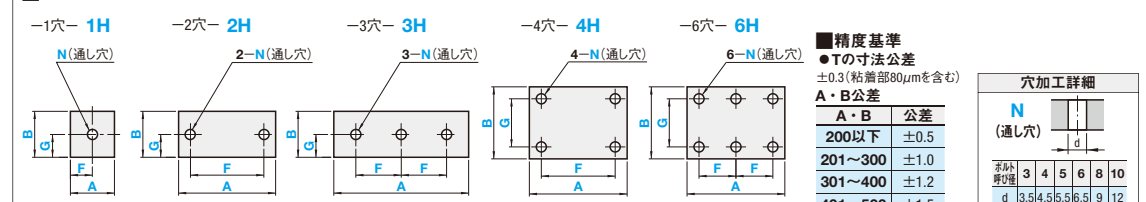

穴加工付タイプをご指定する時は呼びを選択してください。

A・B寸固定タイプ-標準タイプ

Table with columns: Type, T, A, B. Lists types like NTUS, NTUH, NTUM, NTUL with their dimensions.

A・B寸指定タイプ-標準タイプ・穴加工付タイプ

Table with columns: Type, 呼び, T, A, B, F, G, N. Lists types with hole specifications and dimensions.

接着力 (180度剥離強度)

Table with columns: 項目, 特殊アクリル系粘着剤, 一般アクリル系粘着剤. Lists adhesion strengths for different adhesive types.

*油面: 脱脂綿を用いSUS板にサラダイルを塗って、2時間後測定
試験方法: 180°ピールングテスト(SUS304板に厚さ25μm・幅25mmのPETフィルムを粘着)

Order 注文例: 型式 [A]-[B]-[F]-[G]-[N]-[XC・YC]

Delivery 出荷日: 3 日発送

Price 価格: 数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P89

この製品の単価は、表中に表示されている基準単価に素材係数を掛けた金額になります。(1円単位は切り捨て)

例) 型式 [A]-[B] (基準単価) × (素材係数) = 標準タイプ単価
NTUS1-300-200 のとき 1,240 × 1.3 = 1,612 ⇒ 単価1,610円

A・B寸固定タイプ-標準タイプ

Table with columns: Type, T, A, ¥基準単価. Lists prices for fixed standard types.

A・B寸指定タイプ-標準タイプ・穴加工付タイプ

Table with columns: Type, T, A, B, ¥基準単価. Lists prices for specified types with holes.