


プラスチック・ジョイントは接着剤で接着して使用します。そのため分解しない部分でご使用ください。

(1) 強度比較 より強度を必要とする場合は、以下の選定方法をもとにジョイントを選んでください。


強度比較-1	PJ100B>PJ100A	強度比較-2	PJ100B>PJ100C
1方向通しタイプのジョイントの方が、2本のパイプをつなぐ方より強くなります。		補強リブ付きのジョイントの方が強くなります。	
強度比較-3	PJ201B>PJ101B	強度比較-4	PJ201B>PJ204A
アームの長いジョイントの方が強くなります。		スリットのない通しタイプのジョイントの方が強くなります。	

(2) 用途比較 プラスチック・ジョイントは、接続形状にあわせて選択します。

① コーナー・つなぎ補強用

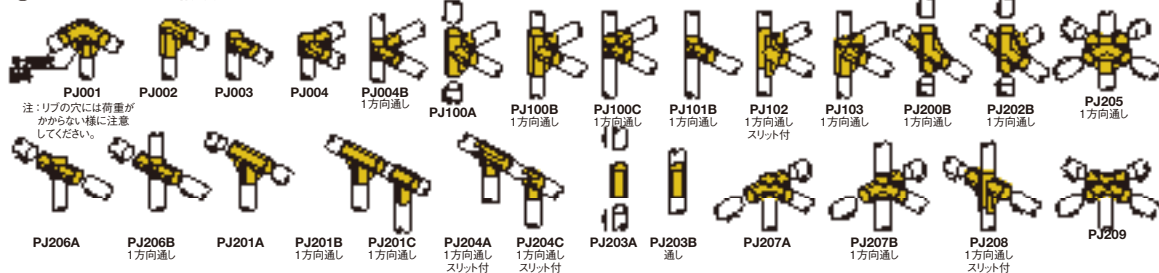


② クロス・角度付き用

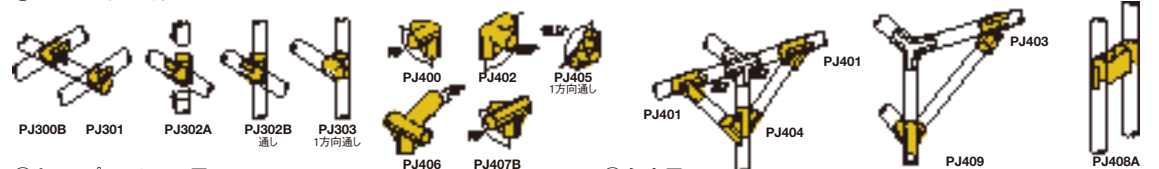

③ キャップ・ストッパ用



④ 台車用

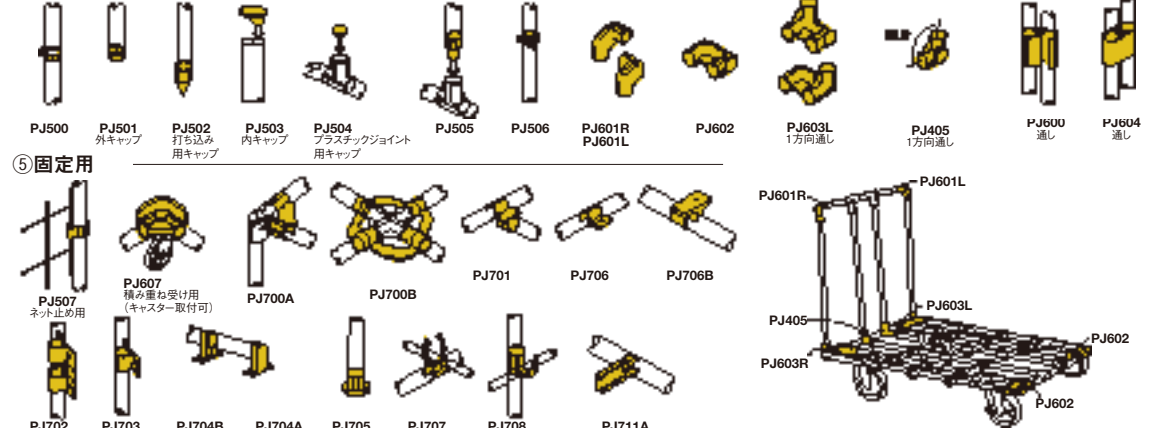

接着剤

1000mL 300mL スポイト

消防法による危険物非該当品です。

材質(成分)	
有機溶剤	ナフテン系炭化水素
接着剤	インバラフィン系炭化水素
スポイト	ポリエチレン

接着液取扱上の注意

警告

- 有害ですので直接飲んだり吸引しないでください。
- 火気に近づけないでください。
- 目に入ったときは直ちに水で洗い流してください。
- 皮膚に直接付けないでください。付いたときは直ちに温湯石けん水で洗ってください。
- 室内の換気は必ず、充分に行ってください。
- プラスチック類を傷めることがありますので、メカネ、プラスチック製品、衣類などに付着させないようにご注意ください。
- スポイトの注入口は絶対に人に向けてください。液が飛び散ることがあり大変危険です。
- 揮発性の溶剤を使用していますので、使用後は必ず密栓してください。
- シンナーなどの他の溶剤と混合しないでください。
- 冷暗所に保存してください。
- 温度変化により容器が膨らむことがあります。このときは、キャップをゆくり開けてください。

型式	容量	付属品	¥基準単価	型式
Type No.	mL	スポイト1個		PFBOND300
PFBOND3	300	スポイト1個	1,560	
	1000	スポイト2個	3,780	

PJ001~PJ100C		PJ101B~PJ202B		PJ203A~PJ209	

型式	色	¥基準単価					¥スライド単価							
		1-192	20-49	50-99	100-299	300-499	500-999	1000-2999	3000-4999	5000-9999	10000-29999			
PJ001	W	46	200	160	100	80								
PJ002	W	33	145	116	72	58								
PJ003	W	25	130	104	65	52								
PJ004	W	37	150	120	75	60								
PJ004B	S	37	150	120	75	60								
PJ100A	(グレー)	58	260	208	130	104								
PJ100B	(グレー)	57	260	208	130	104								
PJ100C	(グレー)	33	150	120	75	60								
PJ101B	W	21	130	104	65	52								
PJ102	W	28	230	184	115	92								
PJ103	W	37	230	184	115	92								
PJ200B	(白)	65	250	200	125	100								
PJ201A	S	48	200	160	100	80								
PJ201B	(グレー)	44	200	160	100	80								
PJ201C	(グレー)	32	160	128	80	64								
PJ202B	(グレー)	74	260	208	130	104								
PJ203A	W	27	120	96	60	48								
PJ203B	W	23	120	96	60	48								
PJ204A	W	37	180	144	90	72								
PJ204C	W	19	100	80	50	40								
PJ205	(白)	73	360	288	180	144								
PJ206A	(白)	35	150	120	75	60								
PJ206B	(白)	33	150	120	75	60								
PJ207A	(グレー)	47	200	160	100	80								
PJ207B	(グレー)	44	200	160	100	80								
PJ208	(グレー)	40	250	200	125	100								
PJ209	(グレー)	58	250	200	125	100								

◎表示数量超えはお見積り

パイプフレーム

型式 PJ001 - 色 S

3 日配