


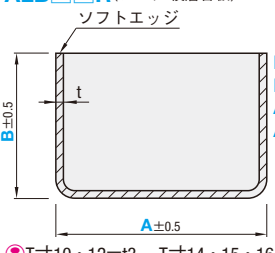
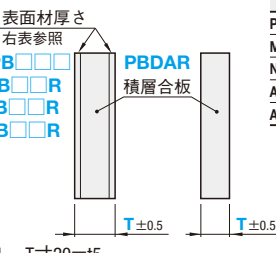
# エッジ付合板

—ソフトエッジタイプ・テープタイプ—



**<ソフトエッジ付合板>**  
**PBDAR** (積層合板)  
**MPBDAR** (メラミン樹脂+積層合板)  
**NTBDAR** (ゴム+積層合板)  
**ATBDAR** (帯電防止ゴム+積層合板)  
**ALBDAR** (アルミ+積層合板)

**<端面テープ貼付合板>**  
**MPB□□T** (メラミン樹脂+積層合板)





Type	貼付	表面材厚さ(mm)	材質
PBDAR	無	—	積層合板(ポプラ)
MPBDAR	両面	0.5	メラミン樹脂貼付合板
NTBDAR	片面	2	ゴム貼付合板
ATBDAR	片面	2	帯電防止ゴム貼付合板
ALBDAR	両面	0.8	アルミ貼付合板


ソフトエッジ  
 材質 ポリプロピレン+エラストマ  
 耐熱温度 ~80°C  
 色 グレー  
 テープ  
 材質 アクリル含浸紙(厚さ0.45mm)  
 色 ベージュ

寸法: T寸10・12=t3 T寸14・15・16=t4 T寸20=t5

切り欠きの角の形状は次のようになります。

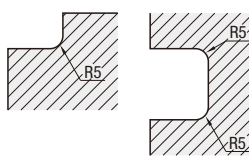

ソフトエッジ・テープ取付部位

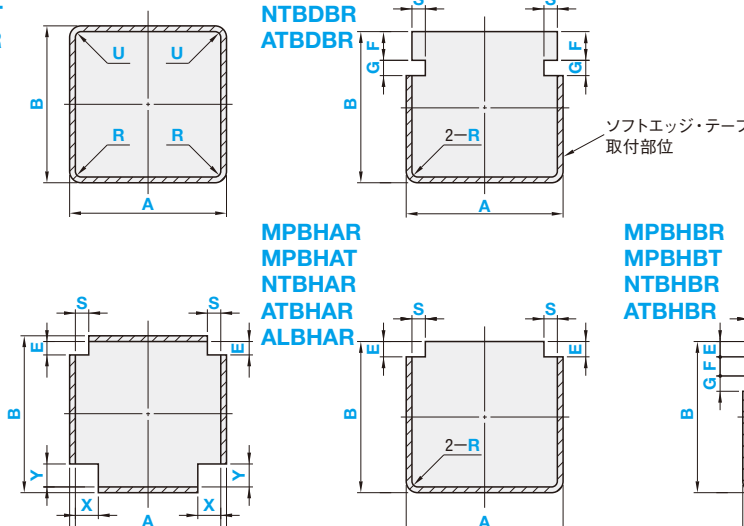


型式 Type	T 選択	A		色	R	U	E	G	S	X	Y	F
		指定1mm単位	指定1mm単位									
PBDAR	12 16 20	200~1200	200~1000	—	10	—	—	—	—	—	—	—
MPBDAR	10 15 20			S(グレー)								
MPBDAT	10 15 20			—								
NTBDAR	10 14 20			G(ライトグレー)								
ATBDAR	10 14 20			L(ライトグリーン)								
ALBDAR	10 15 20			—								
MPBDBR	10 15 20			S(グレー)								
MPBDBT	10 15 20			—								
NTBDBR	10 14 20			G(ライトグレー)								
ATBDBR	10 14 20			L(ライトグリーン)								
MPBHR	10 15 20			S(グレー)								
MPBHT	10 15 20			—								
NTBHR	10 14 20			G(ライトグレー)								
ATBHR	10 14 20			L(ライトグリーン)								
ALBHR	10 15 20			—								
MPBHAR	10 15 20			S(グレー)								
MPBHAT	10 15 20			—								
NTBHAR	10 14 20			G(ライトグレー)								
ATBHAR	10 14 20			L(ライトグリーン)								
ALBHAR	10 15 20			—								
MPBHBR	10 15 20	S(グレー)										
MPBHBT	10 15 20	—										
NTBHBR	10 14 20	G(ライトグレー)										
ATBHBR	10 14 20	L(ライトグリーン)										

**■Tの実寸法**

呼び寸法	10	15	20
アルミ貼付合板	9.6	13.6	19.6

**Example 使用例**

ソフトエッジの取付所はこぼりしています。

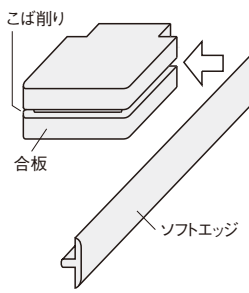

アルミ貼付合板のT寸法は呼びとなります。右表「Tの実寸法」をご覧ください。

**Order 注文例**

型式 — A — B — 色 — R — U — E・G・S・X・Y・F

MPBHR20 — 800 — 600 — S — E30 — S30 — X30 — Y30

MPBDAT10 — 320 — 250 — S — R10 — U10

**Delivery 出荷日** 5 日発送

**Price 価格**

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P89

数量	1~9	10~29	表示数量を超えは お見積り
値引率	—	5%	—

加工付タイプは、板本体価格に切り欠き加工料金を加えた金額になります。

**■板本体価格**

型式 Type	T	A 選択	¥基準単価			
			B			
			200~400	401~600	601~800	801~1000
積層合板	12	200~400	4,480	4,910	5,130	5,710
		401~600	4,910	5,200	5,710	6,220
		601~800	5,130	5,710	6,690	6,980
		801~1000	5,710	6,220	6,980	7,950
		1001~1200	5,820	6,980	7,090	8,230
		200~400	4,610	5,100	5,360	6,070
	16	401~600	5,100	5,460	6,070	6,750
		601~800	5,360	6,070	7,370	7,650
		801~1000	6,070	6,750	7,650	8,950
		1001~1200	6,180	7,650	7,760	9,230
		200~400	4,780	5,330	5,660	6,480
		401~600	5,330	5,790	6,480	7,320
20	601~800	5,660	6,480	8,110	8,400	
	801~1000	6,480	7,320	8,400	10,030	
	1001~1200	6,610	8,400	8,530	10,330	
	200~400	4,860	5,480	5,860	6,830	
	401~600	5,480	6,040	6,830	7,910	
	601~800	5,860	6,830	8,930	9,210	
メラミン樹脂合板	10	801~1000	6,830	7,910	9,210	11,310
		1001~1200	7,010	9,210	9,390	11,630
		200~400	5,120	5,860	6,380	7,580
		401~600	5,860	6,610	7,580	9,020
		601~800	6,380	7,580	10,410	10,690
		801~1000	7,580	9,020	10,690	13,500
	15	1001~1200	7,700	10,690	10,860	13,830
		200~400	5,280	6,080	6,660	7,990
		401~600	6,080	6,920	7,990	9,600
		601~800	6,660	7,990	11,140	11,430
		801~1000	7,990	9,600	11,430	14,570
		1001~1200	8,190	11,430	11,620	14,880
帯電防止ゴム貼付合板	10	200~400	4,790	5,830	6,640	8,430
		401~600	5,830	7,010	8,430	10,760
		601~800	6,640	8,430	13,040	13,360
		801~1000	8,430	10,760	13,360	17,920
		1001~1200	8,610	11,040	13,540	18,370
		200~400	4,910	6,000	6,850	8,740
	14	401~600	6,000	7,250	8,740	11,210
		601~800	6,850	8,740	13,620	13,950
		801~1000	8,740	11,210	13,950	18,780
		1001~1200	8,920	11,490	14,130	19,230
		200~400	5,130	6,310	7,260	9,330
		401~600	6,310	7,700	9,330	12,060
20	601~800	7,260	9,330	14,710	15,050	
	801~1000	9,330	12,060	15,050	20,400	
	1001~1200	9,520	12,350	15,250	20,860	
	200~400	6,210	7,850	9,230	12,180	
	401~600	7,850	9,890	12,180	16,220	
	601~800	9,230	12,180	20,190	20,510	
アルミ貼付合板	10	801~1000	12,180	16,220	20,510	28,510
		1001~1200	12,360	16,530	20,690	28,960
		200~400	6,320	8,010	9,440	12,500
		401~600	8,010	10,130	12,500	16,660
		601~800	9,440	12,500	20,770	21,100
		801~1000	12,500	16,660	21,100	29,360
	15	1001~1200	12,680	16,990	21,280	29,820
		200~400	6,540	8,330	9,850	13,090
		401~600	8,330	10,570	13,090	17,510
		601~800	9,850	13,090	21,860	22,200
		801~1000	13,090	17,510	22,200	30,970
		1001~1200	13,290	17,850	22,400	31,400

**■切り欠き加工料金**

対象となる記号	¥基準単価/左右2カ所
(切り欠き) E G Y	650
(コーナー) U R	—

左右対称でカットするため、対象となる記号の数の左右2カ所分の費用となります。

(例) 型式 — A — B — 色 — R — U — E・S  
 MPBHAR10 — 800 — 600 — S — R20 — E30 — S30

板本体 6,830円 Eの数 1×650=650円 Rの数 1×650=650円 合計 8,130円

**■端面テープ貼付合板について**



端面からの木片飛散防止のために、簡易的にテープを貼った商品です。

端面テープ貼付合板の単価は、表中に記載されている価格に素材係数0.9を掛けた金額になります。

(例) 型式 — A — B — 色 — R — U — のとき  
 MPBDAT10 — 320 — 250 — S — R10 — U10  
 (表中価格) × (素材係数) + (切り欠き加工料金) = 端面テープ貼付合板単価  
 4,860円 × 0.9 + 1,300円 = 5,670円 (1円単位は切り捨て)

45 カバーパネル