


材料屋24でミスミ型番・出荷日・価格を一発表示! (<http://misumi.jp/fa24>)

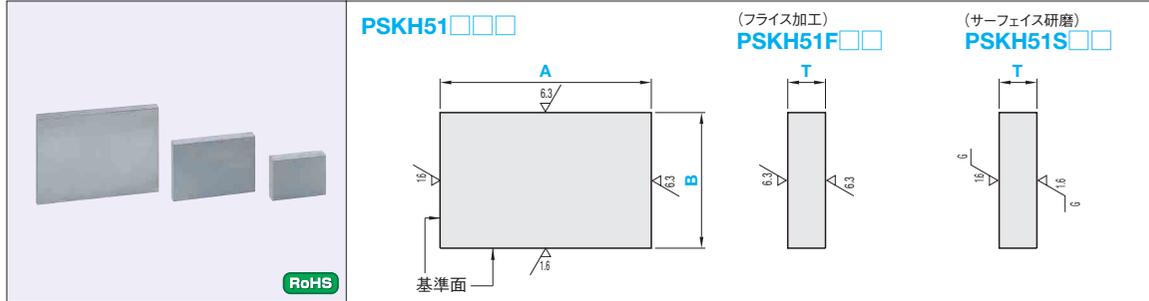

| Type | 上下面仕上 | ①板厚公差 選択 | ②A・B寸公差 選択 | 指定0.5mm単位 | | |
|--------|--------------------------|-----------------------|------------------|-----------|--------|------|
| | | | | A | B | T |
| PSKH51 | F(フライス加工) S(サーフェイス研磨) | H P Q N M | P Q N M | A ≥ B | | 5~60 |
| | | | | 20~300 | 20~200 | |

①板厚公差

| 上下面仕上 | H | P | Q | N | M |
|-------------|-----------|-----------|--------|-------|--------|
| F(フライス加工) | +0.3~+0.5 | +0.1~+0.3 | 0~+0.2 | ±0.1 | -0.2~0 |
| S(サーフェイス研磨) | +0.2~+0.3 | +0.1~+0.2 | 0~+0.1 | ±0.05 | -0.1~0 |

②A・B寸公差

| 上下面仕上 | A・B寸法 | P | Q | N | M |
|-------------|-----------|-----------|--------|-------|--------|
| F(フライス加工) | 250mm以下 | +0.1~+0.3 | 0~+0.2 | ±0.1 | -0.2~0 |
| S(サーフェイス研磨) | 250.5mm以上 | +0.1~+0.6 | 0~+0.5 | ±0.25 | -0.5~0 |

■精度基準 (最大値)

| 項目 | 上下面仕上 | | |
|------------------|---------------|-------|-------|
| | F | S | |
| 板厚平行度(100mmに対して) | 0.05 | 0.012 | |
| 平面度(100mmに対して) | T5~7.5 | 0.1 | 0.05 |
| | T8~15.5 | 0.07 | 0.03 |
| | T16~25.5 | 0.05 | 0.015 |
| | T26~60 | 0.05 | 0.012 |
| 基準面直角度 | 100mmに対し0.015 | | |
| 全周面取り | C0.2~C0.5 | | |

Order 注文例

Delivery 出荷日

3 日日出荷

型式

Type 上下面仕上 板厚公差 A・B寸公差

PSKH51 F Q M - 120 - 120 - 24

PSKH51 S N N - 120 - 120 - 24

Alteration 追加加工

型式 - A - B - T - (CSC・CBC・CCA...etc.)

PSKH51FNM - 300 - 100 - 20 - CSC

| Alterations | 全周面取り変更 | | コーナークット | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------------------------------|---|--|-------|---------|-----|-----|------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|
| | CSC | CBC | CCA・CCB・CCC・CCD | | | | | | | | | | | | | | |
| Code | CSC | CBC | CCA・CCB・CCC・CCD | | | | | | | | | | | | | | |
| Spec. | 面取り値を小さくします。 規格C0.2~C0.5...C0.1以下 | 面取り値を大きくします。 規格C0.2~C0.5...C0.5~C1.0 | 任意のコーナーをカットすることができます。 1≦コーナークット≦50 1mm単位指定 <table border="1"> <thead> <tr> <th>指定1mm</th> <th>¥/1Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1~5</td><td>200</td></tr> <tr><td>6~10</td><td>250</td></tr> <tr><td>11~20</td><td>450</td></tr> <tr><td>21~30</td><td>600</td></tr> <tr><td>31~40</td><td>700</td></tr> <tr><td>41~50</td><td>800</td></tr> </tbody> </table> | 指定1mm | ¥/1Code | 1~5 | 200 | 6~10 | 250 | 11~20 | 450 | 21~30 | 600 | 31~40 | 700 | 41~50 | 800 |
| 指定1mm | ¥/1Code | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1~5 | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6~10 | 250 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11~20 | 450 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21~30 | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31~40 | 700 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41~50 | 800 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ¥/1Code | 無料 | 無料 | Spec.参照 | | | | | | | | | | | | | | |

Price 価格

(例) PSKH51FQN-120-120-24のとき

A寸法 × 面積単価 = 価格(1円単位は切捨)

120 × 101 = 12,120(円)

■数量スライド価格 (1円単位切り捨て) P99

| 数量区分 | 標準対応 | | 個別対応 |
|------|------|-------|-------|
| | 小口 | 大口 | 大口 |
| 数量 | 1~9 | 10~14 | 15~20 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% |

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

PSKH51F

| 型式 | A | B | T | 5 | 7.5~9 | 9.5~11 | 11.5~13 | 13.5~16 | 16.5~20 | 20.5~22 | 22.5~25 | 25.5~28 | 28.5~29.5 | 30~34.5 | 35~35.5 | 40~44.5 | 45~49.5 | 50~54.5 | 55~60 |
|-----------|---|---|---|------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|
| 20~50 | | | | Ax35 | Ax35 | Ax38 | Ax45 | Ax48 | Ax47 | Ax50 | Ax53 | Ax55 | Ax57 | Ax65 | Ax70 | Ax75 | Ax79 | Ax84 | Ax89 |
| 50.5~75 | | | | Ax27 | Ax29 | Ax32 | Ax37 | Ax40 | Ax40 | Ax42 | Ax45 | Ax47 | Ax49 | Ax56 | Ax60 | Ax65 | Ax70 | Ax74 | Ax76 |
| 75.5~100 | | | | Ax22 | Ax25 | Ax25 | Ax32 | Ax35 | Ax35 | Ax37 | Ax40 | Ax42 | Ax44 | Ax50 | Ax52 | Ax57 | Ax61 | Ax65 | Ax70 |
| 100.5~150 | | | | Ax20 | Ax19 | Ax23 | Ax26 | Ax27 | Ax27 | Ax30 | Ax32 | Ax34 | Ax36 | Ax38 | Ax42 | Ax46 | Ax48 | Ax51 | Ax55 |
| 25.5~50 | | | | Ax44 | Ax44 | Ax46 | Ax49 | Ax55 | Ax59 | Ax64 | Ax68 | Ax70 | Ax80 | Ax87 | Ax94 | Ax97 | Ax104 | Ax111 | |
| 50.5~75 | | | | Ax36 | Ax36 | Ax40 | Ax43 | Ax49 | Ax52 | Ax57 | Ax61 | Ax62 | Ax67 | Ax74 | Ax81 | Ax87 | Ax94 | Ax101 | |
| 75.5~100 | | | | Ax31 | Ax30 | Ax35 | Ax39 | Ax43 | Ax45 | Ax47 | Ax48 | Ax52 | Ax54 | Ax62 | Ax68 | Ax75 | Ax81 | Ax88 | |
| 100.5~200 | | | | Ax25 | Ax27 | Ax32 | Ax33 | Ax37 | Ax38 | Ax40 | Ax44 | Ax44 | Ax43 | Ax49 | Ax52 | Ax58 | Ax63 | Ax69 | Ax75 |
| 200.5~300 | | | | Ax21 | Ax24 | Ax28 | Ax29 | Ax33 | Ax31 | Ax34 | Ax37 | Ax38 | Ax40 | Ax46 | Ax51 | Ax57 | Ax62 | Ax68 | Ax74 |
| 40.5~50 | | | | Ax39 | Ax46 | Ax52 | Ax55 | Ax64 | Ax66 | Ax69 | Ax77 | Ax82 | Ax87 | Ax95 | Ax105 | Ax114 | Ax124 | Ax134 | Ax145 |
| 50.5~75 | | | | Ax35 | Ax43 | Ax48 | Ax51 | Ax59 | Ax62 | Ax66 | Ax68 | Ax73 | Ax78 | Ax89 | Ax98 | Ax108 | Ax109 | Ax118 | Ax128 |
| 75.5~100 | | | | Ax32 | Ax40 | Ax47 | Ax50 | Ax58 | Ax57 | Ax61 | Ax69 | Ax73 | Ax75 | Ax86 | Ax98 | Ax106 | Ax109 | Ax118 | Ax118 |
| 100.5~200 | | | | Ax32 | Ax35 | Ax43 | Ax46 | Ax53 | Ax51 | Ax55 | Ax61 | Ax62 | Ax66 | Ax75 | Ax84 | Ax94 | Ax92 | Ax101 | Ax111 |
| 200.5~300 | | | | Ax31 | Ax35 | Ax36 | Ax40 | Ax45 | Ax47 | Ax51 | Ax57 | Ax61 | Ax64 | Ax66 | Ax74 | Ax83 | Ax91 | Ax100 | Ax109 |
| 60.5~75 | | | | Ax43 | Ax51 | Ax58 | Ax62 | Ax73 | Ax71 | Ax76 | Ax84 | Ax90 | Ax97 | Ax111 | Ax115 | Ax126 | Ax138 | Ax142 | Ax154 |
| 75.5~100 | | | | Ax40 | Ax47 | Ax55 | Ax55 | Ax66 | Ax68 | Ax74 | Ax82 | Ax82 | Ax87 | Ax99 | Ax110 | Ax115 | Ax126 | Ax137 | Ax149 |
| 100.5~200 | | | | Ax34 | Ax41 | Ax50 | Ax48 | Ax58 | Ax58 | Ax62 | Ax69 | Ax74 | Ax79 | Ax85 | Ax96 | Ax107 | Ax118 | Ax129 | Ax141 |
| 200.5~300 | | | | Ax34 | Ax39 | Ax47 | Ax45 | Ax55 | Ax58 | Ax62 | Ax69 | Ax74 | Ax79 | Ax84 | Ax95 | Ax106 | Ax117 | Ax128 | Ax140 |
| 80.5~100 | | | | Ax47 | Ax57 | Ax61 | Ax67 | Ax77 | Ax82 | Ax81 | Ax90 | Ax97 | Ax104 | Ax112 | Ax125 | Ax139 | Ax152 | Ax166 | Ax180 |
| 100.5~125 | | | | Ax43 | Ax52 | Ax59 | Ax63 | Ax75 | Ax72 | Ax79 | Ax88 | Ax90 | Ax94 | Ax107 | Ax120 | Ax134 | Ax147 | Ax160 | Ax175 |
| 125.5~200 | | | | Ax41 | Ax51 | Ax55 | Ax58 | Ax66 | Ax67 | Ax74 | Ax83 | Ax89 | Ax93 | Ax105 | Ax118 | Ax132 | Ax145 | Ax158 | Ax173 |
| 200.5~300 | | | | Ax38 | Ax47 | Ax52 | Ax53 | Ax66 | Ax67 | Ax75 | Ax81 | Ax88 | Ax92 | Ax103 | Ax117 | Ax130 | Ax143 | Ax156 | Ax171 |
| 100.5~125 | | | | Ax53 | Ax63 | Ax73 | Ax80 | Ax87 | Ax90 | Ax91 | Ax101 | Ax109 | Ax117 | Ax132 | Ax149 | Ax166 | Ax183 | Ax199 | Ax217 |
| 125.5~200 | | | | Ax49 | Ax56 | Ax65 | Ax68 | Ax79 | Ax81 | Ax88 | Ax97 | Ax105 | Ax113 | Ax129 | Ax145 | Ax161 | Ax178 | Ax194 | Ax212 |
| 200.5~300 | | | | Ax44 | Ax53 | Ax60 | Ax66 | Ax78 | Ax79 | Ax86 | Ax97 | Ax105 | Ax112 | Ax127 | Ax144 | Ax160 | Ax176 | Ax192 | Ax210 |
| 125.5~200 | | | | Ax57 | Ax68 | Ax74 | Ax79 | Ax94 | Ax97 | Ax103 | Ax114 | Ax123 | Ax130 | Ax147 | Ax164 | Ax186 | Ax206 | Ax225 | Ax246 |
| 200.5~300 | | | | Ax51 | Ax61 | Ax70 | Ax75 | Ax90 | Ax92 | Ax99 | Ax111 | Ax121 | Ax128 | Ax146 | Ax165 | Ax184 | Ax203 | Ax222 | Ax244 |
| 150.5~200 | | | | Ax58 | Ax69 | Ax78 | Ax83 | Ax100 | Ax101 | Ax108 | Ax120 | Ax130 | Ax137 | Ax155 | Ax176 | Ax196 | Ax217 | Ax237 | Ax260 |
| 200.5~300 | | | | Ax51 | Ax62 | Ax72 | Ax79 | Ax93 | Ax94 | Ax102 | Ax114 | Ax125 | Ax134 | Ax153 | Ax174 | Ax194 | Ax215 | Ax235 | Ax257 |
| 160.5~200 | | | | Ax72 | Ax80 | Ax94 | Ax102 | Ax121 | Ax125 | Ax132 | Ax148 | Ax161 | Ax166 | Ax192 | Ax217 | Ax243 | Ax268 | Ax294 | Ax322 |
| 200.5~300 | | | | Ax63 | Ax75 | Ax88 | Ax96 | Ax114 | Ax119 | Ax127 | Ax142 | Ax155 | Ax164 | Ax189 | Ax215 | Ax240 | Ax266 | Ax291 | Ax319 |

PSKH51S

| 型式 | A | B | T | 5 | 7.5~9 | 9.5~11 | 11.5~13 | 13.5~16 | 16.5~20 | 20.5~22 | 22.5~25 | 25.5~28 | 28.5~29.5 | 30~34.5 | 35~35.5 | 40~44.5 | 45~49.5 | 50~54.5 | 55~60 |
|-----------|---|---|---|------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|
| 20~50 | | | | Ax52 | Ax54 | Ax57 | Ax65 | Ax68 | Ax68 | Ax71 | Ax73 | Ax76 | Ax78 | Ax90 | Ax95 | Ax100 | Ax105 | Ax109 | Ax115 |
| 50.5~75 | | | | Ax45 | Ax46 | Ax49 | Ax55 | Ax58 | Ax57 | Ax60 | Ax62 | Ax65 | Ax67 | Ax78 | Ax82 | Ax87 | Ax87 | Ax92 | Ax97 |
| 75.5~100 | | | | Ax40 | Ax41 | Ax44 | Ax50 | Ax53 | Ax53 | Ax55 | Ax58 | Ax60 | Ax62 | Ax72 | Ax73 | Ax78 | Ax82 | Ax86 | Ax91 |
| 100.5~150 | | | | Ax36 | Ax37 | Ax40 | Ax43 | Ax44 | Ax44 | Ax46 | Ax48 | Ax50 | Ax52 | Ax57 | Ax61 | Ax65 | Ax65 | Ax69 | Ax73 |
| 25.5~50 | | | | Ax63 | Ax62 | Ax67 | Ax71 | Ax77 | Ax77 | Ax80 | Ax85 | Ax88 | Ax91 | Ax106 | Ax114 | Ax121 | Ax122 | Ax129 | Ax137 |
| 50.5~75 | | | | Ax53 | Ax54 | Ax58 | Ax61 | Ax67 | Ax67 | Ax70 | Ax75 | Ax78 | Ax81 | Ax91 | Ax96 | Ax104 | Ax110 | Ax117 | Ax124 |
| 75.5~100 | | | | Ax48 | Ax49 | Ax53 | Ax57 | Ax62 | Ax63 | Ax65 | Ax66 | Ax69 | Ax71 | Ax84 | Ax90 | Ax97 | Ax103 | Ax102 | Ax109 |
| 100.5~200 | | | | Ax41 | Ax44 | Ax48 | Ax48 | Ax53 | Ax54 | Ax56 | Ax59 | Ax58 | Ax60 | Ax71 | Ax73 | Ax79 | Ax84 | Ax90 | Ax96 |
| 200.5~300 | | | | Ax34 | Ax36 | Ax40 | Ax42 | Ax46 | Ax43 | Ax45 | Ax49 | Ax49 | Ax51 | Ax61 | Ax66 | Ax72 | Ax77 | Ax83 | Ax89 |
| 40.5~50 | | | | Ax57 | Ax66 | Ax71 | Ax74 | Ax83 | Ax85 | Ax89 | Ax98 | Ax103 | Ax108 | Ax121 | Ax131 | Ax141 | Ax151 | Ax161 | Ax171 |
| 50.5~75 | | | | Ax52 | Ax60 | Ax66 | Ax69 | Ax77 | Ax80 | Ax84 | Ax87 | Ax92 | Ax96 | Ax114 | Ax123 | Ax133 | Ax132 | Ax141 | Ax151 |
| 75.5~100 | | | | Ax50 | Ax59 | Ax65 | Ax68 | Ax77 | Ax75 | Ax79 | Ax86 | Ax91 | Ax95 | Ax104 | Ax113 | Ax122 | Ax131 | Ax132 | Ax141 |
| 100.5~200 | | | | Ax48 | Ax53 | Ax61 | Ax63 | Ax71 | Ax68 | Ax71 | Ax77 | Ax77 | Ax81 | Ax96 | Ax104 | Ax112 | Ax120 | Ax128 | Ax137 |
| 200.5~300 | | | | Ax42 | Ax49 | Ax49 | Ax53 | Ax59 | Ax58 | Ax63 | Ax68 | Ax72 | Ax75 | Ax86 | Ax95 | Ax103 | Ax112 | Ax120 | Ax129 |
| 60.5~75 | | | | Ax61 | Ax71 | Ax77 | Ax81 | Ax92 | Ax90 | Ax94 | Ax105 | Ax111 | Ax117 | Ax129 | Ax140 | Ax152 | Ax163 | Ax166 | Ax178 |
| 75.5~100 | | | | Ax57 | Ax66 | Ax73 | Ax73 | Ax83 | Ax83 | Ax91 | Ax99 | Ax98 | Ax105 | Ax124 | Ax128 | Ax139 | Ax150 | Ax161 | Ax173 |
| 100.5~200 | | | | Ax52 | Ax60 | Ax67 | Ax65 | Ax74 | Ax73 | Ax78 | Ax85 | Ax90 | Ax95 | Ax113 | Ax123 | Ax134 | Ax144 | Ax155 | Ax167 |
| 200.5~300 | | | | Ax48 | Ax52 | Ax58 | Ax58 | Ax67 | Ax69 | Ax74 | Ax80 | Ax86 | Ax91 | Ax105 | Ax116 | Ax127 | Ax138 | Ax149 | Ax161 |
| 80.5~100 | | | | Ax65 | Ax76 | Ax80 | Ax85 | Ax96 | Ax100 | Ax100 | Ax109 | Ax116 | Ax122 | Ax137 | Ax151 | Ax164 | Ax177 | Ax191 | Ax205 |
| 100.5~125 | | | | Ax62 | Ax70 | Ax77 | Ax81 | Ax93 | Ax89 | Ax96 | Ax105 | Ax106 | Ax112 | Ax133 | Ax146 | Ax159 | Ax173 | Ax186 | Ax201 |
| 125.5~200 | | | | Ax58 | Ax69 | Ax71 | Ax74 | Ax81 | Ax83 | Ax90 | Ax98 | Ax105 | Ax110 | Ax131 | Ax144 | Ax157 | Ax170 | Ax183 | Ax198 |
| 200.5~300 | | | | Ax51 | Ax59 | Ax63 | Ax66 | Ax77 | Ax79 | Ax86 | Ax93 | Ax100 | Ax105 | Ax124 | Ax138 | Ax151 | Ax164 | Ax177 | Ax191 |
| 100.5~125 | | | | Ax71 | Ax83 | Ax93 | Ax99 | Ax105 | Ax108 | Ax109 | Ax119 | Ax128 | Ax136 | Ax162 | Ax178 | Ax194 | Ax211 | Ax227 | Ax245 |
| 125.5~200 | | | | Ax67 | Ax73 | Ax83 | Ax84 | Ax96 | Ax98 | Ax106 | Ax115 | Ax124 | Ax132 | Ax157 | Ax173 | Ax189 | Ax206 | Ax222 | Ax240 |
| 200.5~300 | | | | Ax58 | Ax65 | Ax72 | Ax78 | Ax90 | Ax92 | Ax99 | Ax109 | Ax117 | Ax125</ | | | | | | |