

DEEP GROOVE BALL BEARINGS-DOUBLE SHIELD TYPE-

深溝玉軸受

一両シールド形

価格改訂

新価格



CADデータフォルダ名：14_Bearings_with_Holder

高荷重、高回転数、高回転精度が必要な場合でもご使用いただけます。同商品のC-VALUE部品はP.1020へ



RoHS

B6□□□ZZ

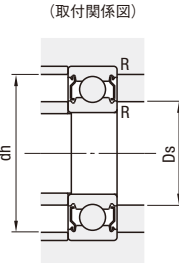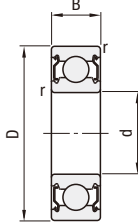

(取付関係図)

材質 SUJ2
軸受精度 JIS B 1514 0級

技術データのラジアル軸受(等級0級)の許容差及び許容値を参照願います。P.2243

型式	d	D	B	r (min)	基本定格荷重		許容回転数 rpm (参考)	取付関係寸法				質量 (g) (参考)	¥基準単価
					Cr(動) kN	Cor(静) kN		Ds (min)	Ds (max)	dh (max)	R (max)		
B6700ZZ	10	15	4	0.2	0.85	0.43	15000	10.4	11.21	14.2	0.2	2	680
B6800ZZ		19	5		1.83	0.925	34000		12.5	17		5	360
B6900ZZ		22	6	0.3	2.70	1.27	32000	12	13	20	0.3	9	310
B6000ZZ		26	8		4.55	1.96	30000		13.5	24		19	200
B6200ZZ		30	9	0.6	5.10	2.39	24000	14	16	26	0.6	32	170
B6300ZZ	12	35	11		8.1	3.45	21000		16.5	31		52	230
B6701ZZ		18	4	0.2	0.92	0.53	13000	12.4	13.86	16.7	0.2	3	700
B6801ZZ		21	5		1.92	1.04	32000		14.5	19		6	370
B6901ZZ		24	6	0.3	2.89	1.46	30000	14	15	22	0.3	11	320
B6001ZZ		28	8		5.10	2.39	27000		16	26		21	210
B6201ZZ	15	32	10	0.6	6.10	2.75	22000	16	17	28	0.6	37	190
B6301ZZ		37	12	1	9.7	4.2	19000	17	18	32	1.0	60	250
B6702ZZ		21	4	0.2	0.93	0.58	11000	15.4	16.86	19.7	0.2	4	820
B6802ZZ		24	5		2.08	1.26	27000		17.5	22		7	410
B6902ZZ		28	7	0.3	3.65	2.00	26000	17	19	30	0.3	16	350
B6002ZZ	17	32	9		5.60	2.83	23000		19	30		30	230
B6202ZZ		35	11	0.6	7.75	3.60	19000	19	20	31	0.6	45	200
B6302ZZ		42	13	1	11.4	5.45	17000	20	22.5	37	1.0	83	250
B6703ZZ		23	4	0.2	1.0	0.65	9500	17.4	18.86	21.1	0.2	4	1,280
B6803ZZ		26	5		2.23	1.46	25000		19.5	24		8	440
B6903ZZ	20	30	7	0.3	4.65	2.58	23000	19	20	28	0.3	18	370
B6003ZZ		35	10		6.80	3.35	20000		21	33		39	240
B6203ZZ		40	12	0.6	9.60	4.60	17000	21	23	36	0.6	66	310
B6303ZZ		47	14	1	13.6	6.65	15000	22	25.5	42	1.0	113	440
B6704ZZ		27	4	0.2	1.40	0.72	8500	20.4	22.36	25.5	0.2	6	1,150
B6804ZZ	25	32	7		4.00	2.47	20000		22.5	30		19	440
B6904ZZ		37	9	0.3	6.40	3.70	19000	22	24	35	0.3	36	370
B6004ZZ		42	12	0.6	9.40	5.05	17000	24	26	38	0.6	69	270
B6204ZZ		47	14	1.0	12.80	6.65	14000	25	28	42	1.0	106	280
B6304ZZ		52	15	1.1	15.9	7.9	13000	26.5	28	45.5	1.0	145	360
B6805ZZ	30	37	7		4.30	2.95	18000		29	35		22	490
B6905ZZ		42	9	0.3	7.05	4.55	16000	27	29	40	0.3	42	420
B6005ZZ		47	12	0.6	10.10	5.85	15000	29	30.5	43	0.6	80	300
B6205ZZ		52	15	1.0	14.00	7.85	12000	30	32	47	1.0	128	320
B6305ZZ		62	17	1.1	20.6	11.2	11000	31.5	36	55.5	1.0	235	460
B6806ZZ	35	42	7		4.70	3.65	15000		33	40		26	620
B6906ZZ		47	9	0.3	7.25	5.00	14000	32	34	45	0.3	48	500
B6006ZZ		55	13		13.20	8.30	12000		37	50		116	360
B6206ZZ		62	16	1.0	19.50	11.30	10000	35	39	57	1.0	199	430
B6306ZZ		72	19	1.1	26.7	15	9200	36.5	42.5	65.5	1.0	345	590
B6807ZZ	40	47	7	0.3	4.90	4.05	13000	37	38	45	0.3	29	730
B6907ZZ		55	10	0.6	9.55	6.85	12000	39	40	51	0.6	74	570
B6007ZZ		62	14	1.0	16.00	10.30	11000	40	42	57	1.0	155	450
B6207ZZ		72	17	1.1	25.70	15.30	9000	41.5	45	65.5	1.0	288	570
B6307ZZ		80	21	1.5	33.5	19.2	8400	43	47	72	1.5	469	790
B6808ZZ	45	52	7	0.3	5.10	4.40	12000	42	43	50	0.3	33	850
B6908ZZ		62	12	0.6	12.20	8.90	11000	44	45	58	0.6	110	640
B6008ZZ		68	15	1.0	16.80	11.50	9500	45	47	63	1.0	190	580
B6208ZZ		80	18	1.1	29.10	17.80	8200	46.5	51	73.5	1.0	366	730
B6308ZZ		90	23	1.5	40.5	24	7500	48	53	82	1.5	636	1,170
B6809ZZ	50	58	7	0.3	6.18	5.38	11000	47	47.5	56	0.3	38	990
B6909ZZ		68	12	0.6	14.1	10.8	9500	49	50	64	0.6	126	790
B6009ZZ		75	16	1	20.9	15.2	8800	50	53.5	70	1.0	241	750
B6209ZZ		85	19	1.1	31.5	20.4	7500	51.5	55.5	78.5	1.0	420	890
B6309ZZ		100	25	1.5	53	32	6700	53	61.5	92	1.5	829	1,490
B6810ZZ		65	7	0.3	6.6	6.09	9500	52	52.5	63	0.3	50	1,190
B6910ZZ		72	12	0.6	14.5	11.7	9000	54	55	68	0.6	135	950
B6010ZZ		80	16	1.0	21.80	16.60	8300	55.0	57.5	75.0	1.0	261	870
B6210ZZ		90	20	1.1	35.00	23.20	7000	56.5	60.0	83.5	1.0	454	1,020
B6310ZZ		110	27	2	62.0	38	6000	59	68	101	2	1006	1,780

kgf=N×0.101972

Order
注文例

型
式

B6702ZZ

Delivery
出荷日

在庫品

翌日出荷 P.127

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price
価格

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.127

数量区分	標準対応 小口	個別対応 大口
数量	1~30	31~100
値引率	基準単価	15%
出荷日	通常	20%

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

BALL BEARINGS-DOUBLE SHIELD TYPE

C-MISUMI C-VALUE

【中精度】深溝玉軸受

両シールド形

最大類似部品
60%OFF



CADデータフォルダ名：14_Bearings_with_Holder 類似部品ページ P.1019

類似品比較ポイント | 軽荷重用途、中・低回転数用途、中精度回転用途の商品です。C-VALUE部品の説明はP.1015へ



RoHS

C-B6□□□ZZ

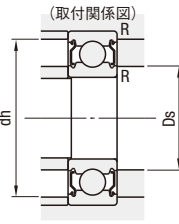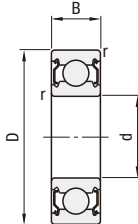

(取付関係図)

材質 SUJ2
軸受精度 JIS B 1514 0級

技術データのラジアル軸受(等級0級)の許容差及び許容値を参照願います。P.2243

型式	d	D	B	r (min)	C-VALUE部品確認ポイント① 基本定格荷重		許容回転数 rpm (参考)	取付関係寸法				質量 (g) (参考)	¥基準単価
					Cr(動) kN	Cor(静) kN		Ds		dh (max)	R (max)		
								(min)	(max)				
C-B6700ZZ	10	15	4	0.2	0.6	0.3	15000	10.4	11.21	14.2	0.2	2	350
C-B6800ZZ		19	5		1.28	0.65	34000		12.5	17		5	240
C-B6900ZZ		22	6	0.3	1.89	0.89	32000	12	13	20	0.3	9	200
C-B6000ZZ		26	8		3.19	1.37	30000	12	13.5	24		19	120
C-B6200ZZ		30	9	0.6	3.57	1.67	24000	14	16	26	0.6	32	80
C-B6300ZZ	12	35	11		5.74	2.45	21000		16.5	31		52	150
C-B6701ZZ		18	4	0.2	0.64	0.37	13000	12.4	13.86	16.7	0.2	3	400
C-B6801ZZ		21	5		1.34	0.73	32000		14.5	19		6	245
C-B6901ZZ		24	6	0.3	2.02	1.02	30000	14	15	22	0.3	11	210
C-B6001ZZ		28	8		3.57	1.67	27000		16	26		21	130
C-B6201ZZ	15	32	10	0.6	4.27	1.93	22000	16	17	28	0.6	37	110
C-B6301ZZ		37	12	1	6.79	2.94	19000	17	18	32	1	60	160
C-B6702ZZ		21	4	0.2	0.66	0.41	11000	15.4	16.86	19.7	0.2	4	470
C-B6802ZZ		24	5		1.46	0.88	27000		17.5	22		7	270
C-B6902ZZ		28	7	0.3	2.56	1.4	26000	17	19	26	0.3	16	230
C-B6002ZZ	17	32	9		3.92	1.98	23000		19	30		30	110
C-B6202ZZ		35	11	0.6	5.43	2.52	19000	19	20	31	0.6	45	120
C-B6302ZZ		42	13	1	7.98	3.82	17000	20	22.5	37	1	83	160
C-B6703ZZ		23	4	0.2	0.7	0.46	9500	17.4	18.86	21.1	0.2	4	700
C-B6803ZZ		26	5		1.56	1.02	25000		19.5	24		8	280
C-B6903ZZ	20	30	7	0.3	3.26	1.81	23000	19	20	28	0.3	18	240
C-B6003ZZ		35	10		4.76	2.35	20000		21	33		39	160
C-B6203ZZ		40	12	0.6	6.72	3.22	17000	21	23	36	0.6	66	160
C-B6303ZZ		47	14	1	9.45	4.59	15000	22	25.5	42	1	113	200
C-B6704ZZ		27	4	0.2	0.73	0.51	8500	20.4	22.36	25.5	0.2	6	650
C-B6804ZZ	25	32	7		2.8	1.73	20000		22.5	30		19	300
C-B6904ZZ		37	9	0.3	4.48	2.59	19000	22	24	35	0.3	36	250
C-B6004ZZ		42	12	0.6	6.58	3.54	17000	24	26	38	0.6	69	130
C-B6204ZZ		47	14	1	8.96	4.66	14000	25		42	1	106	180
C-B6304ZZ		52	15	1.1	11.13	5.53	13000	26.5	28	45.5		145	230
C-B6805ZZ	30	37	7	0.3	3.01	2.07	18000	27		35	0.3	22	340
C-B6905ZZ		42	9		4.94	3.19	16000		29	40		42	280
C-B6005ZZ		47	12	0.6	7.07	4.1	15000	29	30.5	43	0.6	80	190
C-B6205ZZ		52	15	1	9.8	5.5	12000	30	32	47	1	128	210
C-B6305ZZ		62	17	1.1	14.84	7.63	11000	31.5	36	55.5		235	300
C-B6006ZZ	40	55	13	1	9.24	5.81	12000	35	37	50	1	116	230
C-B6206ZZ		62	16		13.65	7.91	10000		39	57		199	280
C-B6808ZZ	52	7	0.3	3.57	3.08	12000	42	43	50	0.3	33	550	