

HIGH TEMPERATURE BEARINGS

耐熱160℃グリース封入玉軸受

2日目納期短縮

新価格

大口対応  
BIG ORDER

HIGH TEMPERATURE BEARINGS

耐熱230℃グリース封入玉軸受

2日目納期短縮

新価格


価格改訂

CADデータフォルダ名：14\_Bearings\_with\_Holder

CADデータフォルダ名：14\_Bearings\_with\_Holder


■特長：雰囲気温度の高い環境下でご使用いただけます。

■耐熱160℃グリース封入玉軸受



RoHS10

HHB6000ZZ  
HHB6000ZZ

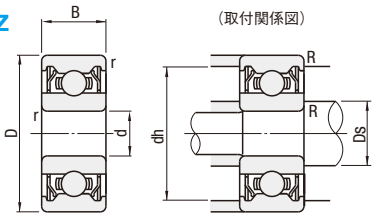

(取付関係図)

軸受精度 JIS B 1514 0級  
使用温度 -20～+160℃

Type	内・外輪	シールド	転動体	保持器
	材質	硬度	材質	材質
HHB ZZ	SUS440C相当	57～63HRC	SUS304	SUS440C

技術データのラジアル軸受(等級0級)の許容差及び許容値を参照願います。P.2301

型式	d	D	B	r (min)	基本定格荷重		許容回転数 rpm (参考)	取付関係寸法			質量 (g) (参考)	¥基準単価	
					Cr (動) N	Cor (静) N		Ds (min)	dh (max)	R (max)			
HHB695ZZ	5	13	4	0.2	915	346	43000	6.6	11.4	0.2	2.4	630	
HHB605ZZ		14	5		1130	406	40000		12.4		3.5		
HHB625ZZ		16		0.3	1470	540	36000	7	14	0.3	4.8		
HHB696ZZ	6	15	5	0.2	1139	418	40000	7.6	13.4	0.2	3.8	710	
HHB606ZZ		17			1924	677	38000		15		6.0		
HHB626ZZ		19	6	1986	717	32000	8	17	8.1				
HHB698ZZ	8	22	7	0.3	1901	734	36000	10	17	0.3	7.3		830
HHB608ZZ					2799	1103	34000		20		12		750
HHB628ZZ		24	8		2833	1138	28000		22		17	1,010	

型式	d	D	B	r (min)	基本定格荷重		許容回転数 rpm (参考)	取付関係寸法			質量 (g) (参考)	¥基準単価
					Cr (動) kN	Cor (静) kN		Ds (min)	dh (max)	R (max)		
HHB6900ZZ	10	22	6	0.3	2.29	1.01	34000	12	12.5	20	10	970
HHB6000ZZ		26	8		3.90	1.57	31000		13	24	19	1,050
HHB6200ZZ		30	9	0.6	4.35	1.91	24000	14	16	26	32	1,200
HHB6901ZZ	12	24	6	0.3	2.45	1.16	31000		14.5	22	11	1,050
HHB6001ZZ		28	8		4.35	1.89	27000	15.5	26	0.3	22	1,150
HHB6201ZZ		32	10	0.6	5.80	2.44	22000	16	28	0.6	37	1,260
HHB6902ZZ	15	28	7	0.3	3.70	1.80	26000		26	0.3	17	1,350
HHB6002ZZ		32	9		4.75	2.26	23000	17	30	0.3	30	1,310
HHB6202ZZ		35	11	0.6	6.50	3.00	20000		31	0.6	45	1,400
HHB6903ZZ	17	30	7	0.3	3.90	2.04	23000	19	19.5	28	18	1,640
HHB6003ZZ		35	10		5.10	2.60	21000		33	0.3	39	1,720
HHB6203ZZ		40	12	0.6	8.15	3.84	17000	21	23.5	36	65	1,810
HHB6904ZZ	20	37	9	0.3	5.40	2.96	19000		24	35	36	1,950
HHB6004ZZ		42	12	0.6	7.95	4.00	17000	24	25.5	38	69	2,010
HHB6204ZZ		47	14	1.0	10.90	5.28	15000		42	1.0	106	2,160

kgf=N×0.101972

Order 注文例

型式

HHB696ZZ  
HHB6003ZZ

Delivery 出荷日

2 日目出荷

ご注文締切

ストーク T 当日出荷 400円/1本 正午迄  
ストーク A 翌日出荷 200円/1本 PM 6:00迄

ストークAは3本以上で1明細行当たり一律540円

大口 出荷日 +5 日目出荷 数量 31～80

ストーク対応なし

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.127

数量区分	標準対応		個別対応	
	小口	大口	大口	大口
数量	1～14	15～30	31～80	81以上
値引率	基準単価	5%	10%	お見積り
出荷日	通常		+5日	


表示数量超えはWOSにてご確認ください。

グリースの代表性能と使用環境

	一般グリース封入品		耐熱グリース封入品	
	B6000ZZ SB6000ZZ	HHB6000ZZ HHB6000ZZ	HHB6000ZZ HHB6000ZZ	HHB6000ZZ HHB6000ZZ
グリースの性能	増ちょう剤	リチウム石けん	ジウレア	
	基油	鉱油	鉱油	
	基油動粘度 (40℃、mm <sup>2</sup> /s)	26	88	
	混和ちよう度	270	260	
	滴点 (℃)	170～190	253	
	蒸発量 (wt%)	0.32 (99℃×22h)	0.3 (99℃×22h)	
使用温度 (℃)	離油度 (100℃×24h、wt%)	2.9	1.5	
	大気中	—25～+120	—20～+160	
	真空中	不適	不適	


■特長：特に雰囲気温度の高い環境下でご使用いただけます。

■耐熱230℃グリース封入玉軸受



RoHS10

KB6000ZZ  
KB6000ZZ

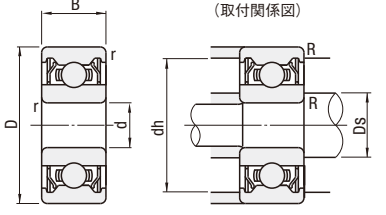

(取付関係図)

軸受精度 JIS B 1514 0級  
使用温度 -20～+230℃

Type	内・外輪	シールド	転動体	保持器
	材質	硬度	材質	材質
KB ZZ	SUS440C	57～63HRC	SUS304	SUS440C

技術データのラジアル軸受(等級0級)の許容差及び許容値を参照願います。P.2301

型式	d	D	B	r (min)	基本定格荷重		許容回転数 rpm (参考)	取付関係寸法			質量 (g) (参考)	¥基準単価
					Cr (動) kN	Cor (静) kN		Ds (min)	dh (max)	R (max)		
KB6900ZZ	10	22	6	0.3	2.29	1.01	3100	12	12.5	20	10	2,760
KB6000ZZ		26	8		3.90	1.57	2700		13	24	19	2,540
KB6200ZZ		30	9	0.6	4.35	1.91	2500	14	16	26	32	3,930
KB6901ZZ	12	24	6	0.3	2.45	1.16	2700		14.5	22	11	2,980
KB6001ZZ		28	8		4.35	1.89	2500	15.5	26	0.3	22	2,760
KB6201ZZ		32	10	0.6	5.80	2.44	2200	16	28	0.6	37	4,260
KB6902ZZ	15	28	7	0.3	3.70	1.80	2300		17	26	17	3,200
KB6002ZZ		32	9		4.75	2.26	2100	17	19	30	30	3,000
KB6202ZZ		35	11	0.6	6.50	3.00	2000		20.5	31	45	4,680
KB6903ZZ	17	30	7	0.3	3.90	2.04	2100	19	19.5	28	18	3,670
KB6003ZZ		35	10		5.10	2.60	1900		21.5	33	39	3,450
KB6203ZZ		40	12	0.6	8.15	3.84	1700	21	23.5	36	65	5,500
KB6904ZZ	20	37	9	0.3	5.40	2.96	1600		24	35	36	4,600
KB6004ZZ		42	12	0.6	7.95	4.00	1400	24	25.5	38	69	4,130
KB6204ZZ		47	14	1.0	10.90	5.28	1300		25	42	106	6,420
KB6905ZZ	25	42	9	0.3	5.95	3.60	1200	27	28.5	40	38	5,710
KB6005ZZ		47	12	0.6	8.55	4.65	1100		30	43	74	7,130
KB6205ZZ		52	15	1.0	11.9	6.30	1000	30	32	47	120	7,740
KB6906ZZ	30	47	9	0.3	6.15	4.00	1000		32	45	50	6,920
KB6006ZZ		55	13	1.0	11.3	6.60	1000	35	36.5	50	107	8,390
KB6206ZZ		62	16	1.0	16.5	9.05	1000		35	57	184	11,940

kgf=N×0.101972

Order 注文例

型式

KB6003ZZ

Delivery 出荷日

2 日目出荷

ご注文締切

ストーク T 当日出荷 400円/1本 正午迄  
ストーク A 翌日出荷 200円/1本 PM 6:00迄

ストークAは3本以上で1明細行当たり一律540円

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.127

数量区分	標準対応		個別対応	
	小口	大口	大口	大口
数量	1～14	15～30	31～	
値引率	基準単価	5%	お見積り	

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

グリースの代表性能と使用環境

		一般グリース封入品		耐熱グリース封入品	
		B6000ZZ SB6000ZZ	KB6000ZZ	KB6000ZZ	KB6000ZZ
グリースの性能	増ちょう剤	リチウム石けん	鉱油	PTFE	
	基油	鉱油	鉱油	ふっ素油	
	基油動粘度 (40℃、mm <sup>2</sup> /s)	26	420		
	混和ちよう度	270	280		
	滴点 (℃)	170～190	260		
	蒸発量 (wt%)	0.32 (99℃×22h)	0.1 (99℃×22h)		
使用温度 (℃)	離油度 (100℃×24h、wt%)	2.9	4.5		
	大気中	—25～+120	—20～+230		
	真空中	不適	不適		

14 ベアリングホルダ