


精密ロックナット/ベアリングナット用引掛スパナ

2日納期短縮

◎ CADデータフォルダ名: 14_Bearings_with_Holder

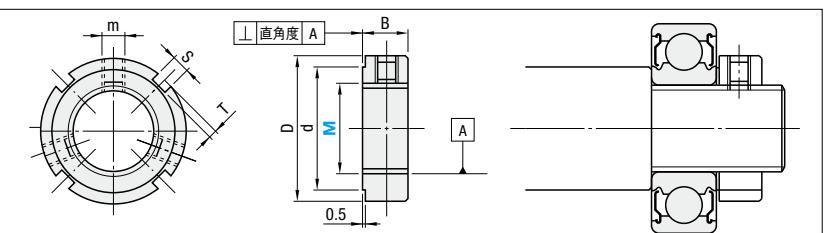

Type	直角度
PLNY(スタンダード)	±0.005 A
PLN(ハイグレード)	±0.002 A

構成部品	M材質	H硬度	S表面処理	ねじ精度
本体	SCM440	28~32HRC	四三酸化鉄皮膜	ISO 4H 等級
セットスクリュー	SCM435	35~40HRC		

ロッキングメタル(*) リング青銅

— —



*ロッキングメタルは、セットスクリューの先端部にある金属です。

Type	M	M×Pitch (細目)	D	d	B	S	T	m	端面の直角度 (Max)	最大締付トルク(N·m)	¥基準単価	
											PLNY	PLN
(スタンダード) PLNY	8	8×0.75	16	11	8	3	2	2×M4	3.5	1,380	2,200	
	10	10×1.0	18	13						1,380	2,080	
	12	12×1.0	20	16						1,380	2,200	
	15	15×1.0	25	21						1,380	2,080	
	17	17×1.0	28	23			10	2×M5	4.5	1,150	1,840	
	20	20×1.0	32	27						1,150	1,840	
	25	25×1.5	38	33		12	5	3×M5	8.0	1,370	1,760	
	30	30×1.5	45	40						1,400	1,800	
	35	35×1.5	52	47						1,540	1,970	
	40	40×1.5	58	52						1,620	2,080	
(ハイグレード) PLN	45	45×1.5	65	59	14	6	2.5	3×M6	18.0	1,900	2,580	
	50	50×1.5	70	64						2,200	2,660	
	55	55×2.0	75	68						2,620	3,350	
	60	60×2.0	80	73						2,700	3,440	

Order
注文例 PLNY8 Delivery
出荷日 P127在庫品
ご希望によりPM6:00迄、
当日出荷受付致します。Price
価格■数量スライド価格 (P127)
標準対応 小口 大口
数量区分 1~19 20~29 30~50 51~
値引率 基準単価 5% 10%
出荷日 通常 お見積り

*表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■各種ベアリングナット用引掛スパナ

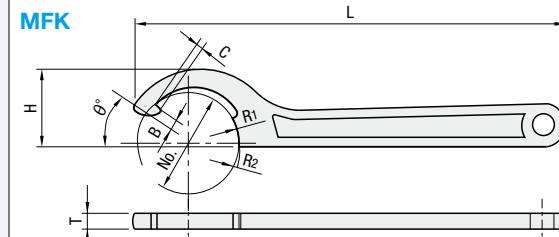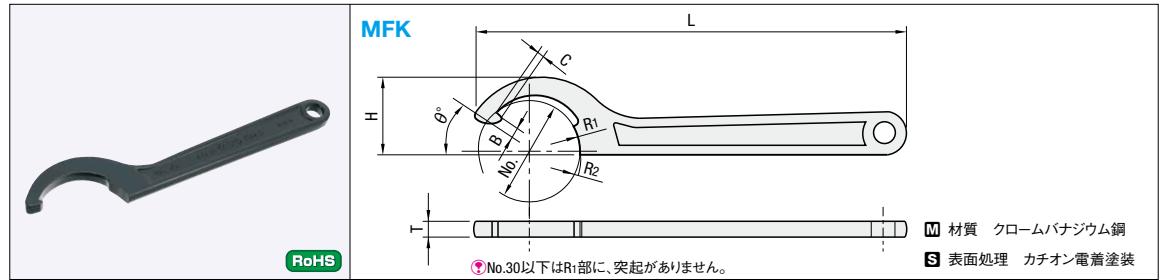

No.30以下はR1部に、突起がありません。

M 材質 クロムバナジウム鋼

S 表面処理 カチオン電着塗装

Type	No.	R1	R2	B	C	θ	T	H	L	適用外形	適用丸ナット 軸受ナット	¥基準単価	
												1~9コ	10~50コ
MFK	16	8	10	1.5	2	30°	4	11	108	φ16~φ18	M8~M10	850	510
	20	10	11				5	20	136	φ20~φ22	M12	940	560
	25	12.5	14				6	28	160	φ25~φ28	M15~M17	940	560
	30	15	16				7	36	196	φ34~φ38	M25	1,140	680
	34	17	19				6.5	41	208	φ45~φ48	M30	1,300	780
	45	22.5	24				8.5	46	232	φ52~φ55	M35	1,390	830
	52	26	27.5				52	247	247	φ58~φ65	M40~M45	1,500	900
	58	29	32.5				52	247	247	φ65~φ70	M45~M50	1,480	890
	65	32.5	35				52	247	247	φ70~φ75	M50~M55	1,480	890
	70	35	37.5				52	247	247	φ70~φ75	M50~M55	1,480	890

*表示数量超えはお見積り

Example *ナットの径にあったスパナを使用してください。
使用例 *柄の部分をハンマー等で叩かないでください。
*パイプを差し込んで使用しないでください。Delivery
出荷日 2 日目出荷
Price
価格 200円/1本 PM 6:00迄 P128
*3本以上で1明細行当たり一律540円■数量スライド価格 (P127)
標準対応 小口 大口
数量区分 1~9 10~50 51~
出荷日 通常 お見積り
*表示数量超えはWOSにてご確認ください。ステンレス・めっき品
脱脂洗浄サービス新価格
スライド価格大幅アップ

http://fa.misumi.jp


◎ CADデータフォルダ名: 14_Bearings_with_Holder



Type	並目	細目	M材質	H硬度	S表面処理	A付属品
BNG	BNR		SS400	—	四三酸化鉄皮膜	セットビース (銅合金)
BNGC	BNRC		S45C調質	22~28HRC	—	止めねじ(SCM435)
BNGS	BNRS		SUS304	—	—	止めねじ(SUS304)

BNGC、BNRCは、ナット側面に識別用マーク「C」がつきます。

△(△)

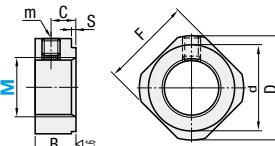

① 固定止めねじはセットビースを挿入の上、締め付けてください。
 ② セットビース(SEPNS)規格詳細は P2-240
 ③ S45C調質は耐久性に優れています。

Type	並目	細目	M	Pitch	D	d	F	B	C	S	m	並目¥基準単価	細目¥基準単価
(並目) BNG BNGC BNGS	3	3×0.5	3	0.35	11.5	4	10	5.5	3	0.5	M3×3 (セットビース付き)	430	540
	4	4×0.7	4	0.5	11.5	5	10					430	540
	5	5×0.8	5	0.5	13.5	9	11					460	570
	6	6×1.0	6	0.75	14.5	10	12					460	570
	8	8×1.25	8	1.0	17	13	14					480	590
	10	10×1.5	10	1.0	20	16	17	8	5	1	M4×4 (セットビース付き)	500	610
	12	12×1.75	12	1.0	22	17	19					—	—
	15	—	15	1.0	—	—	—					540	650
	16	16×2.0	16	—	25	21	22					—	—
	17	—	17	1.0	—	—	—					—	—
(細目) 													