


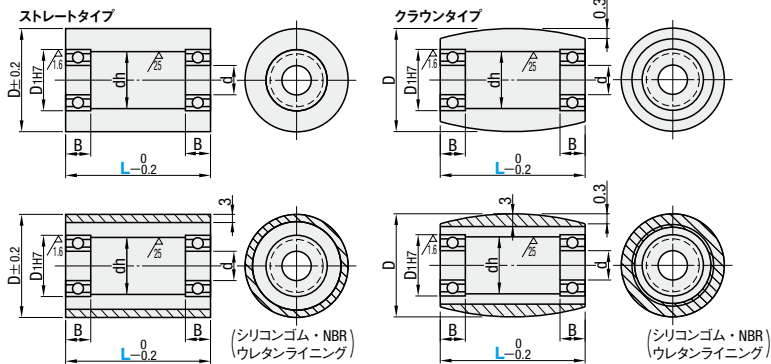

Type		クラウン L寸選択	M材質 芯材	S表面処理 (ライニング)	ベアリング	H硬度	
ストレート L寸選択	L寸指定						
RORB	—	ROCRB	S45C相当	四三酸化鉄皮膜	スチール	—	
RORM	—	ROCRM	—	無電解ニッケルメッキ		—	
RORS	—	ROCRS	SUS304	—		—	
RORA	—	ROCRA	アルミ合金	白アルマイト	スチール	—	
RORKS	—	—	SUS304	ウレタン(自然色)		スチール	ショアA95
RORKA	—	—	アルミ合金				ステンレス
RORUS	ROFRUS	ROCRUS	SUS304				
RORUZ	—	—	—				
RORUA	ROFRUA	ROCRUA	アルミ合金		スチール	ショアA70	
RORUP	—	—	MCナイロン				
RORGs	—	ROCRGs	SUS304				
RORGA	ROFRGA	ROCRGA	アルミ合金				
RORHS	—	ROCRHS	SUS304				
RORHA	ROFRHA	—	アルミ合金	シリコンゴム(ライトグレー)	ショアA50		
RORSS	ROFRSS	ROCRSS	SUS304				
RORSA	—	—	アルミ合金				
RORJS	—	—	SUS304				
RORJA	—	—	アルミ合金				
RORWS	—	—	SUS304	シリコンゴム(白)	スチール	ショアA70	
RORTS	ROFRTS	—	SUS304			耐熱ウレタン(赤褐色) 使用温度：～110℃	ショアA90
RORTA	—	—	アルミ合金				
RORNS	—	—	SUS304	NBR(黒)	ショアA60		
RORNA	—	—	アルミ合金				

◎ 芯材外周にウレタン・シリコンゴム・NBRを焼付しています。

6.3/(5/15/)



■L寸選択タイプ

型式			D	L 選択	d	D ₁ (H7)	dh	B	使用ベアリング	
Type		No.								
ストレート 芯材のみ RORB RORM RORS RORA	シリコンゴム 芯材のみ RORSS ROCRB ROCRM ROCRS ROCRA	(20)	20	15 20 25 30 40 50	6	15	10	5	696ZZ×2	
		25	25	20 25 30 40 50 60 70 80 90 100	6	15	10	5	696ZZ×2	
		30	30	20 25 30 40 50 60 70 80 90 100	8	19	15	6	698ZZ×2	
		35A	35	25 30 40 50	8	22	15	7	608ZZ×2	
		35		25 30 40 50 60 70 80 90 100	10	22	18	6	6900ZZ×2	
ウレタン RORKS RORKA RORUP RORUS RORUZ RORUA	耐熱ウレタン RORTS RORTA	40A	40	25 30 40 50	10	26	18	8	6000ZZ×2	
		40		25 30 40 50 60 70 80 90 100	12	28	24	8	6001ZZ×2	
		50A	50	25 30 40 50	100	12	32	24	10	6201ZZ×2
		50		25 30 40 50 60 70 80 90 100	15	32	28	9	6002ZZ×2	
		RORGs RORGA RORHS RORHA	NBR RORNS RORNA							

◎ D20は芯材タイプ(RORB・RORM・RORS・RORA・ROCRB・ROCRM・ROCRS・ROCRS)のみ適用。

◎ RORUPはNo.35A、40A、50Aはありません。

■L寸指定タイプ(ストレートのみ)

型式		D	L 指定1mm単位	d	D1 (H7)	dh	B	使用ベアリング	
Type	No.								
ウレタン ROFRUS ROFRUA ROFRGA ROFRHA	シリコンゴム ROFRSS	25	25	21~49	6	15	10	5	696ZZ×2
		30	30		8	19	15	6	698ZZ×2
		35A	35			22		7	608ZZ×2
		35			26~49	10	26	18	6
	40A	40	8	6000ZZ×2					
	40			12		28	24	6001ZZ×2	
	耐熱ウレタン ROFRTS	50A	50	26~99		12	32	24	10
		50			15	28	9		6002ZZ×2

◎ ウレタンは時間経過とともに変色する場合がありますが、特性等に影響はありません。

◎ L寸選択タイプで指定できるL寸は選択できません。



Order
注文例



Price
価格

型式 — L

RORB30 — 30
ROFRSS40 — 38

■数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.127

●金属のみ

数量区分	標準対応						個別対応
	小口				大口		大口
数 量	1~9	10~14	15~19	20~50	51~100	101~200	201~
値引率	基準単価	5%	10%	18%	25%	30%	お見積り
出荷日	通常				+5日	+7日	

🔴表示数量超えはWOSにてご確認ください。

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●ウレタン・ゴムライニング

数 量	1～9	10～14	15～19	20～50	51～
値引率	基準単価	5%	10%	18%	お見積り

🔴表示数量超えはWOSにてご確認ください。

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

◎ストークについて、P.129をご覧ください。
ご利用の方はWOSにてご確認ください。
◎ストークもご利用の場合、材質変更の可
能性がございます。詳細はWOSにてご確認
ください。



Delivery
出荷日

●RORS・ROCRS・ウレタンL寸選択タイプ

3 日目出荷

●RORB・RORM・RORA・ROCRB・ROCRM・
ROCRS・耐熱ウレタン・ウレタンL寸指定タイプ

5 日目出荷

◎注文締切
ストーク B 3日目出荷 500円/1本 PM 8:00迄 ㊞ P.128

◎3本以上で1明細行当たり一律1,350円

●シリコンゴム・RORNS・RORNA・RORKS・
RORKA・RORUP

5 日目出荷

■L寸選択タイプ

D	L	¥基準単価														
		ストレート														
		芯材のみ				ウレタン					シリコン					
		RORB	RORM	RORS	RORA	RORKS	RORKA	RORUS	RORUZ	RORUA	RORUP	RORGs RORHS	RORGA RORHA	RORSS	RORSA	RORJS
20	15~25	1,460	1,540	1,690	1,540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	30~50	1,520	1,830	2,030	1,850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	20~25	1,620	1,750	1,980	1,730	3,560	3,330	3,230	3,630	3,020	3,310	3,550	3,320	4,530	4,390	5,440
25	30~50	1,700	2,080	2,390	2,080	3,940	3,660	3,580	3,980	3,320	3,680	3,940	3,650	4,990	4,840	5,990
	60~100	2,000	2,220	2,830	2,600	4,340	4,030	3,940	4,380	3,660	4,870	4,340	4,020	—	—	—
	20~25	2,010	2,160	2,440	2,140	4,000	3,710	3,630	4,130	3,370	3,460	3,980	3,710	4,740	4,600	5,690
30	30~50	2,140	2,520	2,980	2,540	4,500	4,090	4,090	4,590	3,710	3,900	4,490	4,080	5,210	5,040	6,250
	60~100	2,520	2,830	3,610	3,170	4,950	4,500	4,500	5,050	4,090	5,590	4,940	4,490	—	—	—
	25	2,060	2,270	2,800	2,320	4,330	3,880	3,930	4,530	3,520	4,120	4,320	3,880	5,250	5,090	6,300
35 35A	30~50	2,210	2,640	3,340	2,720	4,840	4,260	4,400	5,000	3,870	4,490	4,840	4,250	5,770	5,590	6,920
	60~100	2,540	2,830	3,990	3,330	5,330	4,690	4,840	5,500	4,260	6,480	5,330	4,680	—	—	—
	25	2,140	2,400	3,190	2,550	4,700	4,100	4,270	5,170	3,720	4,200	4,690	4,090	5,390	5,230	6,470
40 40A	30~50	2,290	2,770	3,750	2,950	5,230	4,480	4,750	5,650	4,070	4,710	5,230	4,470	5,950	5,770	7,140
	60~100	2,590	2,970	4,390	3,410	5,760	4,930	5,230	6,220	4,480	6,550	5,760	4,920	—	—	—
	25	2,450	2,710	3,500	3,020	4,990	4,540	5,530	6,330	4,120	4,420	4,990	4,530	5,730	5,560	6,880
50 50A	30~50	2,540	3,020	4,520	3,440	5,960	4,930	5,410	6,410	4,480	6,510	5,950	4,920	6,320	6,130	7,580
	60~100	3,010	3,490	5,270	3,920	6,650	5,380	6,040	7,440	4,890	6,770	6,650	5,380	7,410	7,180	8,890

D	L	¥基準単価													
		ストレート				クラウン									
		耐熱ウレタン		NBR		芯材のみ				ウレタン				シリコン	
		RORTS	RORTA	RORNS	RORNA	ROCRB	ROCRM	ROCRS	ROCRA	ROCRUS	ROCRUA	ROCRGA	ROCRGS ROCRHS	ROCRSS	
20	15～25	—	—	—	—	1,670	1,760	2,030	1,830	—	—	—	—	—	
	30～50	—	—	—	—	1,900	2,210	2,550	2,310	—	—	—	—	—	
25	20～25	5,280	4,990	2,910	2,720	1,850	1,980	2,340	2,050	3,730	3,470	3,820	4,100	4,870	
	30～50	5,420	5,590	3,370	2,990	2,080	2,460	2,930	2,570	4,260	3,930	4,330	4,680	5,350	
30	20～25	6,100	5,490	3,270	3,030	2,230	2,390	2,840	2,500	4,180	3,870	4,260	4,590	5,090	
	30～50	6,810	6,090	3,680	3,340	2,520	2,900	3,630	3,110	4,890	4,420	4,860	5,370	5,580	
35	25	6,480	5,690	3,540	3,170	2,290	2,490	3,170	2,720	4,470	4,070	4,470	4,920	5,630	
35A	30～50	7,180	6,290	3,960	3,480	2,580	3,020	3,910	3,260	5,140	4,550	5,010	5,650	6,170	
40	25	6,980	5,390	3,840	3,350	2,380	2,640	3,560	2,880	4,820	4,210	4,640	5,310	5,770	
40A	30～50	7,890	6,780	4,280	3,660	2,670	3,160	4,300	3,470	5,490	4,740	5,220	6,040	6,360	
50 50A	25	7,880	6,890	4,080	3,710	2,730	2,990	4,090	3,350	5,300	4,640	5,100	5,830	6,130	
	30～50	8,680	7,490	4,870	4,030	2,970	3,460	5,150	3,990	6,260	5,210	5,730	6,890	6,750	
	60～100	10,170	8,180	5,440	4,400	3,450	3,930	5,960	4,450	6,980	5,630	6,190	7,690	7,900	