

CONVEYOR ROLLERS -PRESS WHEELS WITH BEARINGS TYPE-

コンベヤ用ローラ

-芯材タイプ/ウレタンライニングタイプ-

2日目納短縮



CONVEYOR ROLLERS -PRESS WHEELS WITH SPROCKETS-RESIN WHEELS-/ RESIN WHEELS

コンベヤ用ローラ/スプロケット付ローラ/樹脂コンベヤ用ローラ

-軸セットタイプ-

2日目納短縮



● CADデータフォルダ名: 16_Rollers

① 駆動用モータローラはP1196、専用軸はP1199をご参照ください。軸セットタイプは右頁をご参照ください。

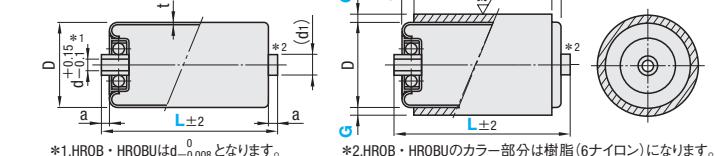


芯材タイプ	M材質		表面処理	ペアリング	ウレタンライニングタイプ	M材質		硬度	ペアリング
	芯材	ホイール			芯材	ホイール	ライニング		
HRO	スチール	スチール	亜鉛メッキ	プレスベアリング	HROU	スチール	スチール	ショアA90	
HROC	スチール	スチール	硬質クロムメッキ	規格ベアリング	HROG	スチール	スチール	ショアA70	プレスベアリング
HROB(静音タイプ)	アルミ	スチール	亜鉛メッキ	規格ベアリング	HROH	スチール	ウレタン(自然色)	ショアA50	
HROA	アルミ	スチール	白アルマイト	プレスベアリング	HROBU(静音タイプ)	スチール	スチール	ショアA	規格ベアリング
HROS	SUS304	SUS304	-	プレスベアリング	HROSU	SUS304	SUS304	A90	プレスベアリング

② No.28のみ削り出しへアリング

③ ライニングタイプはウレタンを焼付しております。

ウレタンライニング品

*1.HROB・HROBUは ± 0.008 となります。
P1199専用軸は適合しません。

Type	No.	L選択	G選択	D	a	d	(d1)	t	*参考 ローラ強度 (N)						
									L113	L163	L213	L263	L313	L413	L513
HRO	19			19.1	5	6.2	(9)	1.2	618	573	530	436	343	294	206
	*22			22.2	3.5	6.2	(9)	1.2	618	573	530	436	343	294	206
	28			28.6	3.5	8.2	(12)	1.2	1236	1148	1059	873	687	588	412
	38			38.1	5.5	12.2	(16)	1.2	1342	1342	1132	922	785	588	
	*42			42.7	5	12.2	(16)	1.4	1667	1628	1589	1310	1030	883	745
	*50			50.8	6.5	12.2	(18)	1.6	1716	1682	1648	1584	1520	1442	1147
	57			57.2	6.5	12.2	(18)	1.4	2354	2206	2059	1912	1765	1471	1157
HROC	22			22.2	3.5	6.2	(9)	1.2	618	573	530	436	343	-	-
	28			28.6	3.5	8.2	(12)	1.2	1236	1148	1059	873	687	-	-
	38			38.1	5.5	12.2	(16)	1.2	1342	1342	1132	922	-	-	-
	213			19.1	6	8	(8)	1.2	775	721	667	549	431	373	-
	263			28.6	6.5	8	(10)	1.2	1549	1436	1323	1093	863	745	520
	313			38.1	6.5	12	(18)	2.3	2206	2040	1875	1673	1471	1226	1040
	413			42.7	5	12	(18)	2.3	2942	2687	2432	2319	2206	1844	1451
	513			57.2	6.5	12	(18)	1.4	2942	2687	2432	2319	2206	1844	1451
HROB	28			28.6	5.5	8.2	(12)	1.6	617	573	529	436	343	-	-
	38			38.1	5	8.1	(13)	1.6	705	705	583	460	-	-	-
	57			57.1	6.5	12.2	(17)	1.6	784	735	686	637	588	-	-
HROA	28			28.6	5.5	8.2	(12)	1.6	617	573	529	436	343	-	-
	38			38.1	5	8.1	(13)	1.6	705	705	583	460	-	-	-
	57			57.1	6.5	12.2	(17)	1.6	784	735	686	637	588	-	-
HROS	19			19.0	5	6.2	(10)	1.2	432	403	373	309	245	196	147
	38			38.1	3.5	8.2	(16)	1.0	883	836	790	684	579	490	373
	50			50.8	6.5	12.2	(18)	1.5	1324	1250	1177	1128	1079	883	687

④ HROB・HROBUは規格ベアリングを使用しているので、静音性・耐久性が優れています。⑤ HROB・HROBUのNo.19・No.28はボスがカラーになります。⑥ *のついたサイズ(No.22・No.42・No.50)はHROのみとなります。

● HRO・HROB・HROA・HROS
● 数量スライド価格 (④内未満切り捨て) P127

● 数量スライド価格 (④内未満切り捨て) P127

数量区分 小口 大口 大口

数量区分 小口 大口 大口