


コロコンローラ

-ローラ幅15mmタイプ-



■特長:ローラコンベヤに比べて軽量で、様々な場所に設置がしやすい商品です。

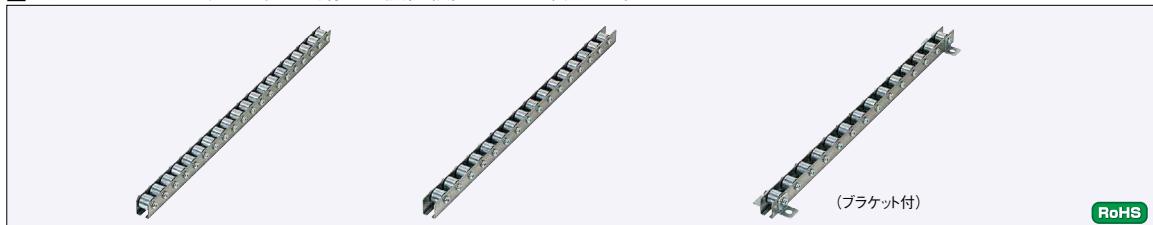

RoHS

Type	ローラピッチ			①ローラ		ペアリング		②フレーム		③ねじ・ナット		④ブレケット	
	P=25	P=30	P=35	M材質	S表面処理	M材質	S表面処理	M材質	S表面処理	M材質	S表面処理	M材質	S表面処理
ブレケット無	CRONEY	CRONFY	CRONY	スチール	三価クロメート	スチール	SPHC-P	溶融メッキ*	スチール	三価クロメート	—	—	—
ブレケット付	CRONEYB	CRONFYB	CRONYB	スチール	三価クロメート	スチール	—	—	スチール	三価クロメート	—	—	—

*溶融メッキ(亜鉛-アルミニウム-マグネシウム系の溶融メッキ)

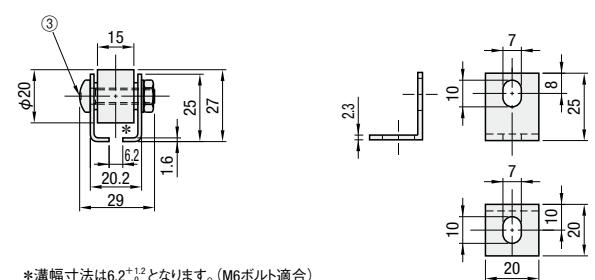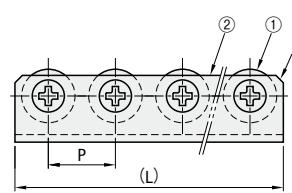

■ホイール1個当たりの耐荷重

ホイールの材質	耐荷重
スチール・ステンレス	30kgf(294N)

*溝幅寸法は6.2^{±1.2}となります。(M6ボルト適合)

Type	ホイール 個数	L			¥基準単価			
		P=25	P=30	P=35	CRONEY	CRONEYB	CRONY	CRONYB
2	(48)	(58)	(68)	1,170	1,600			
3	(73)	(88)	(103)	1,550	1,980			
4	(98)	(118)	(138)	1,920	2,340			
5	(123)	(148)	(173)	2,290	2,710			
6	(148)	(178)	(208)	2,660	3,080			
7	(173)	(208)	(243)	3,040	3,450			
8	(198)	(238)	(278)	3,390	3,810			
9	(223)	(268)	(313)	3,770	4,180			
10	(248)	(298)	(348)	4,140	4,560			
11	(273)	(328)	(383)	4,500	4,920			
12	(298)	(358)	(418)	4,870	5,300			
13	(323)	(388)	(453)	5,240	5,670			
14	(348)	(418)	(488)	5,600	6,030			
15	(373)	(448)	(523)	5,970	6,390			
16	(398)	(478)	(558)	6,350	6,760			
17	(423)	(508)	(593)	6,720	7,140			
18	(448)	(538)	(628)	7,090	7,510			
19	(473)	(568)	(663)	7,470	7,890			
20	(498)	(598)	(698)	7,820	8,240			
21	(523)	(628)	(733)	8,190	8,620			
22	(548)	(658)	(768)	8,560	8,990			
23	(573)	(688)	(803)	8,930	9,360			
24	(598)	(718)	(838)	9,300	9,720			
25	(623)	(748)	(873)	9,680	10,090			
26	(648)	(778)	(908)	10,030	10,450			
27	(673)	(808)	(943)	10,410	10,820			
28	(698)	(838)	(978)	10,780	11,200			
29	(723)	(868)	(1013)	11,140	11,560			
30	(748)	(898)	(1048)	11,520	11,940			
31	(773)	(928)	(1083)	11,890	12,320			
32	(798)	(958)	(1118)	12,250	12,680			
33	(823)	(988)	(1153)	12,620	13,050			



型式

CRONEY15

3

日目出荷

ご注文締切



ストック T 当日出荷 1,000円/1本 正午迄




ストック A 翌日出荷 500円/1本 PM 6:00迄

⑨ストックAは3本以上で1明細行当たり一律1,350円

■数量スライド価格 (⑨1円未満切り捨て) P127

数量区分	標準対応	個別対応
小口	5%	お見積り
大口	10%	

数量超えはWOSにてご確認ください。

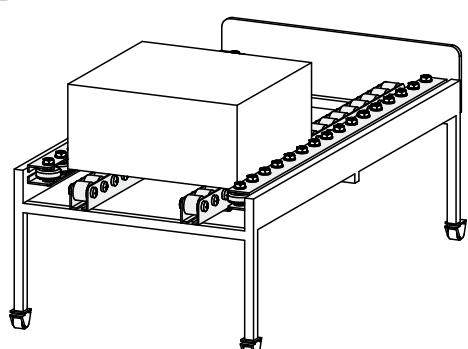


コロコンローラ

-ローラ幅25mm・50mmタイプ-

● CADデータフォルダ名: 16_Rollers

■特長:ローラコンベヤに比べて軽量で、様々な場所に設置がしやすい商品です。

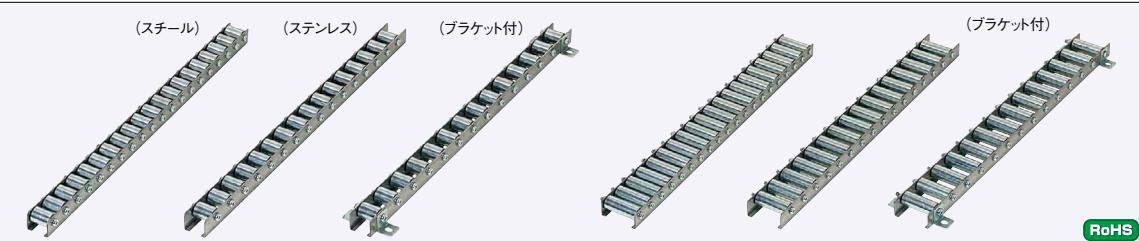

RoHS

Type	ローラピッチ			①ローラ		ペアリング		②フレーム		③ねじ・ナット		④ブレケット	
	P=25	P=30	P=35	M材質	S表面処理	M材質	S表面処理	M材質	S表面処理	M材質	S表面処理	M材質	S表面処理
ローラ幅 25 ブレケット無	CRONEW	CRONFW	CRONW	スチール	三価クロメート	スチール	SPHC-P	溶融メッキ*	スチール	三価クロメート	—	—	—
ブレケット付	CRONEWB	CRONFWB	CRONWB	スチール	三価クロメート	スチール	SPHC-P	溶融メッキ*	スチール	三価クロメート	—	—	—

*溶融メッキ(亜鉛-アルミニウム-マグネシウム系の溶融メッキ)

Type	ローラピッチ			①ローラ		ペアリング		②フレーム		③ねじ・ナット		④ブレケット	
	P=25	P=30	P=35	M材質	S表面処理	M材質	S表面処理	M材質	S表面処理	M材質	S表面処理	M材質	S表面処理
ローラ幅 25 ブレケット無	CRONEW	CRONFW	CRONW	スチール	三価クロメート	スチール	SPHC-P	溶融メッキ*	スチール	三価クロメート	—	—	—
ブレケット付	CRONEWB	CRONFWB	CRONWB	スチール	三価クロメート	スチール	SPHC-P	溶融メッキ*	スチール	三価クロメート	—	—	—

*溶融メッキ(亜鉛-アルミニウム-マグネシウム系の溶融メッキ)

Type	ローラピッチ			①ローラ		ペアリング		②フレーム		③ねじ・ナット		④ブレケット	
	P=25	P=30	P=35	M材質	S表面処理	M材質	S表面処理	M材質	S表面処理	M材質	S表面処理	M材質	S表面処理
ローラ幅 50 ブレケット無	CRONEX	CRONFX	CRONX	スチール	三価クロメート	スチール	SPHC-P	溶融メッキ*	スチール	三価クロメート	—	—	—
ブレケット付	CRONEXB	CRONFXB	CRONXB	スチール	三価クロメート	スチール	SPHC-P	溶融メッキ*	スチール	三価クロメート	—	—	—

*溶融メッキ(亜鉛-アルミニウム-マグネシウム系の溶融メッキ)

Type	ローラ幅25			①ローラ		ペアリング		②フレーム		③ねじ・ナット		④ブレケット	
P=25	P=3												