

コンベヤ用脚(取付金具)

コンベヤ用透明カバー


専用サイト <http://fa.misumi.jp/cvs/>
 コンベヤの構成部品や
 メンテナンス部品の検索が可能です。

◎ CADデータフォルダ名 : 17_Conveyors

◎ CADデータフォルダ名 : 17_Conveyors



CGF

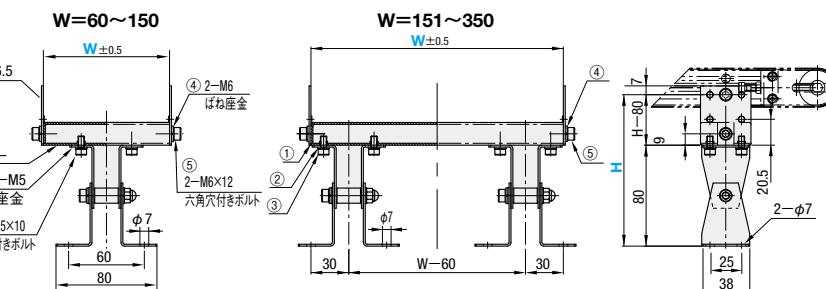

W=フレーム幅(コンベヤ本体ページをご参照ください)

型式 - W - H
CGF - 220 - 120Delivery
出荷日
5 日目出荷

| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 |
|------|------|------|
| 小口 | 大口 | |
| 数量 | 1~10 | 11~ |
| 出荷日 | 通常 | お見積り |

表示数量超えはWOSにてご確認ください。
 W=151~350のとき六角穴付きボルト②③は()の本数となります。
 コンベヤ取付用ボルトは付属しません。コンベヤのナットサイズを確認いただき、ボルトをご用意ください。

■材質 SUS304


W=フレーム幅(コンベヤ本体ページをご参照ください)

| 型式 | W 指定1mm単位 | H 指定1mm単位 | ¥基準単価 |
|-----|--------------|--------------|-------|
| CGF | 60~350 | 120~160 | 5,200 |

■コンベヤ用L型取付金具



LGBR(スタンダードタイプ)

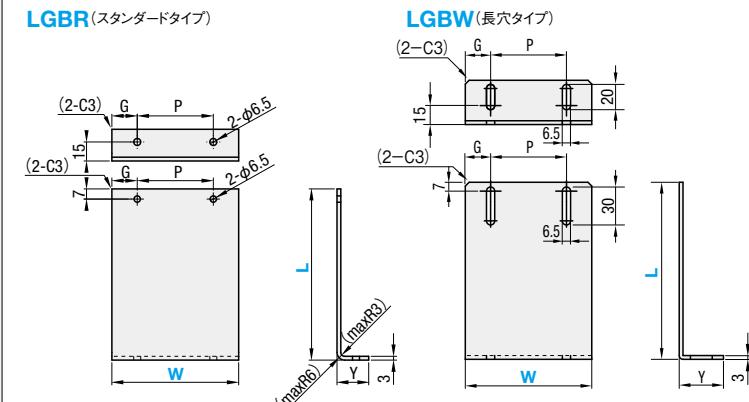

コンベヤ取付用ボルトは付属しません。コンベヤのナットサイズを確認いただき、ボルトをご用意ください。

■材質 SUS304

| Type | W | L 選択 | P | G | Y | ¥基準単価 |
|-----------------------|-----|------------|----|----|----|-------|
| スタンダード タイプ LGBR | 30 | 140 200 | 20 | 5 | 25 | 750 |
| | 60 | 140 200 | 40 | 10 | | 900 |
| | 100 | 140 200 | 60 | 20 | | 1,150 |
| | | | | | | |

| Type | W | L 選択 | P | G | Y | ¥基準単価 |
|---------------|-----|------------|----|----|----|-------|
| 長穴タイプ LGBW | 30 | 140 200 | 20 | 5 | 35 | 1,050 |
| | 60 | 140 200 | 40 | 10 | | 1,200 |
| | 100 | 140 200 | 60 | 20 | | 1,450 |
| | | | | | | |


型式 - L
Type W
LGBR 60 - 200

在庫品 翌日出荷 P127

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 |
|------|------|------|
| 小口 | 大口 | |
| 数量 | 1~10 | 11~ |
| 出荷日 | 通常 | お見積り |

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

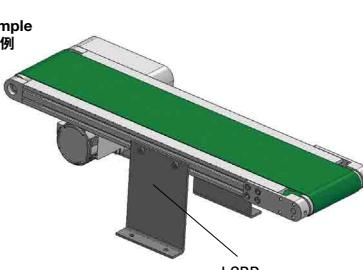

■コンベヤ用透明カバー





■材質 PET


| Type | 材質 | グレード | 色 | 全光線透過率 |
|------|-----|----------|-----|--------|
| CTCA | PET | スタンダード | 透明 | 87% |
| CTCB | | ブラウンスモーク | 28% | |
| CTCT | | 制電 | 透明 | 77% |

■構成部品

| No. | 品名 | 型式 |
|-----|---------------|--|
| ① | アルミフレーム | HFSS-2020 |
| ② | PET材(板厚3mm) | CTCA : PYA CTCB : PVBA CTCT : PYTA |
| ③ | フレームキャップ | HFC5-2020-S |
| ④ | ブライドジョイント部品 | HMJS |
| ⑤ | バネルクランプ | HSCP3H-S |
| ⑥ | 突起付反転六角穴付きボルト | CBMS-10 |
| ⑦ | 蝶番 | NNTT-5 |
| ⑧ | 蝶番用ナット | HPNTS-2 |
| ⑨ | 本体 | HNTT-5 |
| ⑩ | 六角穴付きボルト | CBSA-10 |
| ⑪ | 六角穴付きボルト | CBSA-8 |
| ⑫ | 本体 | UPCN19-B-36 |
| ⑬ | 取手用ナット | CBMS-12 |
| ⑭ | 六角穴付きボルト | HFBCM5-8 |
| ⑮ | バネルクランプ | HBLBS |
| ⑯ | ブライドプレート | |
| ⑰ | 取手位置Gのみ | |

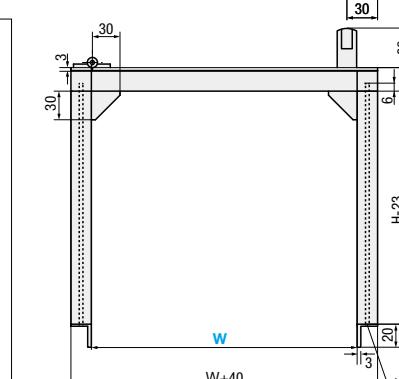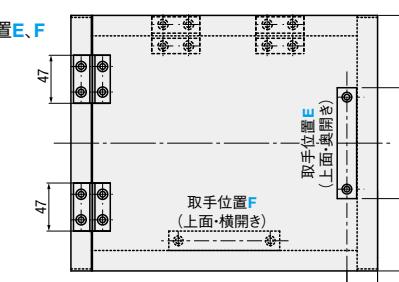

| 型式 | H | A | W | ¥基準単価 |
|------|------|-----------|-------------------------------|--|
| Type | 取手位置 | 指定 10mm単位 | 指定 1mm単位 | CTCA CTCB CTCT |
| CTCA | E | 150~300 | 150~200 301~500 | 9,590 10,140 12,710 10,260 10,880 14,620 |
| CTCB | F | 150~400 | 150~300 301~500 | 10,170 10,900 15,960 10,850 11,590 17,550 |
| CTCT | G | 310~500 | 150~300 301~500 410~550 | 11,120 11,900 19,860 11,800 12,670 22,080 11,440 10,930 14,770 |

 型式 - H - A - W
Type 取手位置
CTCA E - 200 - 150 - 300Delivery
出荷日
8 日目出荷

| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 |
|------|------|------|
| 数量 | 1~5 | 6~ |
| 出荷日 | 通常 | お見積り |

表示数量超えはWOSにてご確認ください。



| 型式 | H | A | W | (FCB・MGC・TK・TKL・TKR) |
|------|------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| Type | 取手位置 | CTCA F - 200 - 150 - 300 - MGC | CTCT G - 300 - 300 - 200 - TKL | |
| | | | | |

Alteration 追加工

Type 取手位置

CTCA F - 200 - 150 - 300 - MGC

CTCT G - 300 - 300 - 200 - TKL

Alterations マグネットキャッチ同梱

Code MGC

Spec. 開閉専用のマグネットキャッチ(MGCC3)を同梱します。

取手位置E・Fのみ適応

組立出荷サービス

 
TK・TKL・TKR

すべて組立てた状態にて出荷致します。

取手位置E・Fの場合はTKL、Gの場合はTKR(左)またはTKR(右)を選択ください。

\$/1Code 430

3,200

Example 使用例
CTCAG