

コンベヤ用ベルト受けカバー


専用サイト <http://fa.misumi.jp/cvs/>
コンベヤの構成部品や
メンテナンス部品の検索が可能です。

CADデータフォルダ名：17_Conveyors

コンベヤ用プーリホルダ

専用サイト <http://fa.misumi.jp/cvs/>
コンベヤの構成部品や
メンテナンス部品の検索が可能です。


CADデータフォルダ名：17_Conveyors

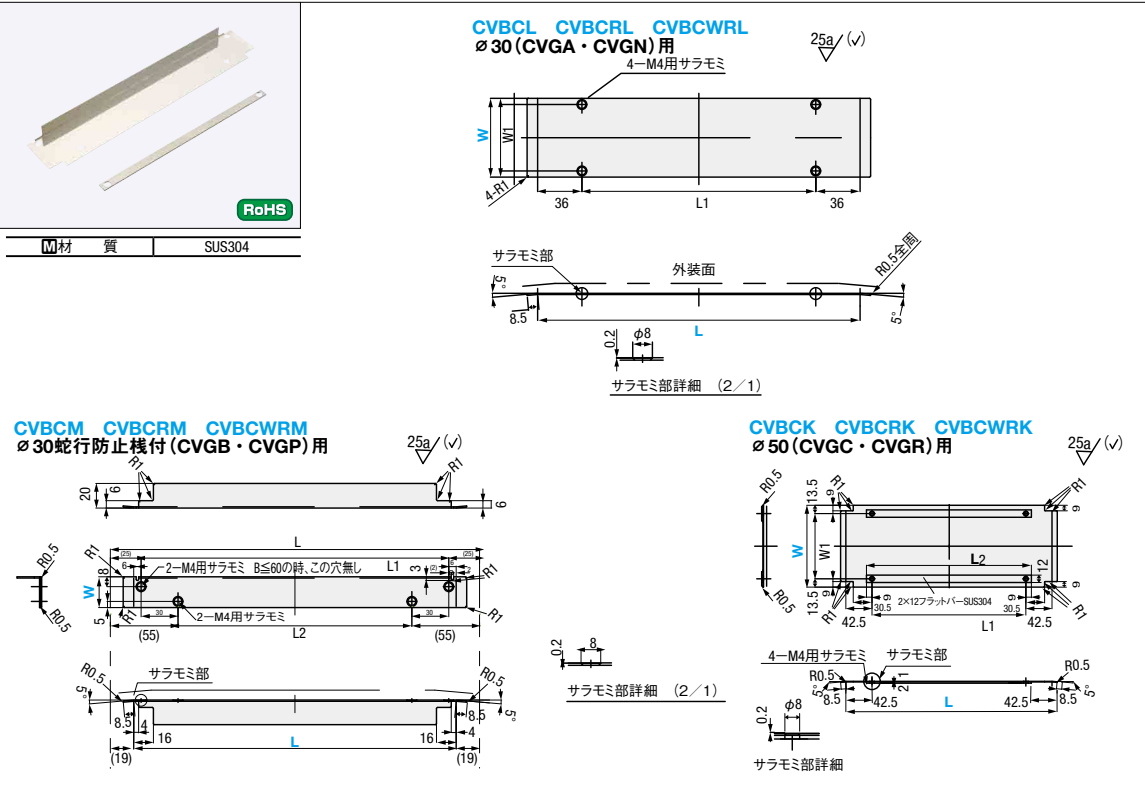

■ ø30 (CVGA・CVGN) 用									
型式	W	L	W1	L1	対応 コンベヤ	¥基準単価			
	指定1mm単位	指定1mm単位				L130~500	L501~1000	L1001~1500	L1501~2000
CVBCL	40~100	130~2000	W-10	L-72	CVGA CVGN	2,130	2,880	3,750	4,630
	101~200					2,880	4,500	6,130	7,750
	201~350					3,630	6,000	8,500	10,880
CVBCRL	40~100	130~2000	W-10	L-121	CVGN (HR・MR)	2,130	2,880	3,750	4,630
	101~200					2,880	4,500	6,130	7,750
	201~350					3,630	6,000	8,500	10,880
CVBCWRL	40~100	130~2000	W-10	L-131	CVGN (WR)	2,130	2,880	3,750	4,630
	101~200					2,880	4,500	6,130	7,750
	201~350					3,630	6,000	8,500	10,880


■ ø30蛇行防止棧付 (CVGB・CVGP) 用									
型式	W	L	L1	L2	対応 コンベヤ	¥基準単価			
	指定1mm単位	指定1mm単位				L120~500	L501~1000	L1001~1500	L1501~2000
CVBCM	15~100	120~2000	L-50	L-110	CVGB CVGP	4,650	6,750	8,850	10,950
	101~150					6,450	10,500	14,400	18,300
	151~200					8,400	14,100	19,950	25,800
CVBCRM	15~100	120~2000	L-61	L-121	CVGP (HR・MR)	4,190	6,080	7,970	9,860
	101~150					5,810	9,450	12,960	16,470
	151~200					7,560	12,690	17,960	23,220
CVBCWRM	15~100	120~2000	L-72	L-132	CVGP (WR)	4,190	6,080	7,970	9,860
	101~150					5,810	9,450	12,960	16,470
	151~200					7,560	12,690	17,960	23,220

ø 50 (CVGC・CVGR) 用										
型式	W	L	W1	L1	L2	対応 コンベヤ	¥基準単価			
	指定1mm単位	指定1mm単位					L170～ 500	L501～ 1000	L1001～ 1500	L1501～ 2000
CVBCK	70～100	170～2000	W-27	L-85	L-67	CVGC CVGR	4,950	8,130	9,510	11,790
	101～200						6,000	9,930	12,360	15,540
	201～350						6,900	11,880	15,210	19,290
CVBCRK	70～100	170～2000	W-27	L-110	L-92	CVGR (HR・MR)	4,950	8,130	9,510	11,790
	101～200						6,000	9,930	12,360	15,540
	201～350						6,900	11,880	15,210	19,290
CVBCWRK	70～100	170～2000	W-27	L-135	L-117	CVGR (WR)	4,950	8,130	9,510	11,790
	101～200						6,000	9,930	12,360	15,540
	201～350						6,900	11,880	15,210	19,290

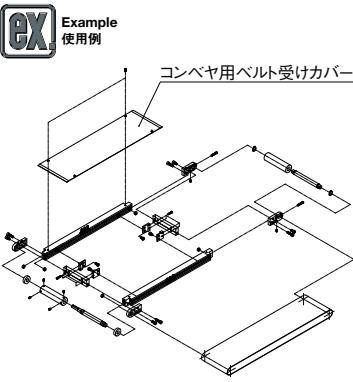

Order 注文例
型式 - W - L
CVBCM - 150 - 1940

Delivery 出荷日
数量区分 標準対応 個別対応
数量 1~3 4~
出荷日 通常 お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

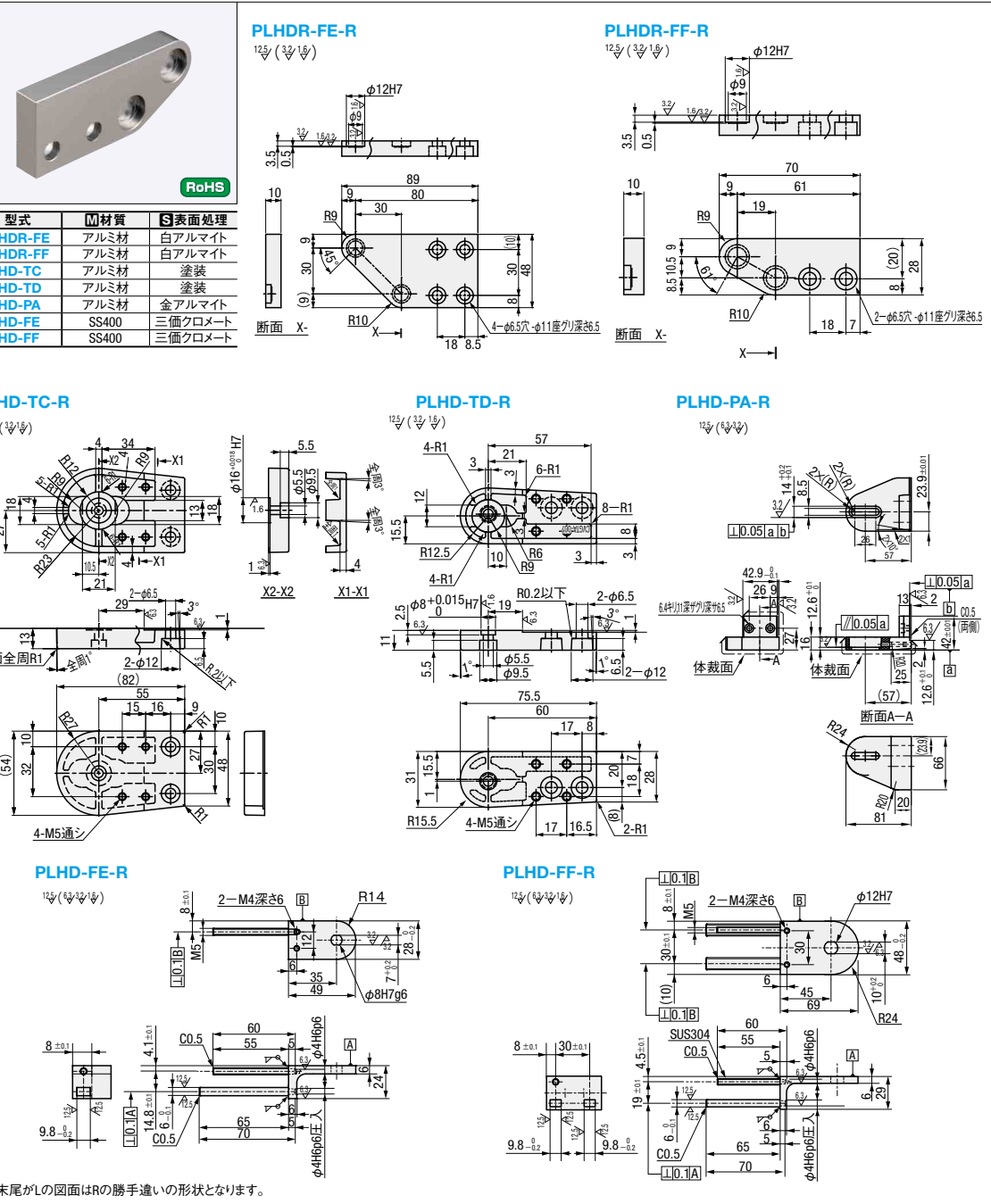

● 末尾がLの図面はRの勝手違いの形状となります。

型式	形状選択	右/左	対応コンベヤ	¥基準単価
PLHDR	FE	(右)R (左)L	CVGR CVGW CVGN CVGP	6,300
	FF		CVGTP CVGTN CVSPA CVSFA	5,250
	TC		CVSFC CVSFB CVSFD	1,390
PLHD	TD	(右)R (左)L	CVSFA CVSFC CVSFB CVSFD	1,290
	PA		CVSFA CVSFC CVSFB CVSFD	8,970
	FE		CVSFA CVSFC CVSFB CVSFD	15,600
PLHD	FF	(右)R (左)L	CVSFA CVSFC CVSFB CVSFD	15,500
	TC		CVSFA CVSFC CVSFB CVSFD	15,500
	TD		CVSFA CVSFC CVSFB CVSFD	15,500

● PLHDRは対応コンベヤに追加加工HR、MR、WRを適用した場合に使用します。
● PLHD-TC、TDに関しては成形品のためお求め安い価格となっております。

Order 注文例
型式 - 形状選択 - 右/左
PLHD - FE - L

Delivery 出荷日
数量区分 標準対応 個別対応
数量 1~3 4~
出荷日 通常 お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

● 表示数量超えはWOSにてご確認ください。