


# SUPER HIGH TORQUE TIMING BELT -EV5GT-EV8YU- スーパーハイトルクタイミングベルト (EV5GT・EV8YU)

価格改訂

：新価格

- 特長：円弧歯形でバックラッシュが少ないため、高精度の位置決め用途に適しています。
- EV5GTはハイトルクタイミングプーリー5GT P.1419、EV8YUはハイトルクタイミングプーリー8YU P.1421と適合します。

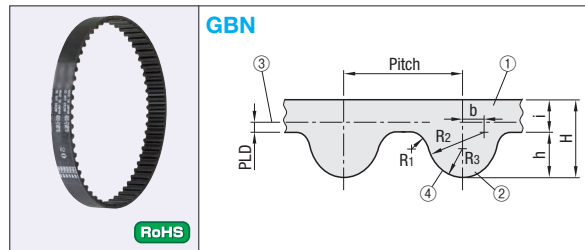

Type	材質									
GBN	①背ゴム	ハイモジュラスゴム								
	②歯ゴム	グラスファイバーコード								
	③心線	ナイロン帆布								
	④歯布	ナイロン帆布								
種類	Pitch	R1	R2	R3	b	H	h	i	PLD	単位重量g/m(幅:10mm)
EV5GT	5	0.51	2.54	1.37	1.03	3.80	1.93	1.87	0.5715	40.0
EV8YU	8	1.08	3.80	2.10	1.43	5.0	3.02	1.98	0.686	51.0

①使用温度：-10～80℃(参考値)  
②ベルト周長は心線の長さです。  
③特長・注意事項 P.1411  
④選定方法 P.2324

## 種類 EV5GT (Pitch : 5mm)

Type	型式	ベルトNo.	ベルト呼び幅	歯数	ベルト周長(mm)	¥基準単価		
						ベルト呼び幅		
						90	120	150
185 EV5GT				37	185			
225 EV5GT				45	225			
230 EV5GT				46	230			
240 EV5GT				48	240			
245 EV5GT				49	245			
250 EV5GT				50	250			
255 EV5GT				51	255			
260 EV5GT				52	260	1,180	1,550	1,900
270 EV5GT				54	270			
275 EV5GT				55	275			
295 EV5GT				59	295			
300 EV5GT				60	300			
315 EV5GT				63	315			
320 EV5GT				64	320			
340 EV5GT				68	340			
350 EV5GT				70	350			
360 EV5GT				72	360			
365 EV5GT				73	365			
370 EV5GT				74	370			
375 EV5GT				75	375	1,260	1,640	2,020
385 EV5GT				77	385			
390 EV5GT				78	390			
400 EV5GT				80	400			
405 EV5GT				81	405			
410 EV5GT				82	410			
415 EV5GT				83	415			
420 EV5GT				84	420	1,330	1,720	2,110
430 EV5GT				86	430			
435 EV5GT				87	435			
440 EV5GT				88	440			
450 EV5GT				90	450			
460 EV5GT				92	460			
465 EV5GT				93	465			
470 EV5GT				94	470			
475 EV5GT				95	475	1,400	1,820	2,240
485 EV5GT				97	485			
490 EV5GT				98	490			
500 EV5GT				100	500			
505 EV5GT				101	505			
510 EV5GT				102	510			
520 EV5GT				104	520			
525 EV5GT				105	525			
530 EV5GT				106	530	1,470	1,900	2,340
540 EV5GT				108	540			
545 EV5GT				109	545			
550 EV5GT				110	550			
560 EV5GT				112	560			
565 EV5GT				113	565			
570 EV5GT				114	570			
575 EV5GT				115	575	1,550	2,010	2,450
580 EV5GT				116	580			
595 EV5GT				119	595			
600 EV5GT				120	600			
610 EV5GT				122	610			
615 EV5GT				123	615			
625 EV5GT				125	625	1,620	2,100	2,570
635 EV5GT				127	635			
645 EV5GT				129	645			
655 EV5GT				131	655			
670 EV5GT				134	670	1,680	2,170	2,670
675 EV5GT				135	675			
695 EV5GT				139	695			

Type	型式	ベルトNo.	ベルト呼び幅	歯数	ベルト周長(mm)	¥基準単価		
						ベルト呼び幅		
						90	120	150
700 EV5GT				140	700			
710 EV5GT				142	710			
720 EV5GT				144	720	1,680	2,170	2,670
730 EV5GT				146	730			
740 EV5GT				148	740			
750 EV5GT				150	750			
770 EV5GT				154	770			
775 EV5GT				155	775	1,820	2,360	2,880
800 EV5GT				160	800			
810 EV5GT				162	810			
815 EV5GT				163	815			
825 EV5GT				165	825			
830 EV5GT				166	830	1,870	2,440	3,010
840 EV5GT				168	840			
845 EV5GT				169	845			
850 EV5GT				170	850			
860 EV5GT				172	860			
870 EV5GT				174	870			
880 EV5GT				176	880	1,950	2,530	3,110
895 EV5GT				179	895			
900 EV5GT				180	900			
920 EV5GT				184	920	2,030	2,640	3,240
935 EV5GT				187	935			
960 EV5GT				192	960			
970 EV5GT				194	970	2,100	2,720	3,340
1000 EV5GT				200	1000			
1015 EV5GT				203	1015			
1025 EV5GT				205	1025	2,170	2,820	3,450
1050 EV5GT				210	1050			
1080 EV5GT				216	1080	2,250	2,910	3,570
1090 EV5GT				218	1090			
1145 EV5GT				229	1145	2,320	2,990	3,680
1155 EV5GT				231	1155			
1165 EV5GT				233	1165			
1170 EV5GT				234	1170	2,380	3,090	3,790
1180 EV5GT				236	1180			
1190 EV5GT				238	1190			
1210 EV5GT				242	1210			
1225 EV5GT				245	1225	2,450	3,180	3,910
1250 EV5GT				250	1250			
1270 EV5GT				254	1270	2,530	3,260	4,020
1290 EV5GT				258	1290			
1315 EV5GT				263	1315			
1330 EV5GT				266	1330	2,670	3,440	4,220
1390 EV5GT				278	1390			
1400 EV5GT				280	1400			
1440 EV5GT				288	1440			
1475 EV5GT				295	1475	2,800	3,630	4,450
1500 EV5GT				300	1500			
1530 EV5GT				306	1530			
1535 EV5GT				307	1535	2,950	3,820	4,680
1550 EV5GT				310	1550			
1585 EV5GT				317	1585			
1615 EV5GT				323	1615			
1630 EV5GT				326	1630	3,090	3,980	4,900
1675 EV5GT				335	1675			
1690 EV5GT				338	1690			
1715 EV5GT				343	1715	3,220	4,170	5,110
1800 EV5GT				360	1800			
1875 EV5GT				375	1875	3,370	4,360	5,350
1960 EV5GT				392	1960	3,490	4,530	5,560

## 種類 EV8YU (Pitch : 8mm)

Type	型式	ベルトNo.	ベルト呼び幅	歯数	ベルト周長(mm)	¥基準単価		
						ベルト呼び幅		
						150	200	250
408 EV8YU				51	408	1,420	1,850	2,300
416 EV8YU				52	416	1,450	1,880	2,350
432 EV8YU				54	432	1,510	1,960	2,440
440 EV8YU				55	440	1,540	1,990	2,490
464 EV8YU				58	464	1,620	2,100	2,630
472 EV8YU				59	472	1,650	2,150	2,670
480 EV8YU				60	480			
488 EV8YU				61	488	1,670	2,170	2,700
504 EV8YU				63	504	1,700	2,220	2,770
512 EV8YU				64	512	1,720	2,230	2,780
520 EV8YU				65	520	1,740	2,270	2,830
536 EV8YU				67	536	1,790	2,330	2,900
544 EV8YU				68	544	1,820	2,370	2,960
552 EV8YU				69	552	1,850	2,410	3,000
560 EV8YU				70	560			
576 EV8YU				72	576	1,870	2,440	3,040
600 EV8YU				75	600			
608 EV8YU				76	608	1,930	2,500	3,150
616 EV8YU				77	616	1,950	2,550	3,190
624 EV8YU				78	624	1,980	2,570	3,220
632 EV8YU				79	632	2,010	2,600	3,280
640 EV8YU				80	640	2,030	2,640	3,310
656 EV8YU				82	656	2,080	2,700	3,380
664 EV8YU				83	664	2,100	2,740	3,430
680 EV8YU				85	680			
704 EV8YU				88	704	2,150	2,800	3,500
720 EV8YU				90	720	2,200	2,880	3,570
728 EV8YU				91	728			
744 EV8YU				93	744	2,230	2,900	3,630
752 EV8YU				94	752	2,260	2,950	3,670
760 EV8YU				95	760			
768 EV8YU				96	768	2,280	2,970	3,710
776 EV8YU				97	776		2,970	3,730
784 EV8YU				98	784	2,300	3,010	3,760
792 EV8YU				99	792	2,330	3,040	3,800
800 EV8YU				100	800			
808 EV8YU				101	808	2,350	3,070	3,830
816 EV8YU				102	816			
824 EV8YU				103	824	2,370	3,090	3,870
832 EV8YU				104	832	2,400	3,130	3,900
840 EV8YU				105	840	2,420	3,150	3,940
848 EV8YU				106	848	2,440	3,180	3,970
856 EV8YU				107	856			
864 EV8YU				108	864	2,460	3,210	4,010
872 EV8YU				109	872			
880 EV8YU				110	880	2,490	3,250	4,040
888 EV8YU				111	888	2,530	3,280	4,090
896 EV8YU				112				