

タイミングベルト (MXL・XL・L・H)




新価格

■タイミングベルトMXL・XL・L・HはタイミングプーリMXL・XL・L・H P.1423~P.1430と適合します。

●カタログ規格外品はこちら P.131
●CADデータフォルダ名: 19\_Timing\_Pulleys



TBN (ゴム)
TUN (ポリウレタン)

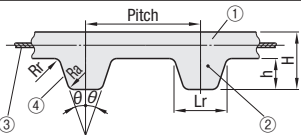

- ①使用温度 ゴム: -30~90℃ ポリウレタン: 0~80℃ (参考値)
②MXL, XLのゴムベルトTUNはゴム粉飛散を抑えるため一部表面が黒色・茶色に付着していますが、性能に問題はあません。
③タイミングベルトは種類によって、そのベルトNo.の数字に含まれる意味が異なりますのでご注意ください。
※MXLはベルト歯数がベルトNo.になり、XL・L・Hはベルト周長(インチ寸法)がベルトNo.になります。
④ベルト周長は心線の長さです。
⑤ポリウレタンタイプは背面からテンションをかけて使用できません。
⑥ポリウレタンタイプは時間が経つと色の変化があります。
⑦特長・注意事項 P.1411 ⑧選択方法 P.2321

Table with columns: Type, 材質, 種類, Pitch, 2θ, Lr, h, H, Rr, Ra, 単位質量. Includes material info for TBN and TUN.

■種類 MXL (Pitch : 2.032mm) ※: 業界非標準タイプ

Main table for MXL belts with columns for Type, ベルトNo., ベルト呼び幅, 歯数, ベルト周長(mm), and Y基準値 (TBN, TUN).

Main table for XL belts with columns for Type, ベルトNo., ベルト呼び幅, 歯数, ベルト周長(mm), and Y基準値 (TBN, TUN).

■種類 XL (Pitch : 5.08mm)

Main table for XL belts with columns for Type, ベルトNo., ベルト呼び幅, 歯数, ベルト周長(mm), and Y基準値 (TBN, TUN).

■種類 L (Pitch : 9.525mm)

Main table for L belts with columns for Type, ベルトNo., ベルト呼び幅, 歯数, ベルト周長(mm), and Y基準値 (TBN, TUN).

■種類 H (Pitch : 12.700mm)

Main table for H belts with columns for Type, ベルトNo., ベルト呼び幅, 歯数, ベルト周長(mm), and Y基準値 (TBN, TUN).

Order 注文例
Delivery 出荷日
3 日目出荷

ストークA 当日出荷 800円/1本
ストークB 翌日出荷 500円/1本
PM 6:00迄 P.128

ストークC 3日目出荷 300円/1本
PM 8:00迄 P.128

※ストークは、土日祭日の対応はできません。営業日の出荷となります。
※ストークの適用は5本までとなります。
※ストークAは3本以上で1明細行当たり一律1,350円

※3本以上で1明細行当たり一律810円

Price table for MXL・XL belts showing quantity discounts and lead times.

Price table for L belts showing quantity discounts and lead times.

Price table for H belts showing quantity discounts and lead times.

19 タイミングベルト
メカリンク